



Asfora

vypínače
a zásuvky



Katalóg 2023

www.se.com/sk

Life Is On

Schneider
Electric



Obsah

4	Prezentácia
10	Spínače
12	Ovládacie tlačidlá
14	Zásuvky
16	Anténne zásuvky
17	Dátové, telefónne a reproduktoré zásuvky
18	Otočné stmievače a USB nabíjačky
19	Krycie rámčeky, povrchové krabice, zaslepovacie kryty
20	Technické informácie - spínače a tlačidlá
21	Technické informácie - stmievače
22	Technické informácie - anténne zásuvky
24	Technické informácie - povrchové inštalačné krabice
25	Technické informácie - rozmery
26	Katalógové čísla - index

Asfora robí život jednoduchší

Vďaka modernému a elegantnému dizajnu ponúka rad Asfora všetko, čo potrebujete pre elektroinštaláciu v domácnosti. Vaši zákazníci ocenia jednoduchosť použitia a širokú škálu každodenných funkcií, ktoré poskytujú elektroinštalračné prístroje v rade Asfora. Asfora je navrhnutá tak, aby bola na dotyk príjemná rovnako ako na pohľad.



biela



krémová



aluminium



antracit

4

farby

2

prevedenia

50+

funkcií



až 6 rámček

Či už sa jedná o domácnosť alebo malú kanceláriu, viacnásobné rámčeky Asfora sú navrhnuté pre ľahkú manipuláciu počas inštalácie a čistý a zarovnaný vzhľad. V jednom rámčeku môžete kombinovať až 6 rôznych prístrojov.

Osvetlenie a komfort

Pomôžte svojim zákazníkom vyťažiť maximum zo svojich domácich interiérov s jedinečnou svetelnou atmosférou pre každú miestnosť a každú dennú dobu.



Spínač



Spínač s orientačnou kontrolkou a symbolom



Stmievateľ



Žalúziiový ovládač

Pripojenie

Pomôžte svojim zákazníkom mať digitálny svet stále po ruke. Môžu mať prístup ku všetkým médiám z jediného konektora alebo si vychutnať hudbu z jedného zdroja po celej domácnosti.



TV/R/SAT zásuvka



RJ45 dátové zásuvky



Reprodukčtorová zásuvka



USB nabíjacia zásuvka A + C

Bezpečnosť

Zásuvky s clonky chránia zákazníka pred dotykom kovových častí pod napätím. Výrobky v krytí IP44 sú často vyžadované v kúpeľni a kuchyni, aby boli chránené pred striekajúcou vodou.



Zásuvka IP44 s krytkou

Nové tesnenie IP44



Vo vlhkom prostredí alebo zlých podmienkach musia byť vypínače a zásuvky v súlade s prísnymi regulačnými normami, ktoré stanovujú, že musia byť odolné proti striekajúcej vode.

Nové tesnenie IP44 pre spínače a zásuvky má výhodu, že je univerzálnejšie a odolnejšie, dokonca aj na nerovných stenách. Okrem toho je tesnenie v oblasti krabicových skrutiek flexibilné, takže skrutky nemusia byť pri inštalácii demontované. Vďaka tomu je inštalácia rýchla a jednoduchá.



Rýchla a jednoduchá inštalácia



Univerzálny tvar vhodný aj pre nerovné steny

Flexibilné v oblasti skrutiek
Pre inštaláciu nie je potrebné odstraňovať skrutky

VYLEPŠENÉ!

Ochrana proti striekajúcej vode



Asfora tesnenie IP44


Nová vylepšená generácia mechanizmov spínačov a zásuviek

Nové mechanizmy - nové a vylepšené funkcie!


V spoločnosti Schneider Electric načúvame vašej spätnej väzbe a rozumieme tomu, čo potrebujete, aby ste svoju každodennú pracovnú rutinu uľahčili a zefektívnil. Preto sme nedávno vylepšili kvalitu a funkčnosť mechanizmov v rade Asfora. Aktualizovaný rad Asfora teraz obsahuje menšie, kompaktné mechanizmy, profilovaný spevnený montážny rámček, vylepšené vstupy pre vodiče a uvoľňovacie tlačidlá a širšie rozperky s vratnou pružinou, ktoré sú schované v ochrannéj plastovej vodiacej lište.

NOVINKA!

- + ľahké
- + rýchle
- + kompaktné

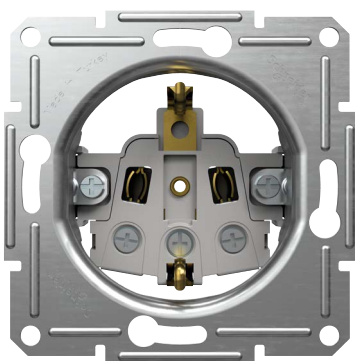

Mechanismus zásuvky

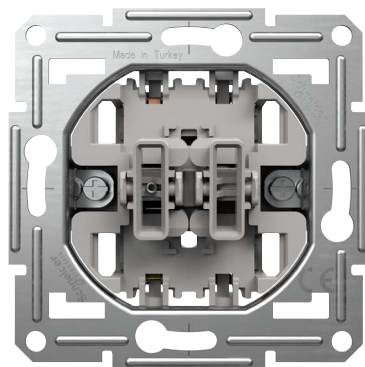


Mechanismus spínača



Video zapojenie zásuvky

Menšie, kompaktné mechanizmy

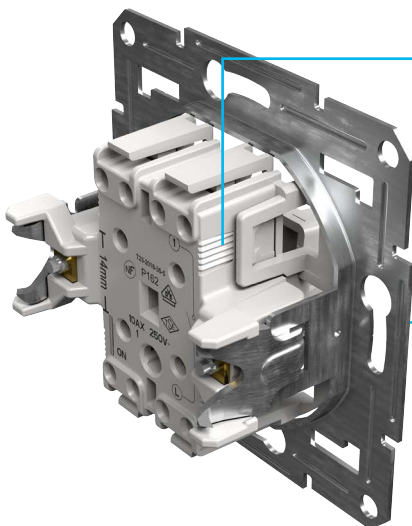

Menšie a kompaktné mechanizmy

poskytujú lepšie natočenie mechanizmu na skrutkách elektroinštalačnej krabice, viac priestoru pre zapojenie vodičov v krabici a lepšiu orientáciu vnútri škatule


Prepracovaný tvar mechanizmu

ponúka ďalšie úchyty pre lepšiu manipuláciu

Vylepšený montážny rámček a rozperky

Pre jednoduchú, rýchlu a bezpečnú inštaláciu

Vďaka ich prepracovanému mechanizmu sa rozperky roztvárajú rovno a hladko a zaisťujú dokonalé vyrovnanie so stenami počas montáže. Okrem toho zaisťujú, aby sa mechanizmus bezpečne upevnil v krabici. Pre upevňovanie pomocou rozperiek je nutné použiť špeciálne inštaláčnne krabice.

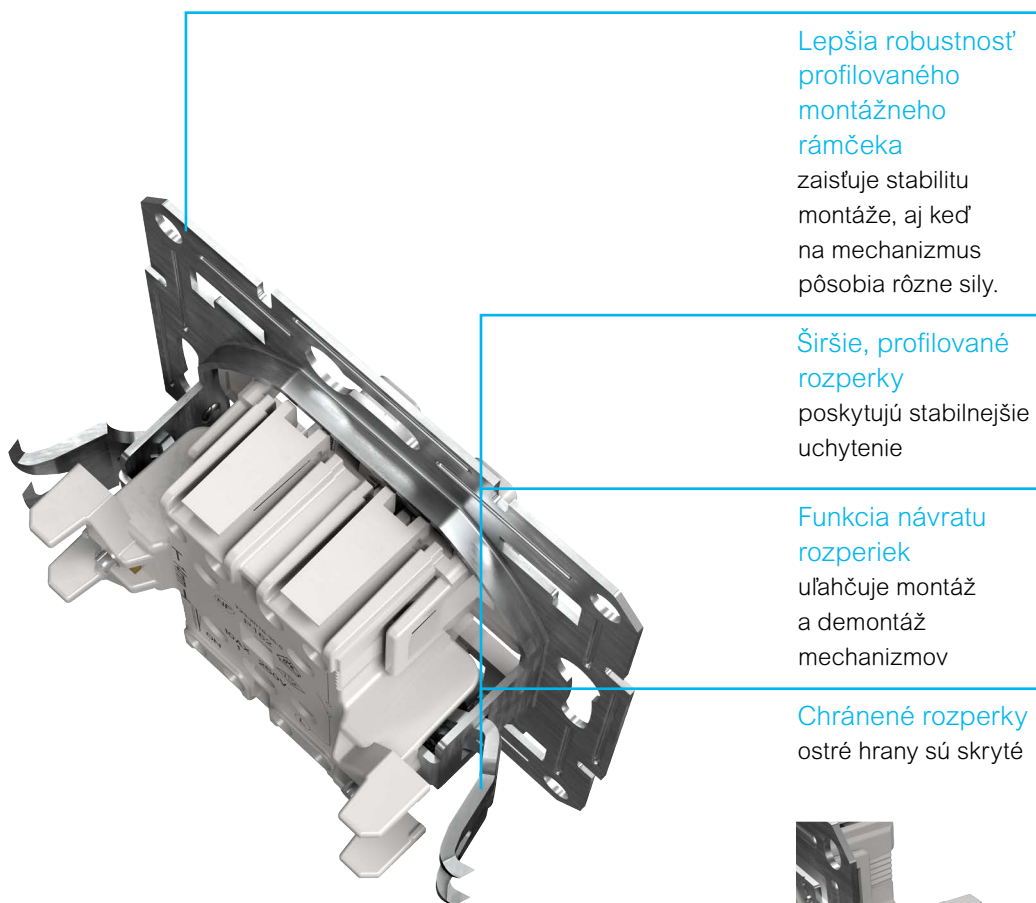


Lepšia robustnosť profilovaného montážneho rámčeka
zaisťuje stabilitu montáže, aj keď na mechanizmus pôsobia rôzne sily.

Širšie, profilované rozperky
poskytujú stabilnejšie uchytenie

Funkcia návratu rozperiek
uľahčuje montáž a demontáž mechanizmov


Chránené rozperky
ostré hrany sú skryté

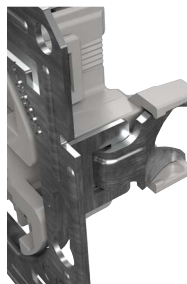

Rozperky sú po stranách puzdra úplne zasunuté a pri inštalácii pomocou skrutiek neprekážajú.








Ďalšie technické výhody prístrojov

Naše nové inovatívne funkcie zmenia váš každodenný pracovný postup pri inštalácii.

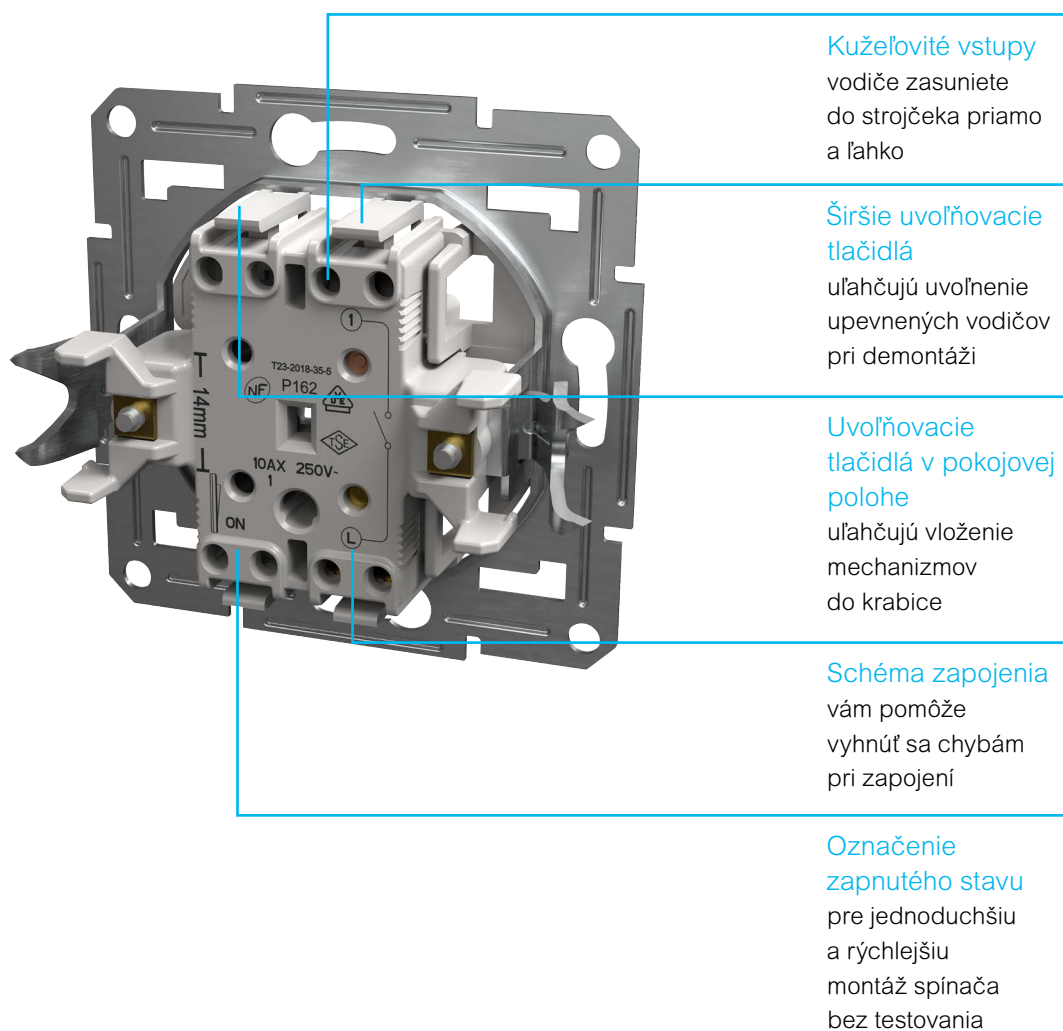

Spínače

       Spínače 10 AX - 250 V AC

	Jednopolový spínač r. 1	Striedavý prepínač r. 6	Krížový prepínač ř. 7	Prepínač sériový r. 5	Prepínač dvojité striedavý r. 6 + 6 (5b)	Dvojpólový spínač r. 2	Trojité spínač r. 1+1+1
							

Bezskrutkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH0100121	EPH0400121	EPH0500121	EPH0300121	EPH0600121	EPH0200121	
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0100123	EPH0400123	EPH0500123	EPH0300123	EPH0600123	EPH0200123	



Prístroj bez rámčeka

<input type="checkbox"/> antracit	EPH0100171	EPH0400171	EPH0500171	EPH0300171	EPH0600171	EPH0200171	
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH0100161	EPH0400161	EPH0500161	EPH0300161	EPH0600161		



Skrutkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH0100321	EPH0400321	EPH0500321	EPH0300321	EPH0600321	EPH0200321	EPH2100121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0100323	EPH0400323		EPH0300323			EPH2100123

  Spínače v krytí IP44 10 AX - 250 V AC

	Jednopolový spínač r. 1	Striedavý prepínač r. 6
		

Bezskrutkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH0100221	EPH0400421
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0100223	EPH0400423
<input type="checkbox"/> antracit	EPH0100271	EPH0400471

 
 


Charakteristika

- Maximálna záťaž pre zdroje s vlastným predradníkom (LED, kompaktné žiarivky, atď.):
10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Spínače

Spínače s orient. kontrolkou 10 AX - 250 V AC

	Jednopolový spínač r. 1	Striedavý prepínač r. 6
		

Bezskrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1400121	EPH1500121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1400123	



Prístroj bez rámčeka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1400171	EPH1500171
--	------------	------------


Skrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1400321	EPH1500321
--------------------------------	------------	------------

 Spínače s orient. kontrol. 16 AX - 250 V AC

	Jednopolový spínač r. 1
	

Skrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1430321
--------------------------------	------------

Žalúziiový spínač 10 A - 250 V AC

	Žalúziiový spínač
	

Bezskrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom


<input type="checkbox"/> biela	EPH1300521
--------------------------------	------------



Prístroj bez rámčeka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1300571
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1300561

 Spínač pre hotelové karty 10 A - 250 V AC

	
--	---

Bezskrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH6200121
--------------------------------	------------



Prístroj bez rámčeka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH6200171
--	------------

Charakteristika

- Maximálna záťaž pre zdroje s vlastným predradníkom (LED, kompaktné žiarivky, atď.):
10 AX - 250 V AC spínače: 100 W
16 AX - 250 V AC spínače: 200 W

Ovládacie tlačidlá

Ovládacie tlačidlá 10 A - 250 V AC

	Jednoduché Tlačidlo 1/0	Tlačidlo 1/0 so symbolom zvončeka	Tlačidlo 1/0 so symbolom svetla	Dvojité Dvojité tlačidlo 1/0+1/0

Bezskrútkové svorky




Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH0700121	EPH0800121	EPH0900121	EPH1100121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0700123	EPH0800123		

Prístroj bez rámčeka

<input type="checkbox"/> antracit	EPH0700171	EPH0800171		EPH1100171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH0700161	EPH0800161		

 Skrútkové svorky






Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH0800321			EPH1100321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH0800323			

Ovládacie tlačidlá

   Ovládacie tlačidlá s orientačnou kontrolkou 10 A - 250 V AC


Tlačidlo 1/0	Tlačidlo 1/0 so symbolom zvončeka	Tlačidlo 1/0 so symbolom svetla
		

Bezskrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1600121	EPH1700121	EPH1800121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1600123		

 

Prístroj bez rámčeka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1600171	EPH1700171	
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1600161		


Skrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1600321	EPH1700321	
--------------------------------	------------	------------	--

 Tlačidlo pre ovládanie žalúzií 10 A - 250 V AC

Žalúziové tlačidlo


Bezskrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1300121
--------------------------------	------------



Prístroj bez rámčeka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH1300171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH1300161

Skrútkové svorky




Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1300321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1300323

Ovládacie tlačidlá - 12 V AC s orientačnou kontrolkou a s popisovacím poľom

 Tlačidlo 1/0So



Bezskrútkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

<input type="checkbox"/> biela	EPH1601521
<input type="checkbox"/> krémová	EPH1601523

Zásuvky

Zásuvky - 2P+E (s uzemňovacím kolíkom) 16 A - 250 V AC

	Jednonásobná zásuvka	Jednonásobná zásuvka s clonkami	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytom IP44	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytom IP44 [*]	Jednonásobná zásuvka s červenou centrálnou doskou	Dvojnásobná CZ, SK štandard [*]
Skrutkové svorky						
						
Kompletný prístroj s rámčekom						
<input type="checkbox"/> biela	EPH2800121	EPH2800221	EPH2800621	EPH2800321 [*]	EPH2800421	EPH9800121 [*]
<input type="checkbox"/> krémová	EPH2800123	EPH2800223		EPH2800323 [*]		EPH9800123 [*]
Kompletný prístroj s rámčekom a s prepäťovou ochranou						
<input type="checkbox"/> biela		EPH2800221P			EPH2800421P	EPH9800121P [*]
						
Prístroj bez rámčeka						
<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH2800171	EPH2800271	EPH2800671			
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH2800161	EPH2800261				

[*] Nie je kompatibilný so systémom krycích rámčekov (možno použiť len ako kompletný jednonásobný prístroj).

Zásuvky

Zásuvky - 2P+E (bočné kontakty SCHUKO) 16 A - 250 V AC

	Jednonásobná zásuvka	Jednonásobná zásuvka s clonkami	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytom	Jednonásobná zásuvka s clonkami a krytom [*]	Jednonásobná zásuvka s červenou centrálnou doskou	Dvojnásobná DE štandard [*]
--	----------------------	---------------------------------	--	--	---	-----------------------------

Skrutkové svorky



Kompletný prístroj s rámečkom

<input type="checkbox"/> biela	EPH2900121	EPH2900221	EPH3100121	EPH3100321 [*]	EPH2900521	EPH9900121 [*]
<input type="checkbox"/> krémová	EPH2900123	EPH2900223	EPH3100123	EPH3100323 [*]		EPH9900123 [*]

Prístroj bez rámečka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH2900171	EPH2900271	EPH3100171			
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH2900161	EPH2900261	EPH3100161			

[*] Nie je kompatibilný so systémom krycích rámečkov (možno použiť len ako kompletný jednonásobný prístroj).


Káblové vývodky

Skrutkové svorky



Kompletný prístroj s rámečkom

<input type="checkbox"/> biela	EPH5500121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5500123

 


Prístroj bez rámečka

<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH5500171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5500161









Anténne zásuvky











Anténne zásuvky

Koncové (1 dB)							
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT	Individuálne (1 dB) TV-SAT
Typ konektora	IEC samec	IEC samec + samica	IEC samec + F konektor	IEC samec + samica + F konektor	IEC samec + F konektor + F konektor	F konektor	IEC samec + F konektor
							
Kompletný prístroj s rámečkom							
<input type="checkbox"/> biela	EPH3200121	EPH3300121	EPH3400121	EPH3500121	EPH3600121	EPH3700121	EPH3400421
<input type="checkbox"/> krémová	EPH3200123						EPH3400423
							
Prístroj bez rámečka							
<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH3200171	EPH3300171	EPH3400171	EPH3500171	EPH3600171	EPH3700171	EPH3400471
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH3200161			EPH3500161		EPH3700161	EPH3400461
							
Priebežné (4 dB)							
	TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT		SAT	
							
Kompletný prístroj s rámečkom							
<input type="checkbox"/> biela	EPH3200221	EPH3300221	EPH3400221	EPH3500221		EPH3700221	
<input type="checkbox"/> krémová	EPH3200223						
							
Prístroj bez rámečka							
<input checked="" type="checkbox"/> antracit		EPH3300271		EPH3500271			
<input type="checkbox"/> aluminium				EPH3500261			
							
Priebežné (8 dB)							
	TV		TV-SAT				
							
Kompletný prístroj s rámečkom							
<input type="checkbox"/> biela	EPH3200321		EPH3400321				
<input type="checkbox"/> krémová	EPH3200323						
							
Prístroj bez rámečka							
<input checked="" type="checkbox"/> antracit	EPH3200371						

Dátové, telefónne a reproduktorové zásuvky

Dátové a telefónne zásuvky

	Jednonásobné			
	RJ11	RJ45 Kat.5e UTP	RJ45 Kat.5e STP	RJ45 Kat.6 UTP
Svorky	Skrutkové	IDC	IDC	IDC
				
Kompletný prístroj s rámčekom				
<input type="checkbox"/> biela	EPH4100121	EPH4300121	EPH5000121	EPH4700121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH4100123	EPH4300123	EPH5000123	EPH4700123
				
Prístroj bez rámčeka				
<input type="checkbox"/> antracit	EPH4100171	EPH4300171	EPH5000171	EPH4700171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH4100161	EPH4300161		EPH4700161

	Dvojnásobné					
	RJ11	RJ45 Kat.5e UTP		RJ45 Kat.6 UTP	RJ45 + RJ11 Kat.6 UTP	RJ45 + RJ12 Kat.5e UTP
Svorky	Skrutkové	IDC		IDC	IDC - skrutkové	IDC
						
Kompletný prístroj s rámčekom						
<input type="checkbox"/> biela	EPH4200121	EPH4400121		EPH4800121	EPH5200121	EPH4900121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH4200123	EPH4400123		EPH4800123	EPH5200123	EPH4900123
						
Prístroj bez rámčeka						
<input type="checkbox"/> antracit	EPH4200171	EPH4400171		EPH4800171	EPH5200171	EPH4900171
<input type="checkbox"/> aluminium		EPH4400161			EPH5200161	EPH4900161

Reproduktorové zásuvky

 
Dvojité reproduktorové zásuvky

Bezskrutkové svorky



Kompletný prístroj s rámčekom

biela EPH5700121



Prístroj bez rámčeka

antracit EPH5700171

Otočné stmievače a USB nabíjačky







NOVINKA

Otočné stmievače - 230 V AC

	600 VA, striedavý r6	315 VA, striedavý r6	LED otočný viacvodičový stmievač, 370 W - 230 V AC, r6
	Skrutkové svorky (pillar type)		
			
	Kompletný prístroj s rámčekom		
<input type="checkbox"/> biela	EPH6400121	EPH6600121	EPH6800121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH6400123		EPH6800123
			
	Prístroj bez rámčeka		
<input type="checkbox"/> antracit	EPH6400171	EPH6600171	EPH6800171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH6400161		EPH6800161
Charakteristiky			
Skratová ochrana	Poistka F6, 3 AH - 250 V	Electronická	Electronická
Záťaž			
230 V AC žiarovky 	40-600 W	20-315 W	3-370 W
230 V AC halogénové lampy 	40-600 W	20-315 W	3-370 W
Nízkonapäťové lampy s feromagnetickým transformátorom 	40-600 VA	-	-
Nízkonapäťové lampy s elektronickým transformátorom 	-	20-315 VA	3-370 W
LED žiarovky 			0-200 W s neutrálnym vodičom ^[*] 3-370 W bez neutrálneho vodiča ^[*]







[*] 2/3 vodiče - voliteľné pripojenie nulového vodiča umožňuje lepšiu výkonnosť stmievania, najmä pri nižších záťažach alebo pri niektorých kritických svetlách (zamedzenie blikaniu, nižší minimálny jas; 2-vodičové pripojenie je stále možné v prípadoch modernizácie) - vo všetkých možných prípadoch je vždy lepšie pripojiť stmievač s nulovým vodičom.

USB nabíjačky



	Dvojitá USB nabíjačka typu A, 2,1 A alebo 2 x 1,05 A	Dvojitá USB nabíjačka typu A + C, 2,4 A alebo 2 x 1,2 A	Dvojitá USB rychlonabíjačka typu A+C, 3A, 45W
			 NOVINKA
	Kompletný prístroj s rámčekom		
<input type="checkbox"/> biela	EPH2700221	EPH2700321	EPH2700421
<input type="checkbox"/> krémová	EPH2700223	EPH2700323	
			 NOVINKA
	Prístroj bez rámčeka		
<input type="checkbox"/> antracit	EPH2700271	EPH2700371	EPH2700471
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH2700261	EPH2700361	

Krycie rámčeky, povrchové krabice, zaslepovacie kryty



Krycie rámčeky

	Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné	Štvornásobné	Pätinasobné	Šesťnásobné
Horizontálne						
						
						
						
<input type="checkbox"/> biela	EPH5800121	EPH5800221	EPH5800321	EPH5800421	EPH5800521	EPH5800621
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5800123	EPH5800223	EPH5800323	EPH5800423	EPH5800523	EPH5800623
<input type="checkbox"/> antracit	EPH5800171	EPH5800271	EPH5800371	EPH5800471	EPH5800571	EPH5800671
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5800161	EPH5800261	EPH5800361	EPH5800461	EPH5800561	EPH5800661

Vertikálne

	Dvojnásobné	Trojnásobné
		
<input type="checkbox"/> biela	EPH5810221	EPH5810321
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5810223	EPH5810323
<input type="checkbox"/> antracit	EPH5810271	EPH5810371
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5810261	EPH5810361

Povrchové inštalčné krabice

	Jednonásobné	Viacnásobné rozširujúce
Bezskrútkové a skrútkové svorky		
		
<input type="checkbox"/> biela	EPH6100121	EPH6100221
<input type="checkbox"/> krémová	EPH6100123	EPH6100223
<input type="checkbox"/> antracit	EPH6100171	EPH6100271
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH6100161	

Jednonásobná krabica obsahuje odnímateľné bočnice.


Zaslepovacie kryty

	
Kompletný prístroj s rámčekom	
<input type="checkbox"/> biela	EPH5600121
<input type="checkbox"/> krémová	EPH5600123
	
Prístroj bez rámčeka	
<input type="checkbox"/> antracit	EPH5600171
<input type="checkbox"/> aluminium	EPH5600161

Technické informácie

Spínače a tlačidlá


Príklady zapojenia

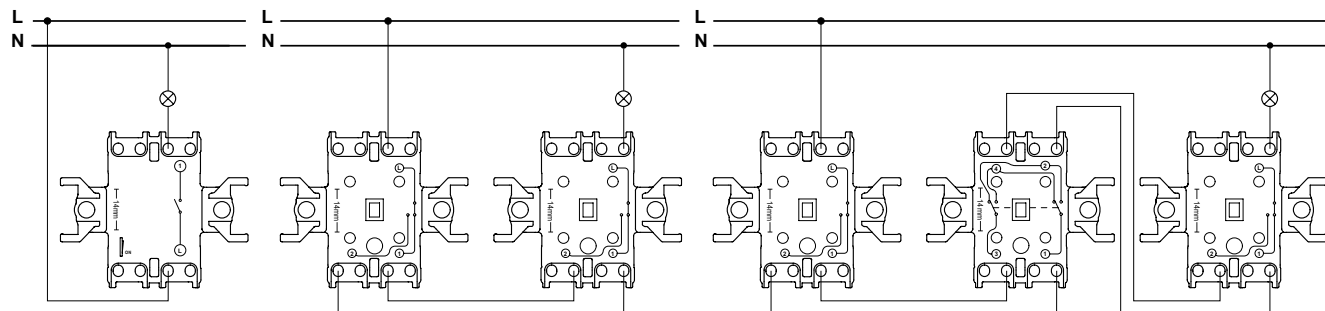

Jednopolový spínač

2 striedavé prepínače


2 striedavé prepínače + 1 krížový prepínač

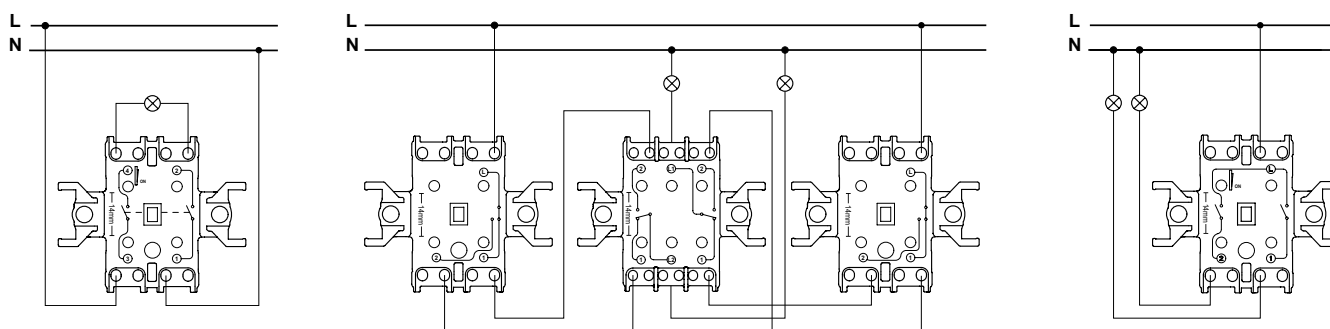

Dvojpolový spínač

2 striedavé prepínače + 1 dvojitý striedavý prepínač spínajúci dve rôzne záťaže

Sériový prepínač

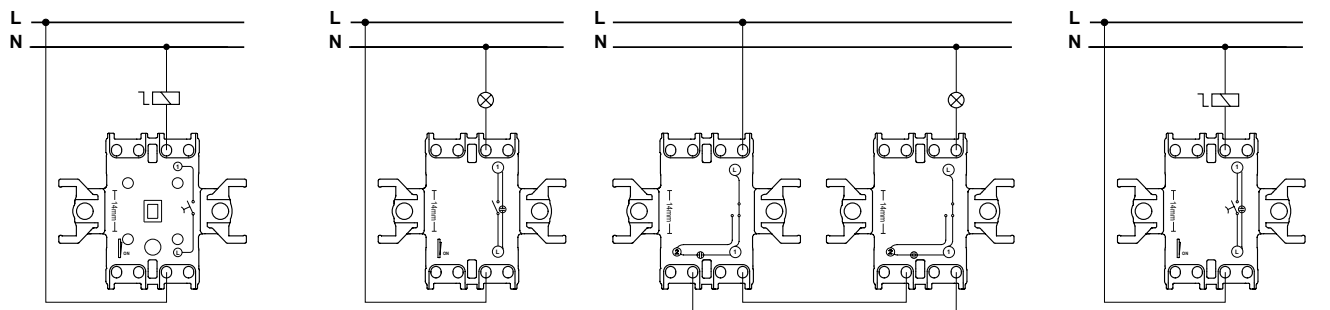


Tlačidlo

Jednopolový spínač s orientačnou kontrolkou

Striedavé prepínače s orientačnou kontrolkou

Tlačidlový ovládač s orientačnou kontrolkou

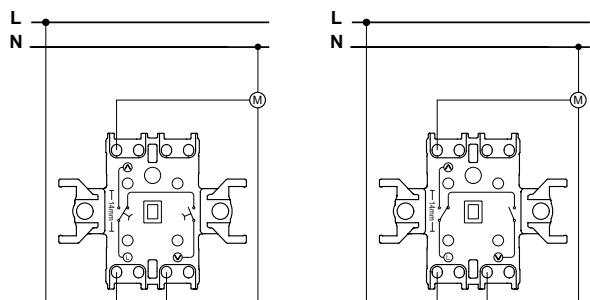

Žalúziový tlačidlový ovládač

Žalúziový spínač

Technické informácie

Stmievачe

Otočný elektronický stmievач


Montáž

Pokiaľ prístroj nie je zapojený v štandardnej zápustnej krabici, musíte znížiť maximálne zafaženie, aby sa zlepšil odvod tepla.


Redukcia zátáže o	Montáž v dutých priechkach ⁽¹⁾	Niekoľko inštalovaných stmievачov v kombinácii ⁽¹⁾	V jednonásobnej alebo dvojnásobnej povrchovej inštaláčnej krabici	V trojnásobnej povrchovej inštaláčnej krabici
25 %	■	■		
30 %			■	
50 %				■

(1) Ak platí niekoľko faktorov, redukciu zátáže sčítajte.

Zapojenie


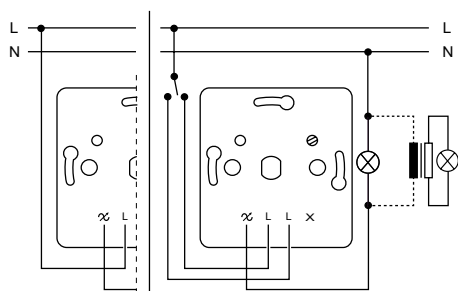


Stmievачe – EPH64001xx - EPH65001xx

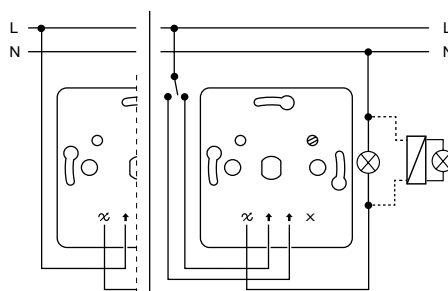

Stmievачe – EPH66001xx

Príklad substitúcií

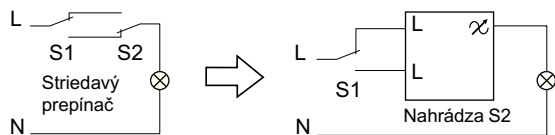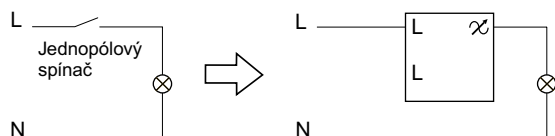

Technické informácie

Anténne zásuvky

Typ	TV			TV-R			
	Koncové 1 dB	Priebežné 4 dB	Priebežné 8 dB	Koncové 1 dB	Priebežné 4 dB	Priebežné 8 dB	
	EPH32001xx EPH32701xx	EPH32002xx	EPH32003xx EPH32703xx	EPH33001xx EPH33007xx	EPH33002xx	EPH33003xx	
Útlm	dB	1	4	8	1	4	8
Prevádzková frekvencia	SAT	MHz	-	-	-	-	-
	TV/VHF		5-862	5-862	5-862	118-470	118-470
	TV/UHF		5-862	5-862	5-862	470-830	470-830
	R		-	-	-	10-108	10-108
Útlm pri priebehu	SAT	dB	-	-	-	-	-
	TV/VHF		1	4	8	1,5	3,7
	TV/UHF		1	4	8	2,8	4,6
	R		-	-	-	11,1	9,3
Výstupný útlm	dB	1	4	8	0,5	0,5	0,5
DC prúd		-	-	-	-	-	-
Zásuviek na linku		-	-	-	1	4	4

Typ	TV-SAT				TV-R-SAT		
	Koncové 1 dB	Priebežné 4 dB	Priebežné 8 dB	Individuálne 1 dB	Koncové 1 dB	Priebežné 4 dB	Priebežné 8 dB
	EPH34001xx EPH34701xx	EPH34002xx	EPH34003xx EPH34703xx	EPH34004xx	EPH35001xx	EPH35002xx	EPH35003xx
Útlm	dB	1	4	8	1	4	8
Prevádzková frekvencia	SAT	MHz	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	10-108	10-108
Útlm pri priebehu	SAT	dB	13	12,1	10,3	13	4,1
	TV/VHF		2,2	4,5	10,8	2,2	1,5
	TV/UHF		1	4,8	12,3	1	2,7
	R		-	-	-	14,8	16,8
Výstupný útlm	dB	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5
DC prúd		v SAT zásuvke	v SAT zásuvke	v SAT zásuvke	v SAT zásuvke	v SAT zásuvke	v SAT zásuvke
Zásuviek na linku		1	4	4	1	4	4


Typ	TV-SAT-SAT		SAT	
	Koncové 1 dB	Koncové 1 dB	Priebežné 4 dB	
	EPH36001xx EPH36701xx	EPH37001xx EPH37701xx	EPH37002xx	
Útlm	dB	1	1	4
Prevádzková frekvencia	SAT	MHz	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830
	R		-	10-108
Útlm pri priebehu	SAT	dB	13	4,1
	TV/VHF		2,2	1,5
	TV/UHF		1	2,7
	R		-	14,8
Výstupný útlm	dB	-	-	0,5
DC prúd		v SAT zásuvke	v SAT zásuvke	v SAT zásuvke
Zásuviek na linku		1	1	4

Iba jediná zásuvka „Koncová TV-R zásuvka“ môže byť použitá ako individuálna.
V lineárnej inštalácii možno ako koncovú použiť len kábovú zásuvku v „individuálnej TV / SAT zásuvke“.


Technické informácie

Anténne zásuvky

TV/R aplikácie

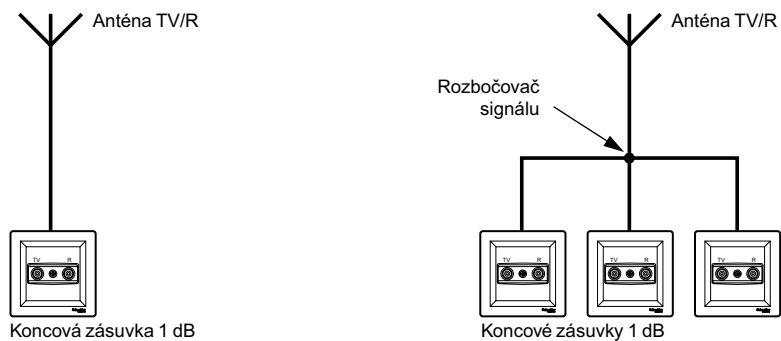

Lineárne inštalačné mechanizmy priebežné 4 dB, 8 dB a koncové 1 dB (vždy na konci)

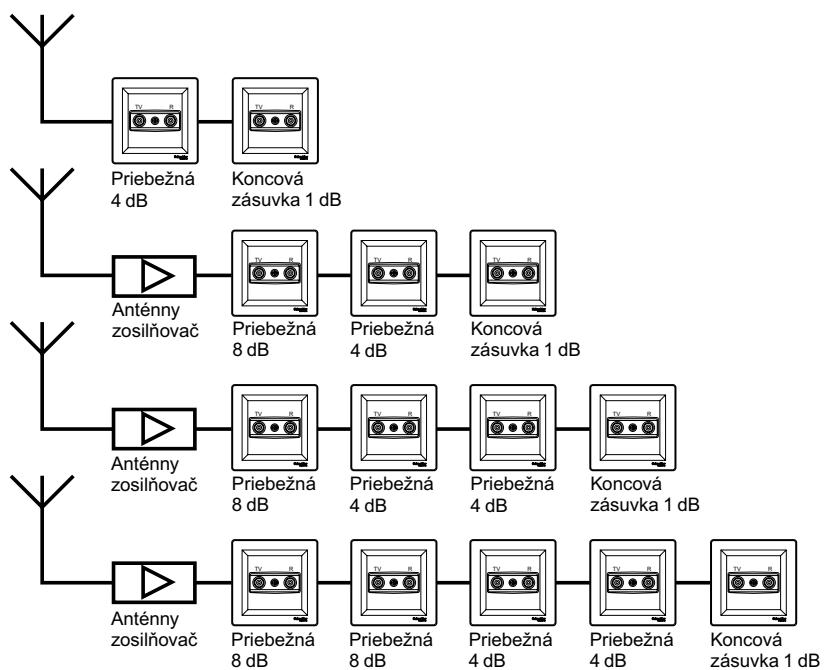


Technické informácie

Povrchové inštaláčne krabice


Jednonásobná montáž

(EPH61001xx)

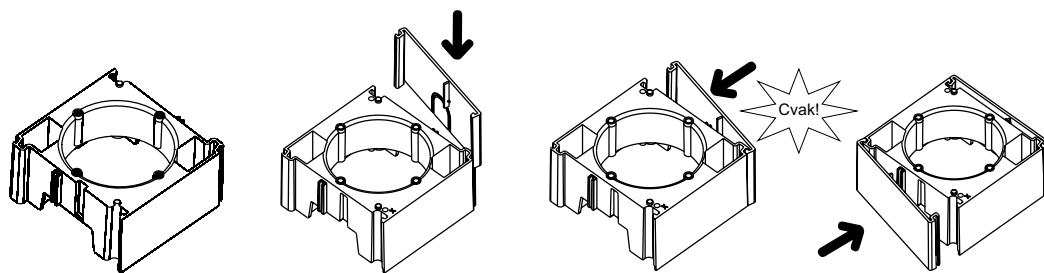


Viacnásobná montáž

(EPH61001xx + EPH61002xx)

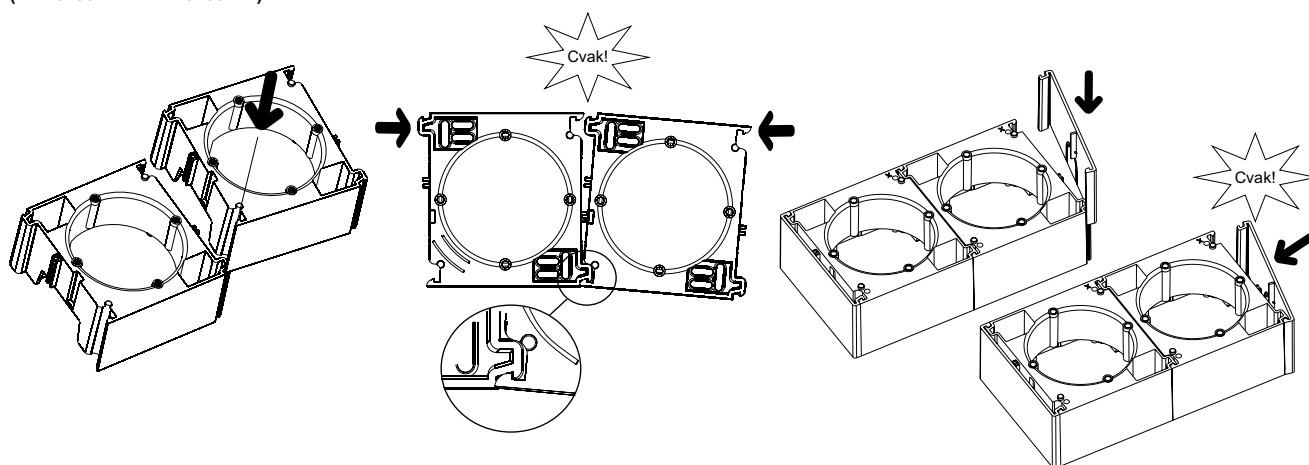


Montáž sa zásuvkami TV/R, TV/SAT, TV/R/SAT

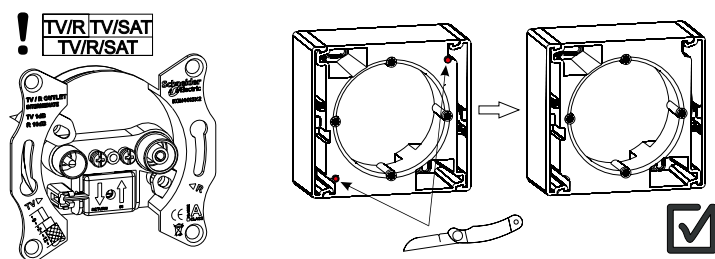


Technické informácie

Rozmery

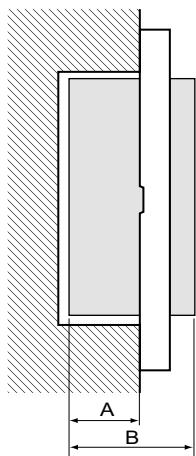

A: Hĺbka zapustenia
B: Hĺbka celková

Katalógové číslo	A (mm)	B (mm)	Katalógové číslo	A (mm)	B (mm)	Katalógové číslo	A (mm)	B (mm)	Katalógové číslo	A (mm)	B (mm)
EPH01001xx	28	43	EPH13001xx	28	43	EPH29005xx	32	42	EPH41001xx	29	38
EPH01002xx	28	43	EPH13003xx	28	43	EPH30001xx	32	42	EPH42001xx	29	38
EPH01003xx	28	43	EPH13005xx	28	43	EPH31001xx	32	47	EPH43001xx	27	36
EPH02001xx	28	43	EPH14001xx	28	43	EPH31003xx	32	42	EPH44001xx	27	36
EPH02003xx	28	43	EPH14003xx	28	43	EPH32001xx	28	38	EPH47001xx	27	36
EPH03001xx	28	43	EPH14303xx	28	43	EPH32002xx	28	38	EPH48001xx	27	36
EPH03003xx	28	43	EPH15001xx	28	43	EPH32003xx	28	38	EPH49001xx	27	36
EPH04001xx	28	43	EPH15003xx	28	43	EPH33001xx	28	38	EPH50001xx	39	48
EPH04003xx	28	43	EPH16001xx	28	43	EPH33002xx	28	38	EPH56001xx	26	35
EPH04004xx	28	43	EPH16003xx	28	43	EPH33003xx	28	38	EPH57001xx	26	43
EPH05001xx	28	43	EPH17001xx	28	43	EPH34001xx	29	42	EPH62001xx	29	52
EPH05003xx	28	43	EPH17003xx	28	43	EPH34002xx	29	42	EPH63001xx	29	52
EPH06001xx	28	43	EPH18001xx	28	43	EPH34003xx	29	42	EPH64001xx	29	49
EPH06003xx	28	43	EPH19003xx	28	43	EPH34004xx	29	42	EPH65001xx	29	49
EPH07001xx	28	43	EPH28001xx	32	42	EPH35001xx	29	42	EPH66001xx	29	49
EPH08001xx	28	43	EPH28002xx	32	42	EPH35002xx	29	42	EPH97001xx	23	46
EPH08003xx	28	43	EPH28003xx	32	48	EPH35003xx	29	42	EPH97002xx	23	46
EPH09001xx	28	43	EPH28004xx	32	42	EPH36001xx	29	42	EPH98001xx	23	46
EPH11001xx	28	43	EPH29001xx	32	42	EPH37001xx	29	42	EPH98002xx	23	46
EPH11003xx	28	43	EPH29002xx	32	42	EPH37002xx	29	42	EPH99001xx	23	46

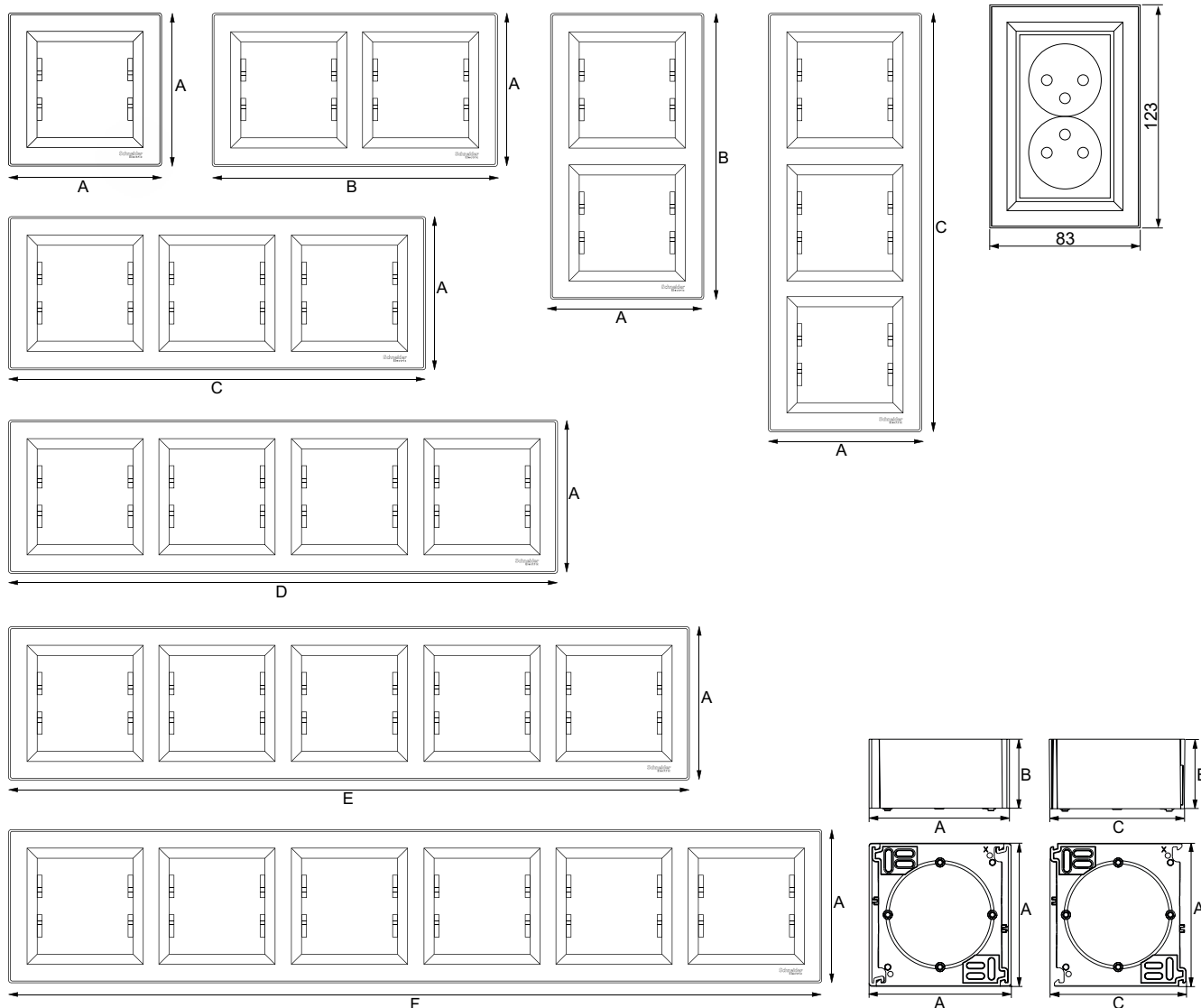

Horizontálne a vertikálne rámčeky (mm)

Jednonásobné	Dvojnásobné	Trojnásobné	Štvornásobné	Pätinasobné	Šestinasobné
A	B	C	D	E	F
83	154	225	296	367	439

Povrchové inštaláčnne krabice (mm)

Jednonásobné	Rozširujúce			
A	B	A	B	C
82	40	82	40	78

Katalógové čísla

Index

Katalogové č.	Str.	Katalogové č.	Str.	Katalogové č.	Str.	Katalogové č.	Str.	Katalogové č.	Str.
EPH0100121	10	EPH1100171	12	EPH2800323	14	EPH3700171	16	EPH5800223	19
EPH0100123	10	EPH1100321	12	EPH2800421	14	EPH3700221	16	EPH5800261	19
EPH0100161	10	EPH1300121	13	EPH2800621	14	EPH4100121	17	EPH5800271	19
EPH0100171	10	EPH1300161	13	EPH2800671	14	EPH4100123	17	EPH5800321	19
EPH0100221	10	EPH1300171	13	EPH2900121	15	EPH4100161	17	EPH5800323	19
EPH0100223	10	EPH1300321	13	EPH2900123	15	EPH4100171	17	EPH5800361	19
EPH0100271	10	EPH1300323	13	EPH2900161	15	EPH4200121	17	EPH5800371	19
EPH0100321	10	EPH1300521	11	EPH2900171	15	EPH4200123	17	EPH5800421	19
EPH0100323	10	EPH1300561	11	EPH2900221	15	EPH4200171	17	EPH5800423	19
EPH0200121	10	EPH1300571	11	EPH2900223	15	EPH4300121	17	EPH5800461	19
EPH0200123	10	EPH1400121	11	EPH2900261	15	EPH4300123	17	EPH5800471	19
EPH0200171	10	EPH1400123	11	EPH2900271	15	EPH4300161	17	EPH5800521	19
EPH0200321	10	EPH1400171	11	EPH2900521	15	EPH4300171	17	EPH5800523	19
EPH0300121	10	EPH1400321	11	EPH3100121	15	EPH4400121	17	EPH5800561	19
EPH0300123	10	EPH1430321	11	EPH3100123	15	EPH4400123	17	EPH5800571	19
EPH0300161	10	EPH1500121	11	EPH3100161	15	EPH4400161	17	EPH5800621	19
EPH0300171	10	EPH1500171	11	EPH3100171	15	EPH4400171	17	EPH5800623	19
EPH0300321	10	EPH1500321	11	EPH3100321	15	EPH4700121	17	EPH5800661	19
EPH0300323	10	EPH1600121	13	EPH3100323	15	EPH4700123	17	EPH5800671	19
EPH0400121	10	EPH1600123	13	EPH3200121	16	EPH4700161	17	EPH5810221	19
EPH0400123	10	EPH1600161	13	EPH3200123	16	EPH4700171	17	EPH5810223	19
EPH0400161	10	EPH1600171	13	EPH3200161	16	EPH4800121	17	EPH5810261	19
EPH0400171	10	EPH1600321	13	EPH3200171	16	EPH4800123	17	EPH5810271	19
EPH0400321	10	EPH1601521	13	EPH3200221	16	EPH4800171	17	EPH5810321	19
EPH0400323	10	EPH1601523	13	EPH3200223	16	EPH4900121	17	EPH5810323	19
EPH0400421	10	EPH1700121	13	EPH3200321	16	EPH4900123	17	EPH5810361	19
EPH0400423	10	EPH1700171	13	EPH3200323	16	EPH4900161	17	EPH5810371	19
EPH0400471	10	EPH1700321	13	EPH3200371	16	EPH4900171	17	EPH6100121	19
EPH0500121	10	EPH1800121	13	EPH3300121	16	EPH5000121	17	EPH6100123	19
EPH0500123	10	EPH2100121	10	EPH3300171	16	EPH5000123	17	EPH6100161	19
EPH0500161	10	EPH2100123	10	EPH3300221	16	EPH5000171	17	EPH6100171	19
EPH0500171	10	EPH2700221	18	EPH3300271	16	EPH5200121	17	EPH6100221	19
EPH0500321	10	EPH2700223	18	EPH3400121	16	EPH5200123	17	EPH6100223	19
EPH0600121	10	EPH2700261	18	EPH3400171	16	EPH5200161	17	EPH6100271	19
EPH0600123	10	EPH2700271	18	EPH3400221	16	EPH5200171	17	EPH6200121	11
EPH0600161	10	EPH2700321	18	EPH3400321	16	EPH5500121	15	EPH6200171	11
EPH0600171	10	EPH2700323	18	EPH3400421	16	EPH5500123	15	EPH6400121	18
EPH0600321	10	EPH2700361	18	EPH3400423	16	EPH5500161	15	EPH6400123	18
EPH0700121	12	EPH2700371	18	EPH3400461	16	EPH5500171	15	EPH6400161	18
EPH0700123	12	EPH2700421	18	EPH3400471	16	EPH5600121	19	EPH6400171	18
EPH0700161	12	EPH2700471	18	EPH3500121	16	EPH5600123	19	EPH6600121	18
EPH0700171	12	EPH2800121	14	EPH3500161	16	EPH5600161	19	EPH6600171	18
EPH0800121	12	EPH2800123	14	EPH3500171	16	EPH5600171	19	EPH6800121	18
EPH0800123	12	EPH2800161	14	EPH3500221	16	EPH5700121	17	EPH6800123	18
EPH0800161	12	EPH2800171	14	EPH3500261	16	EPH5700171	17	EPH6800161	18
EPH0800171	12	EPH2800221	14	EPH3500271	16	EPH5800121	19	EPH6800171	18
EPH0800321	12	EPH2800223	14	EPH3600121	16	EPH5800123	19	EPH9800121	14
EPH0800323	12	EPH2800261	14	EPH3600171	16	EPH5800161	19	EPH9800123	14
EPH0900121	12	EPH2800271	14	EPH3700121	16	EPH5800171	19	EPH9900121	15
EPH1100121	12	EPH2800321	14	EPH3700161	16	EPH5800221	19	EPH9900123	15

Poznámky

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

www.se.com/sk