



# Pracovné svetlá Thorsman

Prehľadová panoráma



[www.se.com/sk](http://www.se.com/sk)

Life Is On

**Schneider**  
Electric



## LED pracovné svetlá

## Popis

Sortiment pracovných svetiel LED značky Thorsman ponúka viacero funkcií s rôznymi modelmi a pokrýva maximálny počet aplikácií.

Všetky produkty tohto radu sú vybavené najnovšou technológiou LED, ktorá ponúka vyšší výkon, lepšiu energetickú účinnosť, vyššiu kvalitu svetla a dlhšiu životnosť.

## Použitie

Vďaka vysokému stupňu ochrany IP a IK sú tieto pracovné svetidlá ideálnou voľbou pre náročné podmienky v interiéri aj exteriéri. Zabudovaná funkcia stmievania umožňuje regulovať svetlo v piatich rôznych úrovniach intenzity osvetlenia podľa pracovnej úlohy.

Na zadnej strane je zásuvka na pripojenie ďalších zariadení alebo pracovných svetiel a konektory USB typu A+C na nabíjanie mobilných zariadení. Šasi obsahuje inovatívne riešenie na správu káblov na ukladanie napájacích káblov. Kábel už neprekáža a zvyšuje sa ochrana pred jeho poškodením. Patentovaný závesný popruh a nastaviteľná rukoväť umožňujú jednoduchú prepravu, prenášanie, umiestnenie, montáž alebo zavesenie. Ideálne pre profesionálnych remeselníkov.

## Príslušenstvo

## Popis

Pracovný statív Thorsman je navrhnutý tak, aby priniesol ešte väčšiu flexibilitu a lepšiu distribúciu svetla pre vaše projekty. Tento statív možno umiestniť na akýkoľvek povrch nezávislým nastavením troch nôh. Na vrchnú časť statívu možno pripevniť pomocou skrutky držiak pre dve pracovné svetlá. Statív a držiak sú vhodné pre pracovné svetlá Thorsman IMT4727\*.

## Technické údaje

- Teplota farby svetla: 4000 K (neutrálna biela)
- Index podania farieb (CRI): Ra=80
- Prevádzková teplota: -25 až 40 °C (IMT47279 nabíjací 0 až 40 °C)
- Trieda odolnosti: IK08
- Energetická trieda: D
- Gumový prírodný kábel
- USB A+C: 5 V, 2,4 A
- Batéria: 0,26 Ah x LiFePO4, 14,8 V, 8 h (životnosť až 10 rokov)

## + Výhody

- Ergonomické, ľahko sa prenášajú, umiestňujú a montujú
- Rukoväť a popruh na prenášanie
- Gumový napájací kábel dlhý 3 až 5 metrov pre flexibilitu na pracovisku
- Ideálne do drsných podmienok; navrhnuté a schválené pre náročné používanie v interiéri aj exteriéri
- Pogumovaný rám absorbujúci nárazy
- Efektívna technológia LED: mimoriadne dlhá životnosť 50 000 hodín
- Stmievanie v rozsahu 5 stupňov
- 2 portová nabíjačka USB A+C 5V 2,4A
- Zásuvka 3680 W na zadnej strane svetla (IMT47274 a IMT47275)
- Káblové svorky. Držiak na uloženie kábla v telese svetidla, chráni napájací kábel, keď sa nepoužíva
- Dlhý prevádzkový čas od 2 hodín do 8 hodín, v závislosti od úrovne svetelného výkonu (batériová nabíjateľná verzia IMT47279)

## Pracovné svetlá Thorsman

	Typ	Koncovka	Výkon	Svetelný tok	Kábel	IP	Hmotnosť	Katalógové číslo
	<b>Thorsman 18 W</b> Bez zásuvky a USB	Dvojkolíkova zástrčka	18 W	2100 lm	3 m	IP65	1,12 kg	<b>IMT47270</b>
	<b>Thorsman 35 W</b> So zásuvkou a USB A+C	Hybridná zástrčka E/F (CEE 7/7)	35 W	4000 lm	3 m	IP54	2,23 kg	<b>IMT47274</b>
	<b>Thorsman 55 W</b> So zásuvkou a USB A+C	Hybridná zástrčka E/F (CEE 7/7)	55 W	6800 lm	4 m	IP54	2,70 kg	<b>IMT47275</b>
	<b>Thorsman 35 W</b> Nabíjacie batériové s USB A+C	Dvojkolíkova zástrčka	35 W	4000 lm	3 m	IP54	2,42 kg	<b>IMT47279</b>

Typ	Výška	Hmotnosť	Katalógové číslo
Statív a držiak svetiel Thorsman	1,4 až 3 m	6,29 kg	<b>IMT47281</b>





Ručné svetidlo. Odolné, silné a šikovné.



Čelovka so širokým svitom. Pre vaše voľné ruky.



Nabíjanie cez USB port



Spona na opasok alebo do vrecka



Vysoko výkonné



Nastaviteľné výkonné svetlo



Bezdotykové ovládanie. Máte špinavé ruky alebo rukavice? Stačí mávnuť pred čelovkou a sama sa zapne alebo vypne.



Veľmi silný magnet



Praktický háčik



Vysoko výkonné




Nastaviteľné výkonné svetlo

## + Výhody

- Čelovku je možné nastaviť na rôzne uhly/smery svietenia
- Kompaktná a ľahko sa skladuje
- Možnosť použiť v náročných poveternostných podmienkach, vnútorných aj vonkajších (IMT47239)
- Bezdotykové ovládanie šetrí energiu (IMT47239)
- Flexibilný popruh s pohodlným uchytением na hlave: vhodné na použitie aj na prilbách
- Silný magnet pre pevné uchytienie k akémukolvek kovovému povrchu (IMT47238)
- Efektívna technológia LED (životnosť 50 000 h)
- Dlhá doba prevádzky (až 8 hodín)
- Nezhrieva sa

## Technická údaje

- Lítiová batéria 3,7 V:
  - IMT47238: 1500 mAh
  - IMT47239: 1600 mAh
- Prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C.
- Doba nabíjania:
  - IMT47238: 3 h
  - IMT47239: 4 h
- Doba svietenia:
  - IMT47238: 8 h/4 h
  - IMT47239: 5 h/3 h

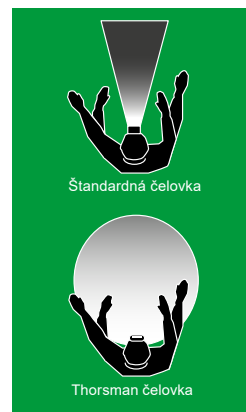

Štandardná čelovka

Thorsman čelovka

## LED ručné svetidlo a LED čelovka

Nabíjacie pracovné svetlá	Typ	Farebná teplota svetla	Konektor	Výkon	Svetelný tok	Kábel	Krytie	Hmotnosť	Katalógové číslo
	Thorsman Mini zvonunabíjacie ručné svetlo	6000-7000 K	USB	3 W	280 lm	1 m USB kábel	IP20	175 g	IMT47238
	Thorsman čelovka so širokým svitom	6000-7000 K	USB	3 W	250 lm	1 m USB kábel	IP54	155 g	IMT47239




# Nová UNICA


## Unica Studio



## Unica Studio Color

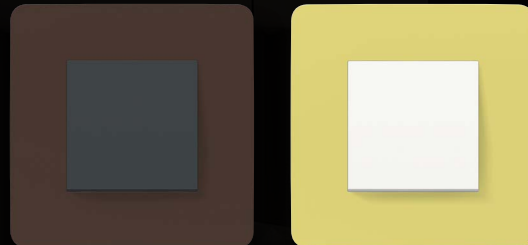

## Unica Studio Metal

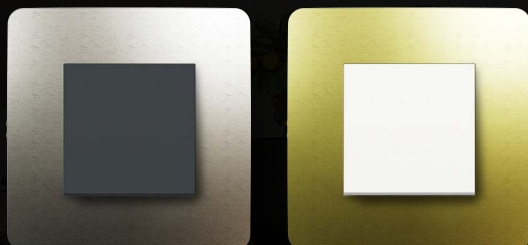


kov

## Unica Studio Outline



## Unica Pure

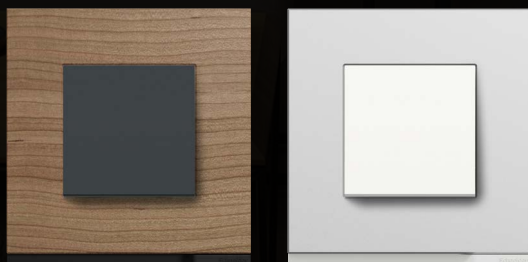

drevo, sklo, kameň, kov alebo guma

## Unica Pro



Antibacterial

 unica

nová | pestrá | flexibilná