

Unica

Modularni program stikal





Oblika, udobje
in razvedrilo.
Naj dom sledi
vašemu
razpoloženju.



... Iščete edinstvenega partnerja

za vaš dom, ki bi se ujemal z

vašim načinom življenja in vašo

osebnostjo?

Varčevanje z energijo,

varnost in zaščita, udobje, zabava

in komunikacije;

nova Unica poskrbi za vas.

Unica Class

Minimalistična oblika
izdelana v naravnih
materialih



Unica Top les

Harmonija in
plemenitost
naravnih darov



Unica Top kovina

Premišljeno razkošje
materialov in oblik



Unica Plus

Najbolj trendovski
oblikovalski slog



Unica Quadro

Za sodobno
in sladko življenje



Unica Allegro

Barvita eleganca in
lahkotnost oblik



Unica Basic

Umirjenost in
preudarnost



Unica KNX

Inteligenca KNX-a v
harmoniji z lepoto
Unice



Unica Wireless

Brezžična
enostavnost



Oblika



Unica Plus Verde Pistachio/Bela
Široko stikalo z nočno osvetlitvijo



Unica Plus Verde Manzana/Bež
Široko stikalo



Unica Plus Orange/Bela
Stikalo za žaluzije



Unica Quadro Bio
Serijsko stikalo



Unica Quadro Citrus
Stikalo z zakasnitvijo izklopa

Udobje



Unica Top Tabaco/Aluminij
Programabilni termostat



Unica Quadro Piedra
Tipkalo za zatemnitev



Unica Plus Vison/Bež
Termostat



Unica Plus Malva/Bež
Vrtljivo zatemnilno stikalo



Unica Plus Cacao/Bež
Vremenska postaja

Razvedrilo



Unica Quadro Lipstick
RJ45 podatkovna vtičnica

Unica Plus Cava/Bež
Vtičnici za zvočnik



Unica Quadro Salmon
TV/R vtičnica



Unica Plus Cromo Brillante/Bela
Zvonec

Unica Plus Terracota/Bela
Tipkalo za zvonec



Varnost



Unica Azul Indigo/Bela
Varnostna vtičnica z otroško zaščito



Unica Quadro Aqua
Stikalo z indikatorjem stanja



**Unica Top Negro
Rodio/Aluminij**
Budiilka



**Unica Plus
Gris Pizarra/Bela**
Kartično stikalo



Unica Plus/Bela
Senzor gibanja


Multimedija



Multimedijski modul/Grafit
RCA konektor



Multimedijski modul/Bela
RCA konektor

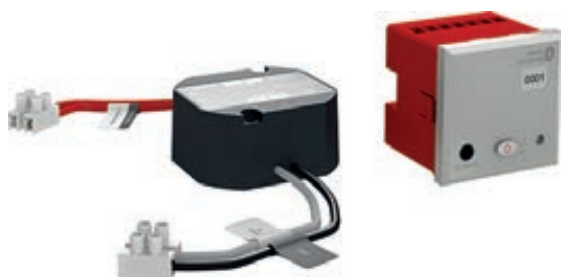

Multimedijski modul/Bela
Bluetooth avdio sprejemnik



Multimedijski modul/Bela
Zvočniki 2.5"



Multimedijski modul/Bela
Dvojni USB polnilnik 2.1A



Multimedijski modul/Alu
USB polnilnik



Multimedijski modul/Grafit
HDMI konektor



Multimedijski modul/Alu
HDMI konektor



Multimedijski modul/Bela
USB konektor 2.0



Multimedijski modul/Bež
USB konektor 2.0



Multimedijski modul/Alu
USB konektor 2.0



Multimedijski modul/Grafit
USB konektor 2.0



Unica Class

Minimalistična oblika izdelana v naravnih materialih



Zakaj se zadovoljiti z običajnim? Unica Class je edinstvena. Oblikuje ga diskreten in minimalistična oblika, pazljivo izbrani materiali brez pretiravanja. Unica Class odlikujejo enostavne, uravnotežene in čiste linije. V materialih steklo, kovina, kamne, usnje - z lahkoto najdete svojega favorita. Materiali so naravni, dovršeno obdelani namenjeni zaključku vsakega oblikovalsko dovršenega prostora.

Unica Class kamen Unica Class kovina



Unica Class kamen*



Unica Class kovina / ICE



Unica Class kovina / APPLE



Unica Class kovina / OXIDE*

Unica Class Steklo



Unica Class steklo / BLACK MIRROR



Unica Class steklo / Bela



Unica Class steklo / GREY

Unica Class usnje



Unica Class usnje / SAHARA*



Unica Class usnje / TRUFFLE*

Barva	1 element	2 elementa horizontalno/vertikalno	3 elementi horizontalno/vertikalno	4 elementi horizontalno/vertikalno
black mirror	MGU68.002.7C1	MGU68.004.7C1	MGU68.006.7C1	MGU68.008.7C1
bela glass	MGU68.002.7C2	MGU68.004.7C2	MGU68.006.7C2	MGU68.008.7C2
grey glass	MGU68.002.7C3	MGU68.004.7C3	MGU68.006.7C3	MGU68.008.7C3
ice aluminium	MGU68.002.7A1	MGU68.004.7A1	MGU68.006.7A1	MGU68.008.7A1
apple aluminium	MGU68.002.7A2	MGU68.004.7A2	MGU68.006.7A2	MGU68.008.7A2
corten steel oxyde*	MGU68.002.7A3	MGU68.004.7A3	MGU68.006.7A3	MGU68.008.7A3
slate*	MGU68.002.7Z1	MGU68.004.7Z1	MGU68.006.7Z1	MGU68.008.7Z1
sahara leather*	MGU68.002.7P1	MGU68.004.7P1	MGU68.006.7P1	MGU68.008.7P1
truffle leather*	MGU68.002.7P2	MGU68.004.7P2	MGU68.006.7P2	MGU68.008.7P2

* Unica Class dekorativni okvirji so izdelani iz naravnih materialov. Za naravne materiale (kovina, steklo usnje in kamen) so upoštevane njihove naravne nepravilnosti, katere naredijo okvir unikaten.



Unica Top les

Harmonija in plemenitost naravnih darov



Unica Top iz masivnega lesa češnje, tobaka ali wengue afriškega lesa. Popolna harmonija veličastnih naravnih struktur. Brez besed ostanejo tudi tisti, katerim je le najboljše dovolj dobro.

Les in aluminij



Cerezo



Wengue



Tabaco

Les in grafit



Cerezo



Wengue



Tabaco

	1 element	2 elementa vodoravno	2 elementa navpično	3 elementi vodoravno	3 elementi navpično	4 elementi
Barva	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir
Cerezo	MGU66.002.0M2	MGU66.004.0M2	MGU66.004V.0M2	MGU66.006.0M2	MGU66.006V.0M2	MGU66.008.0M2
Wengue	MGU66.002.0M3	MGU66.004.0M3	MGU66.004V.0M3	MGU66.006.0M3	MGU66.006V.0M3	MGU66.008.0M3
Tabaco	MGU66.002.0M4	MGU66.004.0M4	MGU66.004V.0M4	MGU66.006.0M4	MGU66.006V.0M4	MGU66.008.0M4

	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir
Cerezo	MGU66.002.2M2	MGU66.004.2M2	MGU66.004V.2M2	MGU66.006.2M2	MGU66.006V.2M2	MGU66.008.2M2
Wengue	MGU66.002.2M3	MGU66.004.2M3	MGU66.004V.2M3	MGU66.006.2M3	MGU66.006V.2M3	MGU66.008.2M3
Tabaco	MGU66.002.2M4	MGU66.004.2M4	MGU66.004V.2M4	MGU66.006.2M4	MGU66.006V.2M4	MGU66.008.2M4

	3 ozki elementi	4 ozki elementi	6 ozkih elementov	3 ozki elementi	4 ozki elementi	6 ozkih elementov
Barva	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> alu notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir	<input type="checkbox"/> grafit notranji okvir
Cerezo	MGU66.103.0M2	MGU66.104.0M2	MGU66.106.0M2	MGU66.103.2M2	MGU66.104.2M2	MGU66.106.2M2
Wengue	MGU66.103.0M3	MGU66.104.0M3	MGU66.106.0M3	MGU66.103.2M3	MGU66.104.2M3	MGU66.106.2M3
Tabaco	MGU66.103.0M4	MGU66.104.0M4	MGU66.106.0M4	MGU66.103.2M4	MGU66.104.2M4	MGU66.106.2M4

Potrebno izbrati element v enaki barvi kot je notranji okvir - alu oziroma grafit.



Unica Top kovina



Unica Top kot najbolj premišljena in ekstravagantna linija se postavlja z okvirji iz prave kovine. Matiran krom ali nikelj. Aluminij. Za vse tiste, ki si želijo privoščiti kanček razkošja.

Kovina in aluminij



Cromo



Cromo Satinado



Niquel Mate



Gris Metal



Blanco Tecno



Negro Rodio



Verde Fluor



Titanio Opal



Cobre Onix



Azul Berilo

Kovina in grafit



Cromo



Cromo Satinado



Niquel Mate



Gris Metal



Blanco Tecno



Negro Rodio



Verde Fluor



Titanio Opal



Cobre Onix



Azul Berilo

Unica

Top kovina

Naj vaš življenjski prostor
odraža vaš življenjski slog.



Dekorativni okvirji



	1 element	2 elementa vodoravno	2 elementa navpično	3 elementi vodoravno	3 elementi navpično	4 elementi
Barva	☐ alu notranji okvir	☐ alu notranji okvir		☐ alu notranji okvir		☐ alu notranji okvir
Cromo	MGU66.002.010	MGU66.004.010	MGU66.004V.010	MGU66.006.010	MGU66.006V.010	MGU66.008.010
Cromo Satinado	MGU66.002.038	MGU66.004.038	MGU66.004V.038	MGU66.006.038	MGU66.006V.038	MGU66.008.038
Niquel Mate	MGU66.002.039	MGU66.004.039	MGU66.004V.039	MGU66.006.039	MGU66.006V.039	MGU66.008.039
Blanco Tecno	MGU66.002.092	MGU66.004.092	MGU66.004V.092	MGU66.006.092	MGU66.006V.092	MGU66.008.092
Negro Rodio	MGU66.002.093	MGU66.004.093	MGU66.004V.093	MGU66.006.093	MGU66.006V.093	MGU66.008.093
Verde Fluor	MGU66.002.094	MGU66.004.094	MGU66.004V.094	MGU66.006.094	MGU66.006V.094	MGU66.008.094
Titanio Opal	MGU66.002.095	MGU66.004.095	MGU66.004V.095	MGU66.006.095	MGU66.006V.095	MGU66.008.095
Cobre Onix	MGU66.002.096	MGU66.004.096	MGU66.004V.096	MGU66.006.096	MGU66.006V.096	MGU66.008.096
Gris Metal	MGU66.002.097	MGU66.004.097	MGU66.004V.097	MGU66.006.097	MGU66.006V.097	MGU66.008.097
Azul Berilo	MGU66.002.098	MGU66.004.098	MGU66.004V.098	MGU66.006.098	MGU66.006V.098	MGU66.008.098

	1 element	2 elementa vodoravno	2 elementa navpično	3 elementi vodoravno	3 elementi navpično	4 elementi
Barva	■ grafit notranji okvir	■ grafit notranji okvir		■ grafit notranji okvir		■ grafit notranji okvir
Cromo	MGU66.002.210	MGU66.004.210	MGU66.004V.210	MGU66.006.210	MGU66.006V.210	MGU66.008.210
Cromo Satinado	MGU66.002.238	MGU66.004.238	MGU66.004V.238	MGU66.006.238	MGU66.006V.238	MGU66.008.238
Niquel Mate	MGU66.002.239	MGU66.004.239	MGU66.004V.239	MGU66.006.239	MGU66.006V.239	MGU66.008.239
Blanco Tecno	MGU66.002.292	MGU66.004.292	MGU66.004V.292	MGU66.006.292	MGU66.006V.292	MGU66.008.292
Negro Rodio	MGU66.002.293	MGU66.004.293	MGU66.004V.293	MGU66.006.293	MGU66.006V.293	MGU66.008.293
Verde Fluor	MGU66.002.294	MGU66.004.294	MGU66.004V.294	MGU66.006.294	MGU66.006V.294	MGU66.008.294
Titanio Opal	MGU66.002.295	MGU66.004.295	MGU66.004V.295	MGU66.006.295	MGU66.006V.295	MGU66.008.295
Cobre Onix	MGU66.002.296	MGU66.004.296	MGU66.004V.296	MGU66.006.296	MGU66.006V.296	MGU66.008.296
Gris Metal	MGU66.002.297	MGU66.004.297	MGU66.004V.297	MGU66.006.297	MGU66.006V.297	MGU66.008.297
Azul Berilo	MGU66.002.298	MGU66.004.298	MGU66.004V.298	MGU66.006.298	MGU66.006V.298	MGU66.008.298

	3 ozki elementi	4 ozki elementi	6 ozkih elemen.	3 ozki elementi	4 ozki elementi	6 ozkih elemen.
Barva	☐ alu notr. okvir	☐ alu notr. okvir	☐ alu notr. okvir	■ grafit notr. okvir	■ grafit notr. okvir	■ grafit notr. okvir
Cromo	MGU66.103.010	MGU66.104.010	MGU66.106.010	MGU66.103.210	MGU66.104.210	MGU66.106.210
Cromo Satinado	MGU66.103.038	MGU66.104.038	MGU66.106.038	MGU66.103.238	MGU66.104.238	MGU66.106.238
Niquel Mate	MGU66.103.039	MGU66.104.039	MGU66.106.039	MGU66.103.239	MGU66.104.239	MGU66.106.239
Blanco Tecno	MGU66.103.092	MGU66.104.092	MGU66.106.092	MGU66.103.292	MGU66.104.292	MGU66.106.292
Negro Rodio	MGU66.103.093	MGU66.104.093	MGU66.106.093	MGU66.103.293	MGU66.104.293	MGU66.106.293
Verde Fluor	MGU66.103.094	MGU66.104.094	MGU66.106.094	MGU66.103.294	MGU66.104.294	MGU66.106.294
Titanio Opal	MGU66.103.095	MGU66.104.095	MGU66.106.095	MGU66.103.295	MGU66.104.295	MGU66.106.295
Cobre Onix	MGU66.103.096	MGU66.104.096	MGU66.106.096	MGU66.103.296	MGU66.104.296	MGU66.106.296
Gris Metal	MGU66.103.097	MGU66.104.097	MGU66.106.097	MGU66.103.297	MGU66.104.297	MGU66.106.297
Azul Berilo	MGU66.103.098	MGU66.104.098	MGU66.106.098	MGU66.103.298	MGU66.104.298	MGU66.106.298

	2x4 ozki elementi	2x6 ozkih elementov	2x4 ozki elementi	2x6 ozkih elementov
Barva	☐ alu notranji okvir	☐ alu notranji okvir	■ grafit notranji okvir	■ grafit notranji okvir
Cromo	MGU49.424.010	MGU49.426.010	MGU49.424.210	MGU49.426.210
Cromo Satinado	MGU49.424.038	MGU49.426.038	MGU49.424.238	MGU49.426.238
Niquel Mate	MGU49.424.039	MGU49.426.039	MGU49.424.239	MGU49.426.239

Dekorativni okvirji 2x4 in 2x6 že vsebujejo nosilni okvir.

Potrebno izbrati element v enaki barvi kot je notranji okvir - alu oziroma grafit.



Unica Plus

Najbolj trendovski
oblikovalski slog



Si želite, da izvirnost in odličnost sijeta iz vašega doma? Unica Plus je rešitev. Paleta dekorativnih okvirjev v nežnih pastelnih in kovinskih odtenkih se poigrava z vašo domišljijo.



Bela



Cromo Brillante



Gris Niebla



Cava



Gris Pizarra



Bež



Arena



Vison



Malva



Terracota



Verde Agua



Azul Manganeseo



Azul Glaciar



Azul Indigo



Granate



Verde Manzana



Verde Pistacho




 





















Oro

 
 









 









Orange







Cacao

	1 element		2 elementa vodoravno		2 elementa navpično	
						
Barva	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir
 Bela	MGU6.002.18		MGU6.004.18		MGU6.004V.18	
 Bež		MGU6.002.25		MGU6.004.25		MGU6.004V.25
 Cava	MGU6.002.824	MGU6.002.524	MGU6.004.824	MGU6.004.524	MGU6.004V.824	MGU6.004V.524
 Azul Indigo	MGU6.002.842	MGU6.002.542	MGU6.004.842	MGU6.004.542	MGU6.004V.842	MGU6.004V.542
 Terracota	MGU6.002.851	MGU6.002.551	MGU6.004.851	MGU6.004.551	MGU6.004V.851	MGU6.004V.551
 Azul Glaciar	MGU6.002.854	MGU6.002.554	MGU6.004.854	MGU6.004.554	MGU6.004V.854	MGU6.004V.554
 Verde Manzana	MGU6.002.863	MGU6.002.563	MGU6.004.863	MGU6.004.563	MGU6.004V.863	MGU6.004V.563
 Gris Niebla	MGU6.002.865	MGU6.002.565	MGU6.004.865	MGU6.004.565	MGU6.004V.865	MGU6.004V.565
 Verde Pistacho	MGU6.002.866	MGU6.002.566	MGU6.004.866	MGU6.004.566	MGU6.004V.866	MGU6.004V.566
 Arena	MGU6.002.867	MGU6.002.567	MGU6.004.867	MGU6.004.567	MGU6.004V.867	MGU6.004V.567
 Orange	MGU6.002.869	MGU6.002.569	MGU6.004.869	MGU6.004.569	MGU6.004V.869	MGU6.004V.569
 Verde Agua	MGU6.002.870	MGU6.002.570	MGU6.004.870	MGU6.004.570	MGU6.004V.870	MGU6.004V.570
 Cacao	MGU6.002.871	MGU6.002.571	MGU6.004.871	MGU6.004.571	MGU6.004V.871	MGU6.004V.571
 Granate	MGU6.002.872	MGU6.002.572	MGU6.004.872	MGU6.004.572	MGU6.004V.872	MGU6.004V.572
 Azul Manganeso	MGU6.002.873	MGU6.002.573	MGU6.004.873	MGU6.004.573	MGU6.004V.873	MGU6.004V.573
 Vison	MGU6.002.874	MGU6.002.574	MGU6.004.874	MGU6.004.574	MGU6.004V.874	MGU6.004V.574
 Malva	MGU6.002.876	MGU6.002.576	MGU6.004.876	MGU6.004.576	MGU6.004V.876	MGU6.004V.576
 Gris Pizarra	MGU6.002.877	MGU6.002.577	MGU6.004.877	MGU6.004.577	MGU6.004V.877	MGU6.004V.577
 Oro	MGU66.002.804	MGU66.002.504	MGU66.004.804	MGU66.004.504	MGU66.004V.804	MGU66.004V.504
 Cromo Brillante	MGU66.002.810	MGU66.002.510	MGU66.004.810	MGU66.004.510	MGU66.004V.810	MGU66.004V.510

	3 ozki elementi		4 ozki elementi		6 ozkih elementov	
						
Barva	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir
 Cava	MGU6.103.824	MGU6.103.524	MGU6.104.824	MGU6.104.524	MGU6.106.824	MGU6.106.524
 Azul Indigo	MGU6.103.842	MGU6.103.542	MGU6.104.842	MGU6.104.542	MGU6.106.842	MGU6.106.542
 Terracota	MGU6.103.851	MGU6.103.551	MGU6.104.851	MGU6.104.551	MGU6.106.851	MGU6.106.551
 Azul Glaciar	MGU6.103.854	MGU6.103.554	MGU6.104.854	MGU6.104.554	MGU6.106.854	MGU6.106.554
 Verde Manzana	MGU6.103.863	MGU6.103.563	MGU6.104.863	MGU6.104.563	MGU6.106.863	MGU6.106.563
 Gris Niebla	MGU6.103.865	MGU6.103.565	MGU6.104.865	MGU6.104.565	MGU6.106.865	MGU6.106.565
 Verde Pistacho	MGU6.103.866	MGU6.103.566	MGU6.104.866	MGU6.104.566	MGU6.106.866	MGU6.106.566
 Arena	MGU6.103.867	MGU6.103.567	MGU6.104.867	MGU6.104.567	MGU6.106.867	MGU6.106.567
 Orange	MGU6.103.869	MGU6.103.569	MGU6.104.869	MGU6.104.569	MGU6.106.869	MGU6.106.569
 Verde Agua	MGU6.103.870	MGU6.103.570	MGU6.104.870	MGU6.104.570	MGU6.106.870	MGU6.106.570
 Cacao	MGU6.103.871	MGU6.103.571	MGU6.104.871	MGU6.104.571	MGU6.106.871	MGU6.106.571
 Granate	MGU6.103.872	MGU6.103.572	MGU6.104.872	MGU6.104.572	MGU6.106.872	MGU6.106.572
 Azul Manganeso	MGU6.103.873	MGU6.103.573	MGU6.104.873	MGU6.104.573	MGU6.106.873	MGU6.106.573
 Vison	MGU6.103.874	MGU6.103.574	MGU6.104.874	MGU6.104.574	MGU6.106.874	MGU6.106.574
 Malva	MGU6.103.876	MGU6.103.576	MGU6.104.876	MGU6.104.576	MGU6.106.876	MGU6.106.576
 Gris Pizarra	MGU6.103.877	MGU6.103.577	MGU6.104.877	MGU6.104.577	MGU6.106.877	MGU6.106.577

Okvir z nosilnim okvirjem za okrogle doze IP44

	Brez tačk	S tačkami
		
Barva		
 Bela	MGU61.002.18	MGU61.002.18G
 Bež	MGU61.002.25	MGU61.002.25G

Potrebno izbrati element v enaki barvi kot je notranji okvir - bel oziroma bež.

Dekorativni okvirji



	3 elementi vodoravno		3 elementi navpično		4 elementi	
Barva	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir
Bela	MGU6.006.18		MGU6.006V.18		MGU6.008.18	
Bež		MGU6.006.25		MGU6.006V.25		MGU6.008.25
Cava	MGU6.006.824	MGU6.006.524	MGU6.006V.824	MGU6.006V.524	MGU6.008.824	MGU6.008.524
Azul Indigo	MGU6.006.842	MGU6.006.542	MGU6.006V.842	MGU6.006V.542	MGU6.008.842	MGU6.008.542
Terracota	MGU6.006.851	MGU6.006.551	MGU6.006V.851	MGU6.006V.551	MGU6.008.851	MGU6.008.551
Azul Glaciar	MGU6.006.854	MGU6.006.554	MGU6.006V.854	MGU6.006V.554	MGU6.008.854	MGU6.008.554
Verde Manzana	MGU6.006.863	MGU6.006.563	MGU6.006V.863	MGU6.006V.563	MGU6.008.863	MGU6.008.563
Gris Niebla	MGU6.006.865	MGU6.006.565	MGU6.006V.865	MGU6.006V.565	MGU6.008.865	MGU6.008.565
Verde Pistacho	MGU6.006.866	MGU6.006.566	MGU6.006V.866	MGU6.006V.566	MGU6.008.866	MGU6.008.566
Arena	MGU6.006.867	MGU6.006.567	MGU6.006V.867	MGU6.006V.567	MGU6.008.867	MGU6.008.567
Orange	MGU6.006.869	MGU6.006.569	MGU6.006V.869	MGU6.006V.569	MGU6.008.869	MGU6.008.569
Verde Agua	MGU6.006.870	MGU6.006.570	MGU6.006V.870	MGU6.006V.570	MGU6.008.870	MGU6.008.570
Cacao	MGU6.006.871	MGU6.006.571	MGU6.006V.871	MGU6.006V.571	MGU6.008.871	MGU6.008.571
Granate	MGU6.006.872	MGU6.006.572	MGU6.006V.872	MGU6.006V.572	MGU6.008.872	MGU6.008.572
Azul Manganeseo	MGU6.006.873	MGU6.006.573	MGU6.006V.873	MGU6.006V.573	MGU6.008.873	MGU6.008.573
Vison	MGU6.006.874	MGU6.006.574	MGU6.006V.874	MGU6.006V.574	MGU6.008.874	MGU6.008.574
Malva	MGU6.006.876	MGU6.006.576	MGU6.006V.876	MGU6.006V.576	MGU6.008.876	MGU6.008.576
Gris Pizarra	MGU6.006.877	MGU6.006.577	MGU6.006V.877	MGU6.006V.577	MGU6.008.877	MGU6.008.577
Oro	MGU66.006.804	MGU66.006.504	MGU66.006V.804	MGU66.006V.504	MGU66.008.804	MGU66.008.504
Cromo Brillante	MGU66.006.810	MGU66.006.510	MGU66.006V.810	MGU66.006V.510	MGU66.008.810	MGU66.008.510

Podometna doza	
2x4 ozki elementi MGU8.624	2x6 ozkih elementov MGU8.626

	2x4 ozki elementi		2x6 ozkih elementov	
Barva	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir	<input type="checkbox"/> bel notranji okvir	<input type="checkbox"/> bež notranji okvir
Bela	MGU48.424.18		MGU48.426.18	
Bež		MGU48.424.25		MGU48.426.25
Cava	MGU48.424.824	MGU48.424.524	MGU48.426.824	MGU48.426.524
Azul Indigo	MGU48.424.842	MGU48.424.542	MGU48.426.842	MGU48.426.542
Terracota	MGU48.424.851	MGU48.424.551	MGU48.426.851	MGU48.426.551
Azul Glaciar	MGU48.424.854	MGU48.424.554	MGU48.426.854	MGU48.426.554
Verde Manzana	MGU48.424.863	MGU48.424.563	MGU48.426.863	MGU48.426.563
Gris Niebla	MGU48.424.865	MGU48.424.565	MGU48.426.865	MGU48.426.565
Verde Pistacho	MGU48.424.866	MGU48.424.566	MGU48.426.866	MGU48.426.566
Arena	MGU48.424.867	MGU48.424.567	MGU48.426.867	MGU48.426.567
Orange	MGU48.424.869	MGU48.424.569	MGU48.426.869	MGU48.426.569
Verde Agua	MGU48.424.870	MGU48.424.570	MGU48.426.870	MGU48.426.570
Cacao	MGU48.424.871	MGU48.424.571	MGU48.426.871	MGU48.426.571
Granate	MGU48.424.872	MGU48.424.572	MGU48.426.872	MGU48.426.572
Azul Manganeseo	MGU48.424.873	MGU48.424.573	MGU48.426.873	MGU48.426.573
Vison	MGU48.424.874	MGU48.424.574	MGU48.426.874	MGU48.426.574
Malva	MGU48.424.876	MGU48.424.576	MGU48.426.876	MGU48.426.576
Gris Pizarra	MGU48.424.877	MGU48.424.577	MGU48.426.877	MGU48.426.577
Oro	MGU49.424.804	MGU49.424.504	MGU49.426.804	MGU49.426.504
Cromo brillante	MGU49.424.810	MGU49.424.510	MGU49.426.810	MGU49.426.510

Dekorativni okvirji 2x4 in 2x6 že vsebujejo nosilni okvir.

Okvir IP55 z nosilnim okvirjem za pravokotne doze

	3 ozki elementi	4 ozki elementi
Barva		
Bela	MGU11.103.18	MGU11.104.18
Bež	MGU11.103.25	MGU11.104.25

Potrebno izbrati element v enaki barvi kot je notranji okvir - bel oziroma bež.



Unica Quadro

Za sodobno in
sladko življenje



Naj vam po napornem dnevu vaš dom ponudi prijetno in ljubeče zatočišče. Unica Quadro izpolni vaša pričakovanja s svojo sodobno minimalistično obliko in barvitimi odtenki.



Plata



Cobre



Titanio



Aqua



Lipstick



Bio



Citrus



Candy



Salmon



Piedra



Bela



Pearl



Bež



Verde Urbano

Unica Quadro

Za sodobno in
sladko življenje



MGU2.702.18




MGU2.704.18



MGU42.706.18



MGU2.708.18

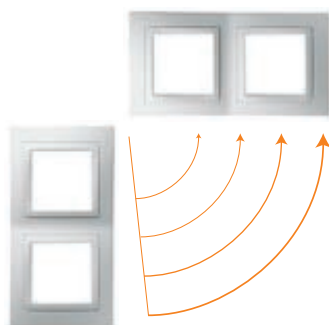

Vertikalna montaža možna
z zasukom okvirjev za 90°.

	1 element	2 elementa
Quadro		
Bela	MGU2.702.18	MGU2.704.18
Bež	MGU2.702.25	MGU2.704.25
Piedra	MGU2.702.16	MGU2.704.16
Verde Urban	MGU2.702.17	MGU2.704.17
Quadro Natura		
Aqua	MGU4.702.26	MGU4.704.26
Lipstick	MGU4.702.27	MGU4.704.27
Bio	MGU4.702.28	MGU4.704.28
Cytrus	MGU4.702.29	MGU4.704.29
Quadro Pearl		
Salmon	MGU4.702.37	MGU4.704.37
Perla	MGU4.702.35	MGU4.704.35
Caramelo	MGU4.702.36	MGU4.704.36
Quadro Metallized		
Plata	MGU6.702.55	MGU6.704.55
Cobre	MGU6.702.56	MGU6.704.56
Titanio	MGU6.702.57	MGU6.704.57

	3 elementi	4 elementi
Quadro		
Bela	MGU2.706.18	MGU2.708.18
Bež	MGU2.706.25	MGU2.708.25
Piedra	MGU2.706.16	MGU2.708.16
Verde Urban	MGU2.706.17	MGU2.708.17
Quadro Natura		
Aqua	MGU4.706.26	MGU4.708.26
Lipstick	MGU4.706.27	MGU4.708.27
Bio	MGU4.706.28	MGU4.708.28
Cytrus	MGU4.706.29	MGU4.708.29
Quadro Pearl		
Salmon	MGU4.706.37	MGU4.708.37
Perla	MGU4.706.35	MGU4.708.35
Caramelo	MGU4.706.36	MGU4.708.36
Quadro Metallized		
Plata	MGU6.706.55	MGU6.708.55
Cobre	MGU6.706.56	MGU6.708.56
Titanio	MGU6.706.57	MGU6.708.57

Dekorativni okviri



MGU2.801.18



MGU2.802.18



MGU2.803.18



MGU2.804.18



MGU2.806.18



Quadro

- Bela
- Bež

Quadro Metallized

- Plata
- Titanio

	1 element	2 elementa
	MGU2.801.18	MGU2.802.18
	MGU2.801.25	MGU2.802.25
	MGU6.801.55	MGU6.802.55
	MGU6.801.57	MGU6.802.57
	3 elementi	
	MGU2.803.18	MGU2.804.18
	MGU2.803.25	MGU2.804.25
	MGU6.803.55	MGU6.804.55
	MGU6.803.57	MGU6.804.57
	6 elementov	
	MGU2.806.18	
	MGU2.806.25	
	MGU6.806.55	
	MGU6.806.57	

Quadro

- Bela
- Bež

Quadro Metallized

- Plata
- Titanio




Unica Allegro

Barvita eleganca
in lahkotnost oblik



Unica Allegro s svojimi polnimi metaliziranimi barvami prebudi vašo osebnost. In vaš dom vam bo hvaležen za veselje in ustvarjalnost.

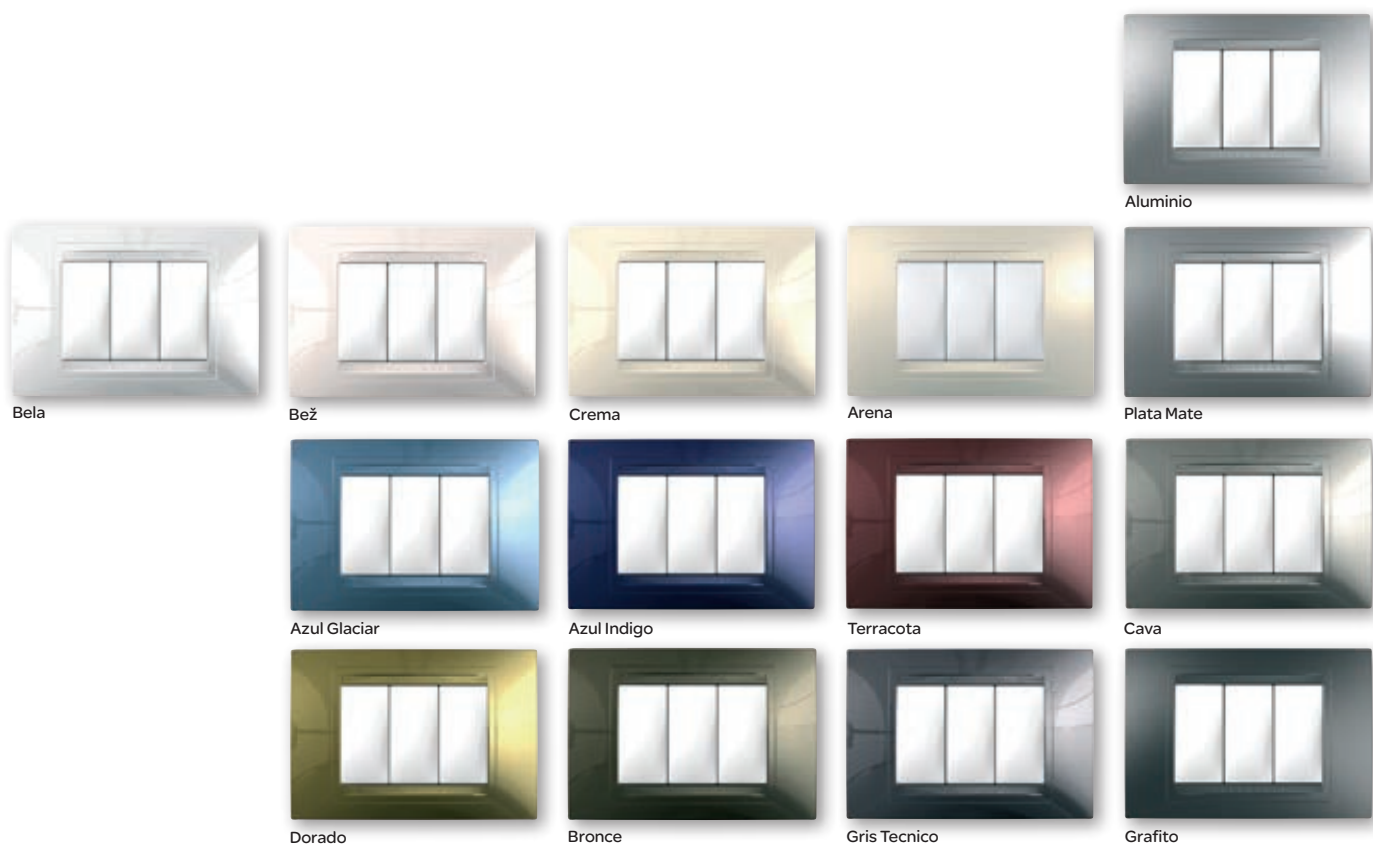

	1 ozki element	2 ozka elementa	3 ozki elementi	4 ozki elementi	6 ozkih elementov
Barva					
Bela	MGU4.101.18	MGU4.102.18	MGU4.103.18	MGU4.104.18	MGU4.106.18
Bež	MGU4.101.25	MGU4.102.25	MGU4.103.25	MGU4.104.25	MGU4.106.25
Bronce	MGU4.101.13	MGU4.102.13	MGU4.103.13	MGU4.104.13	MGU4.106.13
Cava	MGU4.101.24	MGU4.102.24	MGU4.103.24	MGU4.104.24	MGU4.106.24
Aluminio	MGU4.101.30	MGU4.102.30	MGU4.103.30	MGU4.104.30	MGU4.106.30
Azul Indigo	MGU4.101.42	MGU4.102.42	MGU4.103.42	MGU4.104.42	MGU4.106.42
Terracota	MGU4.101.51	MGU4.102.51	MGU4.103.51	MGU4.104.51	MGU4.106.51
Azul Glaciar	MGU4.101.54	MGU4.102.54	MGU4.103.54	MGU4.104.54	MGU4.106.54
Gris Tecnico	MGU4.101.58	MGU4.102.58	MGU4.103.58	MGU4.104.58	MGU4.106.58
Crema	MGU4.101.59	MGU4.102.59	MGU4.103.59	MGU4.104.59	MGU4.106.59
Plata Mate	MGU4.101.60	MGU4.102.60	MGU4.103.60	MGU4.104.60	MGU4.106.60
Grafito	MGU4.101.62	MGU4.102.62	MGU4.103.62	MGU4.104.62	MGU4.106.62
Dorado	MGU4.101.64	MGU4.102.64	MGU4.103.64	MGU4.104.64	MGU4.106.64
Arena	MGU4.101.67	MGU4.102.67	MGU4.103.67	MGU4.104.67	MGU4.106.67



Unica Basic

Umirjenost in
preudarnost



Unica Basic se s svojimi umirjenimi oblikami odlično ujame v večini ambientov. Prav tako z vami, če se odločite, da boste skupaj z njo delili prostor in čas.



Bela




Bež



Gris Tecnico/Bela

	1 element	2 elementa	3 elementi	4 elementi
Barva				
Bela	MGU2.002.18M	MGU2.004.18	MGU2.006.18	MGU2.008.18
Bež	MGU2.002.25M	MGU2.004.25	MGU2.006.25	MGU2.008.25
Gris Tecnico/Bela	MGU2.002.858	MGU2.004.858	MGU2.006.858	MGU2.008.858

	Okvir z nosilcem za ozki element	Doza za tanke stene
Barva		
Bela	1 ozki element MGU47.201.18P	2 x 1 ozki element MGU47.202.18P
Bež	MGU47.201.25P	MGU47.202.25P
		1 ozki element MGU8.601

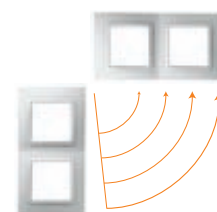

Vertikalna montaža
možna z zasokom
okvirjev za 90°.



Unica KNX



Inteligenca KNX-a v harmoniji z lepoto Unice











Za moderno in udobno življenje potrebujemo vedno več elektronskih pripomočkov, od računalnikov do hišnega kina.

Ali na ta način samo višamo porabo in stroške energije?

Boljši, hitrejši, cenejši in okoljevarstven način učinkovite porabe električne energije. To ni dobro samo za okolje, ampak tudi za vašo denarnico.



Unica KNX

Izdelek	Stikalo	Stikalo	Stikalo	Daljinsko upravljanje	Detektor gibanja	Nadzorna enota
						
Opis	Tipkalo, 2 tipki in 2 modri LED signalizacijski svetilki z brezvijačnimi priključnimi bloki	Tipkalo, 4 tipke in 4 modre LED signalizacijske svetilke z brezvijačnimi priključnimi bloki	Tipkalo, 2 tipki, modra LED signalizacijska svetilka in IR sprejemnik z brezvijačnimi priključnimi bloki	Daljinsko upravljanje IR (infrardeče)	Detektor gibanja	Nadzor temperature v prostoru
 Aluminij	MGU3.530.30	MGU3.531.30	MGU3.532.30		MGU3.533.30	MGU3.534.30
 Grafit	MGU3.530.12	MGU3.531.12	MGU3.532.12		MGU3.533.12	MGU3.534.12
 Bela	MGU3.530.18	MGU3.531.18	MGU3.532.18		MGU3.533.18	MGU3.534.18
 Bež	MGU3.530.25	MGU3.531.25	MGU3.532.25		MGU3.533.25	MGU3.534.25
 Črna				MTN570222		



Želite izvedeti več o pametnih sistemih? [Preglejte katalog KNX.](#)



Unica Wireless

Brezžična
enostavnost



Unica Wireless je program brezžičnih izdelkov, za izmenjavo informacij uporabljajo radio tehnologijo (RF).

Izdelki so prilagojeni delu v manjših stanovanjskih okoljih in pri tem ne poškodujemo sten.

V vašem domu poenostavijo in naredijo veliko bolj prijetno upravljanje s svetlobo, žaluzijami in roletami. Unica Wireless je enostavna za instalacijo in upravljanje.

Oddajniki

Tipkalo na baterije

Za Unica Top dekorativni okvir Za Unica Basic dekorativni okvir Za Unica Plus dekorativni okvir



MGU86.071.30

Barva		Barva	
■ alu	MGU86.071.30	□ bela	MGU84.071.18
■ grafit	MGU86.071.12	■ bež	MGU84.071.25

- lahko kontrolira brezžične sprejemnike za razsvetljavo in/ali rolete
- vsebuje Litijsko baterijo, široko tipkalo (2 modula), 2 ozke tipke (2x1 modul) in set s simboli
- ravni nosilni okvir integriran v proizvod

Kombinirani moduli

Kombiniran rele (on/off)

Z ozemljitvijo




MGU3.572.30

Barva		Barva	
■ alu	MGU3.572.30	□ bela	MGU3.572.18
■ grafit	MGU3.572.12	■ bež	MGU3.572.25

- 1 široka tipka in 2 ozke tipke
- brezžični oddajnik in sprejemnik

Kombinirani regulator svetlobe

 Brez ozemljitve




MGU3.573.30

Barva		Barva	
■ alu	MGU3.573.30	□ bela	MGU3.573.18
■ grafit	MGU3.573.12	■ bež	MGU3.573.25

- 1 široka tipka in 2 ozke tipke
- brezžični oddajnik in sprejemnik

 Kombinirano stikalo za rolete






 
 
 
 
 
 
Z ozemljitvijo



MGU3.574.30

Barva		Barva	
■ alu	MGU3.574.30	□ bela	MGU3.574.18
■ grafit	MGU3.574.12	■ bež	MGU3.574.25

- 1 široka tipka in 2 ozke tipke
- brezžični oddajnik in sprejemnik

 MGU3.572.XX	 MGU3.573.XX	 MGU3.574.XX	Tabela bremen	
2300 W	20 - 315 W			230 V AC žarnice z žarilno nitko
2000 W	20 - 315 W			230 V AC halogenske žarnice
500 VA	20 - 315 VA		 	230 V/12 V AC halogenske žarnice z feromagnetnim transformatorjem (ni za toroidne) 230 V/12 V AC halogenske žarnice z elektronskim transformatorjem
500 VA	20 - 270 VA			230 V/12 V AC halogenske žarnice s toroidnim transformatorjem
920 VA				230 V AC fluorescentne cevi \varnothing 28 ali \varnothing 38 mm (48 μ F)
880 VA				230 V AC kompaktne fluorescentne cevi
690 VA		690 W		230 V AC enofazni cevni motorji za pogon rolet (z ali brez limiteranih stikal)

Sprejemniki



CCT1A020

Mobilne relejne vtičnice (on/off)

Mobilna vtičnica



Barva

bela

CCT1A020

S tipko za lokalno kontrolo (stikalo)



CCT1A021

Mobilna vtičnica z regulacijo

Mobilna vtičnica

 


Barva

bela


 
 
 



 

CCT1A021

S tipko za lokalno kontrolo (regulator)



CCT1A020
CCT1A022

Tabela bremen

	Loads	
2300 W		230 V AC žarnice z žarilno nitko
2300 W		230 V AC halogenske žarnice
1840 VA	 	230 V/12 V AC halogenske žarnice z feromagnetnim transformatorjem (ni toroidni)
1840 VA		230 V/12 V AC halogenske žarnice z elektronskim transformatorjem
1840 VA $\cos \varphi \geq 0,9$		230 V AC fluorescentne cevi \varnothing 28 ali \varnothing 38 mm (100 μ F)
1840 VA		230 V AC kompaktne fluorescentne cevi
1380 W	 	230 V AC motorji, ventilatorji

Daljinski upravljalci



CCT1A000



CCT1A010



CCT1A030



CCT1A031



CCT1A090



MGU0.570.30

Kovinski daljinski upravljalac

8 tipk prilagojenih uporabniku



Barva	
■ temno siva	CCT1A000
	<ul style="list-style-type: none"> lahko kontrolira svetlobo in/ali rolete 8 programabilnih tipk v enostavnem / scenskem načinu priloženi bateriji AAA in 32 simbolov

Daljinski upravljalac na obesku

4 tipke



Barva	
■ temno siva	CCT1A010
	<ul style="list-style-type: none"> 4 tipke za kontrolno svetlobe ali rolete praktična oblika, ki se lahko uporabi kot obesek priložena litijaska CR2032 baterija

Dodatne možnosti

Univerzalni moduli

Univerzalni oddajnik



<input type="checkbox"/> bela	CCT1A030
	<ul style="list-style-type: none"> pretvori mehansko tipkalo v brezžični oddajnik 4 RF kanala priložena litijeva baterija nikoli ne uporablja stikala, samo tipkalo

Univerzalni relejni sprejemnik



■ siva	CCT1A031
	<ul style="list-style-type: none"> podometni ali skrit pod stropom svetloba: 10 A max. motor: 3 A max.

Oprema za testiranje

RF signalni tester



■ temno siva	CCT1A090
	Oprema vsebuje: 2 testerja za kontrolno kvalitete RF signala med dvema sistemoma

Dodatna oprema

Set scenskih simbolov

Barva		Barva	
■ alu	MGU0.570.30	<input type="checkbox"/> bela	MGU0.570.18
■ grafit	MGU0.570.12	<input type="checkbox"/> bež	MGU0.570.25

Set vsebuje:
2x kuhanje, 2x večerja, 2x šibka svetloba, 2x močna svetloba, 2x doma, 2x odhod od doma, 2x TV, 2x prazno.



Unica Bluetooth



MGU70.567.30

Bluetooth audio sprejemnik

Bluetooth vgrajeni avdio sprejemnik.	
Barva	
<input type="checkbox"/> bela	MGU70.567.18
<input type="checkbox"/> alu	MGU70.567.30
<input type="checkbox"/> grafit	MGU70.567.12
Dobavljeno z:	
<ul style="list-style-type: none"> • Avdio sprejemnikom • napajanjem 	



MGU70.598

Zvočniki in dodatki

Zvočniki 2.5"	
Barva	
<input type="checkbox"/> bela	MGU70.598
<ul style="list-style-type: none"> • 2 zvočnika z 2 kabli (5 m, Ø 0,5 mm2, rdeča in bela) • Dimenzije (premer x globina): 95mm x 36mm • Impedanca: 8 Ω 	



MGU3.428.18



MGU3.428.30

USB polnilci

Enojni USB	
Barva	1 modul
<input type="checkbox"/> bela	MGU3.428.18
<input type="checkbox"/> alu	MGU3.428.30
<input type="checkbox"/> grafit	MGU3.428.12
<ul style="list-style-type: none"> • Nazivna vhodna napetost: 100-240V AC ± 10% • USB izhodna napetost: 5V DC ± 5% • Nazivni izhod: 1A • Poraba energije: <0,1 W (v pripravljenosti) • Največja moč: 7,5W • Prenapetostna kategorija: OVC III • Stopnja eliminacije: razred II 	
Dvojni USB polnilnik 2.1A	
Barva	2 modula
<input type="checkbox"/> bela	MGU3.418.18
<input type="checkbox"/> alu	MGU3.418.30
<input type="checkbox"/> grafit	MGU3.418.12
<ul style="list-style-type: none"> • Nazivna vhodna napetost: 100-240V AC ± 10% • USB izhodna napetost: 5V DC ± 5% • Nazivni izhod: 1x 2.1A (levi izhod) ali 2x 1.05A (za oba izhoda) • Poraba energije: <0,1 W (v pripravljenosti) • Največja moč: 10,5W • Pričakovani življenjski cikel: 30 000 h za izhodno moč 10,5 W • Prenapetostna kategorija: OVC III • Stopnja eliminacije: razred II 	



MGU3.418.18



MGU3.418.30




MGU3.418.12

Brezžično udobje

Scenarij 1: Vgradnja stikala

Vgraditev stikala poleg postelje. Na ta način vklapljate in izklapljate stropno luč brez ustajanja. Zamenjate prostostoječo stikalo z Unica Wireless kombiniranim modulom.

- nalepite novo tipkalo na baterije na zid poleg postelje
- povežite jih z enostavnim programiranjem

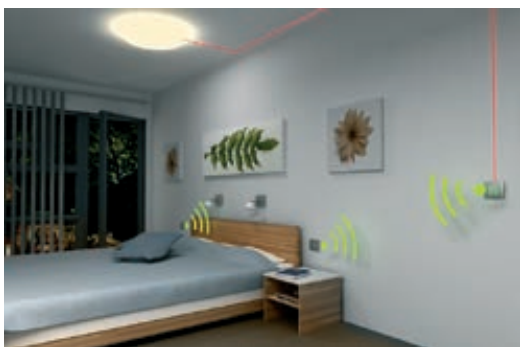

Scenarij 2: Ustvarite centraliziran sistem za upravljanje žaluzij in rolet

V domu ustvarite centraliziran sistem upravljanje žaluzije ali rolete, katerega upravljate z enim tipkalom.


- zamenjajte posamezne mehanizme za žaluzije in rolete z Unico Wireless
- nalepite Unica Wireless tipkalo na baterije za centralno upravljanje na zeleno pozicijo
- povežite jih z enostavnim programiranjem



Scenarij 3: Ustvarite svetlobni scenarij

Ustvarite svetlobni scenarij z katerim lahko menjate svetlobno vzdušje v različnih prostorih: gledanje televizije, kuhanje...


- zamenjajte obstoječa stikala z Unico Wireless kombiniranim modulom. Če je potrebno vgradite mobilno vtičnico za delo standardnih svetilk, namiznih svetilk itd.
- dodajte tipkalo z baterijami s simbolom kateri odgovarja različnim scenarijem
- povežite jih z enostavnim programiranjem

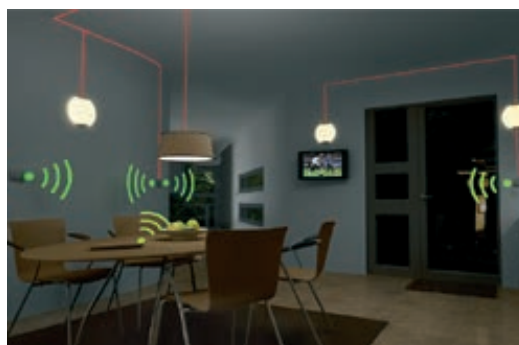

Scenarij 4: Upravljanje žaluzij in razsvetljave v vsakem prostoru

Upravljanje z razsvetljavo, žaluzijami ali roletami v vsakem prostoru s koriščenjem skupne kontrole na enem mestu ali z daljinskim upravljalcem.

- zamenjajte obstoječa stikala (razsvetljava, rolete) z brezžičnim kombiniranim modulom
- nalepite tipkalo na baterije na želeno pozicijo
- dodajte daljinski upravljalac z glavnimi funkcijami
- povežite jih z enostavnim programiranjem

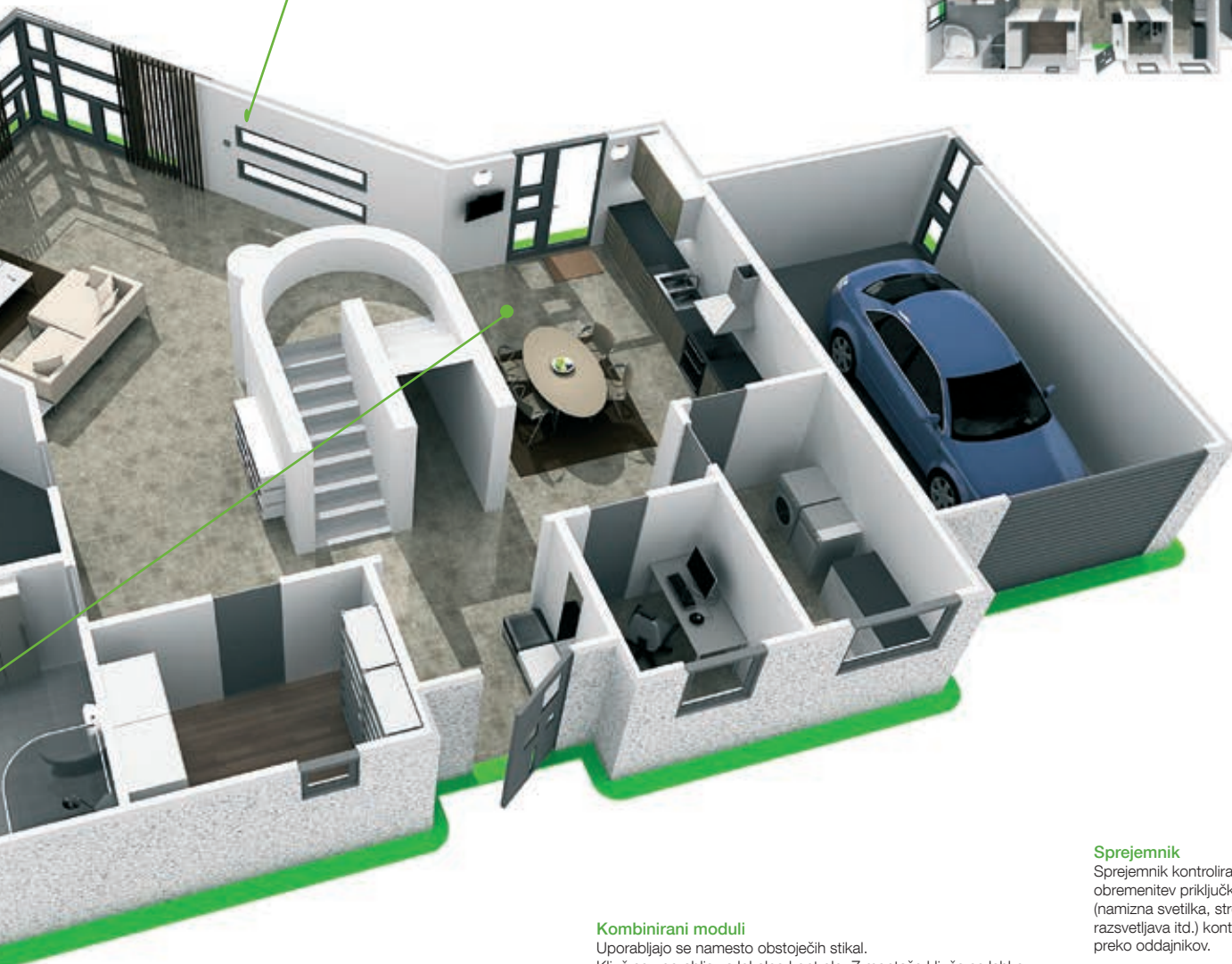

Oddajniki

Oddajniki so baterijsko napajani. Lahko so pritrjeni z vijakom kjer želite da je kontrolno mesto, brez priklopa na električno omrežje.



Tipkalo na baterije




Daljinski upravljalac na obesku



Kombinirani rele ali regulacijsko stikalo



Mobilna vtičnica, rele ali regulator svetlobe

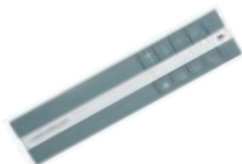

Kovinski daljinski upravljalac



Univerzalni brezžični oddajnik



Kombinirani modul za rolete



Univerzalni brezžični oddajnik (rele)

Sprejemnik






 
 
 









 
Sprejemnik kontrolira obremenitev priključkov (namizna svetilka, stropna razsvetljava itd.) kontrolirani so preko oddajnikov.
















Tabela elementov

Najosnovnejši elementi iz programa Unica.
Celoten izbor elementov s podrobnejšim opisom
je na voljo v katalogu Unica 2007.



Elementi		Bela	Bež	Alu	Grafit
Enopolno stikalo 10AX		MGU3.101.18 MGU3.201.18	MGU3.101.25 MGU3.201.25	MGU3.101.30 MGU3.201.30	MGU3.101.12 MGU3.201.12
Enopolno stikalo 16AX		MGU3.161.18 MGU3.261.18	MGU3.161.25 MGU3.261.25	MGU3.161.30 MGU3.261.30	MGU3.161.12 MGU3.261.12
Enopolno stikalo 10AX z nočno osvetlitvijo		MGU3.101.18N MGU3.201.18N	MGU3.101.25N MGU3.201.25N	MGU3.101.30N MGU3.201.30N	MGU3.101.12N MGU3.201.12N
Enopolno stikalo 10AX z indikacijo stanja		MGU3.101.18S MGU3.201.18S	MGU3.101.25S MGU3.201.25S	MGU3.201.30S	MGU3.201.12S
Enopolno stikalo 16AX z nočno osvetlitvijo		MGU3.161.18N MGU3.261.18N	MGU3.161.25N MGU3.261.25N	MGU3.161.30N MGU3.261.30N	MGU3.161.12N MGU3.261.12N
Enopolno stikalo 16AX z indikacijo stanja		MGU3.161.18S MGU3.261.18S	MGU3.161.25S MGU3.261.25S	MGU3.161.30S MGU3.261.30S	MGU3.161.12S MGU3.261.12S
Menjalno stikalo 10AX		MGU3.103.18 MGU3.203.18	MGU3.103.25 MGU3.203.25	MGU3.103.30 MGU3.203.30	MGU3.103.12 MGU3.203.12
Menjalno stikalo 16AX		MGU3.163.18 MGU3.263.18	MGU3.163.25 MGU3.263.25	MGU3.163.30 MGU3.263.30	MGU3.163.12 MGU3.263.12
Menjalno stikalo 10AX z nočno osvetlitvijo		MGU3.103.18N MGU3.203.18N	MGU3.103.25N MGU3.203.25N	MGU3.103.30N MGU3.203.30N	MGU3.103.12N MGU3.203.12N
Menjalno stikalo 10AX z indikacijo stanja		MGU3.103.18S MGU3.203.18S	MGU3.103.25S MGU3.203.25S	MGU3.103.30S MGU3.203.30S	MGU3.103.12S MGU3.203.12S
Menjalno stikalo 16AX z nočno osvetlitvijo		MGU3.163.18N MGU3.263.18N	MGU3.163.25N MGU3.263.25N	MGU3.163.30N MGU3.263.30N	MGU3.163.12N MGU3.263.12N
Menjalno stikalo 16AX z indikacijo stanja		MGU3.163.18S MGU3.263.18S	MGU3.163.25S MGU3.263.25S	MGU3.163.30S MGU3.263.30S	MGU3.163.12S MGU3.263.12S
Križno stikalo 10AX		MGU3.105.18 MGU3.205.18	MGU3.105.25 MGU3.205.25	MGU3.105.30 MGU3.205.30	MGU3.105.12 MGU3.205.12
Križno stikalo 10AX z nočno osvetlitvijo		MGU3.105.18N MGU3.205.18N	MGU3.105.25N MGU3.205.25N	MGU3.105.30N MGU3.205.30N	MGU3.105.12N MGU3.205.12N
Serijsko stikalo 10AX		MGU3.211.18	MGU3.211.25	MGU3.211.30	MGU3.211.12
Dvojno menjalno stikalo 10AX		MGU3.213.18	MGU3.213.25	MGU3.213.30	MGU3.213.12
Dvopolno stikalo 16AX		MGU3.162.18 MGU3.262.18	MGU3.162.25 MGU3.262.25	MGU3.162.30 MGU3.262.30	MGU3.162.12 MGU3.262.12
Tipkalo 10AX		MGU3.106.18 MGU3.206.18	MGU3.106.25 MGU3.206.25	MGU3.106.30 MGU3.206.30	MGU3.106.12 MGU3.206.12
Tipkalo s simbolom luč L zvonec C		MGU3.106.18L MGU3.206.18L MGU3.106.18C MGU3.206.18C	MGU3.106.25L MGU3.206.25L MGU3.106.25C MGU3.206.25C	MGU3.106.30L MGU3.206.30L MGU3.106.30C MGU3.206.30C	MGU3.106.12L MGU3.206.12L MGU3.106.12C MGU3.206.12C
Tipkalo z nočno osvetlitvijo		MGU3.106.18N MGU3.206.18N	MGU3.106.25N MGU3.206.25N	MGU3.106.30N MGU3.206.30N	MGU3.106.12N MGU3.206.12N

Elementi		Bela	Bež	Alu	Grafit
Tipkalo s simbolom luč in nočno osvetlitvijo		MGU3.106.18LN MGU3.206.18LN	MGU3.106.25LN MGU3.206.25LN	MGU3.106.30LN MGU3.206.30LN	MGU3.106.12LN MGU3.206.12LN
Tipkalo s simbolom zvonec in nočno osvetlitvijo		MGU3.106.18CN MGU3.206.18CN	MGU3.106.25CN MGU3.206.25CN	MGU3.106.30CN MGU3.206.30CN	MGU3.106.12CN MGU3.206.12CN
Stikalo za žaluzije Tipkalo za žaluzije		MGU3.108T.18 MGU3.208.18 MGU3.107T.18 MGU3.207.18	MGU3.108T.25 MGU3.208.25 MGU3.107T.25 MGU3.207.25	MGU3.108T.30 MGU3.208.30 MGU3.107T.30 MGU3.207.30	MGU3.108T.12 MGU3.208.12 MGU3.107T.12 MGU3.207.12
Vtičnica šuko 2P+TTL 10/16A 250V z otroško zaščito brez otroške zaščite		MGU3.037.18 MGU3.036.18	MGU3.037.25 MGU3.036.25	MGU3.037.30 MGU3.036.30	MGU3.037.12 MGU3.036.12
Vtičnica šuko s pokrovom s pokrovom IP44		MGU3.037.18TA MGU61.037.18	MGU3.037.25TA MGU61.037.25	MGU3.037.30TA	MGU3.037.12TA
Vtičnica italijanska z ozemljitvijo brez ozemljitve		MGU3.023.18 MGU3.031.18	MGU3.023.25 MGU3.031.25	MGU3.023.30 MGU3.031.30	MGU3.023.12 MGU3.031.12
TV/R vtičnica samostojna prehodna končna		MGU3.451.18 MGU3.453.18 MGU3.452.18	MGU3.451.25 MGU3.453.25 MGU3.452.25	MGU3.451.30 MGU3.453.30 MGU3.452.30	MGU3.451.12 MGU3.453.12 MGU3.452.12
R-TV/SAT vtičnica samostojna prehodna končna		MGU3.454.18 MGU3.456.18 MGU3.455.18	MGU3.454.25 MGU3.456.25 MGU3.455.25	MGU3.454.30 MGU3.456.30 MGU3.455.30	MGU3.454.12 MGU3.456.12 MGU3.455.12
Multimedijski moduli USB napajalnik		MGU3.428.18	MGU3.428.25	MGU3.428.30	MGU3.428.12
Multimedijski moduli USB konektor 2.0		MGU3.429.18	MGU3.429.25	MGU3.429.30	MGU3.429.12
Multimedijski moduli HDMI konektor		MGU3.430.18	MGU3.430.25	MGU3.430.30	MGU3.430.12
Multimedijski moduli RCA konektor		MGU3.431.18	MGU3.431.25	MGU3.431.30	MGU3.431.12
Multimedijski moduli VGA konektor HD15		MGU3.432.18	MGU3.432.25	MGU3.432.30	MGU3.432.12
Multimedijski moduli Audio konektor 3,5mm		MGU3.433.18	MGU3.433.25	MGU3.433.30	MGU3.433.12
Multimedijski moduli Bluetooth audio sprejemnik		MGU70.567.18		MGU70.567.30	MGU70.567.12
Multimedijski moduli Zvočniki 2.5"		MGU70.598			
Multimedijski moduli USB polnilc		MGU3.428.18		MGU3.428.30	MGU3.428.12
Multimedijski moduli Dvojni USB polnilnik 2.1A		MGU3.418.18		MGU3.418.30	MGU3.418.12

Elementi		Bela	Bež	Alu	Grafit
Telefonska vtičnica RJ11 - 4 kontakti		MGU3.490.18 MGU3.492.18	MGU3.490.25 MGU3.492.25	MGU3.490.30 MGU3.492.30	MGU3.490.12 MGU3.492.12
Telefonska vtičnica RJ12 - 6 kontaktov vijačna pritrditev brezvijačna pritrditev		MGU3.491.18 MGU3.497.18 MGU3.495.18 MGU3.493.18	MGU3.491.25 MGU3.497.25 MGU3.495.25 MGU3.493.25	MGU3.491.30 MGU3.497.30 MGU3.495.30 MGU3.493.30	MGU3.491.12 MGU3.497.12 MGU3.495.12 MGU3.493.12
Podatkovna vtičnica RJ45 Kat. 5e UTP RJ45 Kat. 5e STP		MGU3.410.18 MGU3.411.18 MGU3.412.18 MGU3.413.18	MGU3.410.25 MGU3.411.25 MGU3.412.25 MGU3.413.25	MGU3.410.30 MGU3.411.30 MGU3.412.30 MGU3.413.30	MGU3.410.12 MGU3.411.12 MGU3.412.12 MGU3.413.12
Podatkovna vtičnica RJ45 Kat. 6 UTP RJ45 Kat. 6 STP		MGU3.414.18 MGU3.415.18 MGU3.416.18 MGU3.417.18	MGU3.414.25 MGU3.415.25 MGU3.416.25 MGU3.417.25	MGU3.414.30 MGU3.415.30 MGU3.416.30 MGU3.417.30	MGU3.414.12 MGU3.415.12 MGU3.416.12 MGU3.417.12
Zvonec 230V brenčač elektronski		MGU3.785.18 MGU3.786.18	MGU3.785.25 MGU3.786.25	MGU3.785.30 MGU3.786.30	MGU3.785.12 MGU3.786.12
Slepi element		MGU9.864.18 MGU9.865.18 MGU9.866.18	MGU9.864.25 MGU9.865.25 MGU9.866.25	MGU9.864.30 MGU9.865.30 MGU9.866.30	MGU9.864.12 MGU9.865.12 MGU9.866.12
Zatemnilno stikalo menjalno 40-400W/VA		MGU3.511.18	MGU3.511.25	MGU3.511.30	MGU3.511.12
Zatemnilno stikalo 60-400W/VA		MGU3.559.18	MGU3.559.25	MGU3.559.30	MGU3.559.12
Zatemnilno stikalo 400VA, 1-10V za fluorescentne svetilke		MGU3.510.18	MGU3.510.25	MGU3.510.30	MGU3.510.12
Zatemnilno stikalo 40-1000W/VA		MGU5.512.18	MGU5.512.25	MGU5.512.30	MGU5.512.12
Zatemnilno tipkalo 20-350W/VA		MGU3.515.18	MGU3.515.25	MGU3.515.30	MGU3.515.12
Detektor gibanja 300W 2300W		MGU3.524.18 MGU3.525.18	MGU3.524.25 MGU3.525.25	MGU3.524.30 MGU3.525.30	MGU3.524.12 MGU3.525.12
Termostat 8A rotacijski programabilni		MGU3.501.18 MGU3.505.18	MGU3.501.25 MGU3.505.25	MGU3.501.30 MGU3.505.30	MGU3.501.12 MGU3.505.12
Nosilni okvirji		Za okrogle doze 1 element brez tačk 1 element s tačkami	MGU7.002 MGU7.002.GLS		Za pravokotne doze 3 ozki elementi 4 ozki elementi 6 ozkih elementov

Shramba



Stikalo s časovno zakasnitvijo
Stikalo z nočno osvetlitvijo
Signalna luč
Detektor gibanja

Kopalnica

Tedenski termostat
Stikalo z indikatorjem stanja
Vrvično stikalo
Zasilna svetilka



Dnevna soba



Vrtljivo zatemnilno stikalo
Vtičnice za zvočnike
Vremenska postaja
Stikalo za žaluzije
Stikalo z nočno osvetlitvijo
Stikalni tablo
Multimedia

Kuhinja

Stikalo za žaluzije
Tedenski termostat
Stikalo s programsko uro
Vtični tablo



Spalnica



Budilka
Zatemnilno stikalo
Tipkalo za žaluzije

Garaža

Detektor gibanja
Vtičnice z zaščito IP44/IP55
Stikala z nočno osvetlitvijo
Osnovni termostat
Zaščitna stikala



Domača pisarna



Tedenski programabilni termostat
Stikalo s programsko uro
Vtičnice za prenos podatkov
Vtičnice za zvočnike
Zaščitno stikalo
Multimedia

Stopnišče



Zasilna svetilka
Stikalo s časovno zakasnitvijo izklopa

schneider-electric.si
schneider-electric.com

podpora.si@schneider-electric.com

01/ 2363 555

Standardi, tehnične specifikacije in oblikovne značilnosti se prilagajajo novim tehnologijam in potrebam trga, zato zahtevajte potrditev informacij, ki so predstavljene v tem katalogu.

Za morebitne napake v vsebinskem ali tiskarskem smislu se opravičujemo.

Produkcija: Schneider Electric