


Coffrets et armoires


Coffret (IP30)

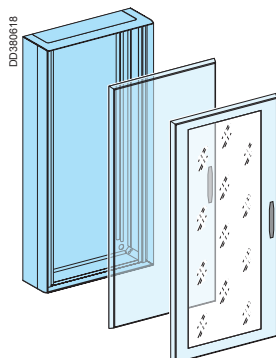

DD380622



 Porte pleine



DD380623

Porte transparente


DD380624

Nb de modules verticaux Hauteur du coffret


Coffret (IP30)				
Nb de modules verticaux	Hauteur du coffret	Coffret	Porte pleine	Porte transparente
6	330	08102	08122	08132
9	480	08103	08123	08133
12	630	08104	08124	08134
15	780	08105	08125	08135
18	930	08106	08126	08136
21	1080	08107	08127	08137
24	1230	08108	08128	08138
27	1380	08109	08222	08232

■ portes réversibles, ouverture droite/gauche, équipées d'une poignée avec serrure à clé 405. Autres combinaisons : voir page D-16.


Gaine L = 300 mm (IP30)

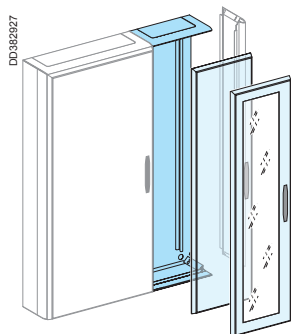

DD382928

 

Porte pleine

 

DD380626


Porte transparente

DD380627

Nb de modules verticaux Hauteur de la gaine


Gaine (IP30)				
Nb de modules verticaux	Hauteur de la gaine	Gaine L = 300	Porte pleine	Porte transparente
6	330	08172	08182	
9	480	08173	08183	
12	630	08174	08184	
15	780	08175	08185	
18	930	08176	08186	
21	1080	08177	08187	08197
24	1230	08178	08188	08198
27	1380	08179	08282	08292

■ la gaine est livrée avec un kit pour association avec le coffret
 ■ portes réversibles, ouverture droite/gauche, équipées d'une poignée avec serrure à clé 405. Autres combinaisons : voir page D-16.

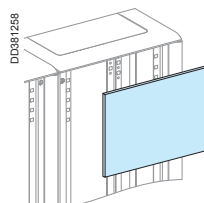

Plastron de gaine : voir page B-50.

Auvent (IP31)

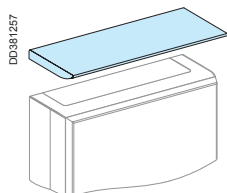


L'ajout d'un auvent sur le coffret (et la gaine) équipé d'une porte permet de respecter le degré de protection IP31 (voir page D-11).

Joint d'étanchéité (IP43)


Lorsque le coffret (et la gaine) sont déjà équipés d'un auvent, l'ajout d'un joint sur les portes du coffret (et de la gaine) permet de respecter le degré de protection IP43 (voir page D-13).

Coffrets et armoires


Armoire (IP30)

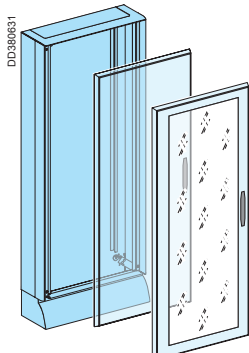

Armoire de base.

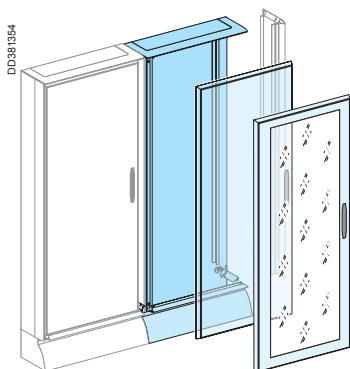



Armoire d'extension.

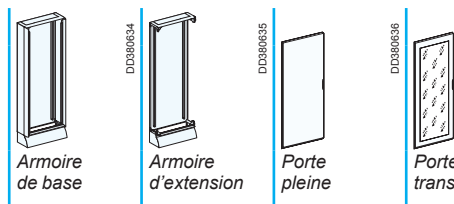

Nb de modules verticaux	Hauteur de l'armoire	Armoire de base	Armoire d'extension	Porte pleine	Porte transparente
Armoire (IP30)					
27	1530	08202	08212	08222	08232
30	1680	08203	08213	08223	08233
33	1830	08204	08214	08224	08234


- deux armoires de base ne s'associent pas
- pour réaliser un équipement constitué de plusieurs armoires, utiliser une armoire de base et une ou plusieurs armoires d'extension
- l'armoire d'extension est livrée avec un kit pour association avec l'armoire de base
- portes réversibles, ouverture droite/gauche, équipées d'une poignée avec serrure à clé 405. Autres combinaisons : voir page D-16.
- possibilité de passage des câbles sur les cotés du socle diamètre ≤ 140 mm.

Gaine L = 300 mm (IP30)

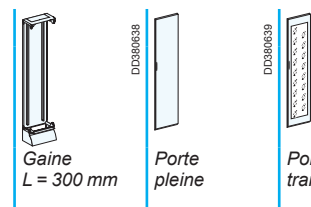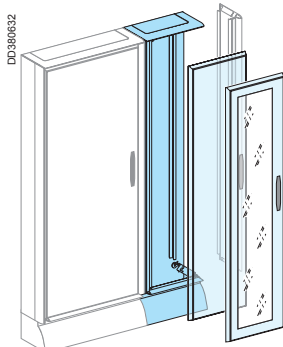


Nb de modules verticaux	Hauteur de la gaine	Gaine L = 300 mm	Porte pleine	Porte transparente
Gaine L = 300 mm (IP30)				
27	1530	08272	08282	08292
30	1680	08273	08283	08293
33	1830	08274	08284	08294

- la gaine est livrée avec un kit pour association avec l'armoire de base
- portes réversibles, ouverture droite/gauche, équipées d'une poignée avec serrure à clé 405. Autres combinaisons : voir page D-16.

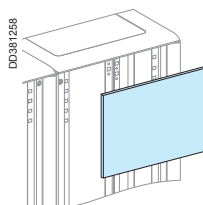

Plastron de gaine : voir page B-50.


Auvent (IP31)

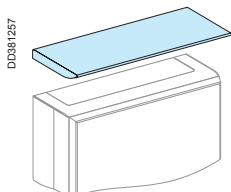

L'ajout d'un auvent sur l'armoire (et la gaine) équipée d'une porte permet de respecter le degré de protection IP31 (voir page D-11).


Joint d'étanchéité (IP43)

Lorsque le coffret et la gaine sont déjà équipés d'un auvent, l'ajout d'un joint sur les portes du coffret (et de la gaine) permet de respecter le degré de protection IP43 (voir page D-13).

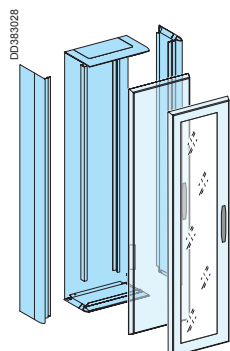

Coffrets


Nb de modules verticaux	Hauteur (mm)	Gaine L = 300 mm	Panneaux latéraux	Porte pleine	Porte transparente
Gaine L = 300 mm (IP30)					
6	330	08172	2 x 01040	08182	
9	480	08173	2 x 01041	08183	
12	630	08174	2 x 01042	08184	
15	780	08175	2 x 01043	08185	
18	930	08176	2 x 01044	08186	
21	1080	08177	2 x 01045	08187	08197
24	1230	08178	2 x 01046	08188	08198
27	1380	08179	2 x 01035	08282	08292

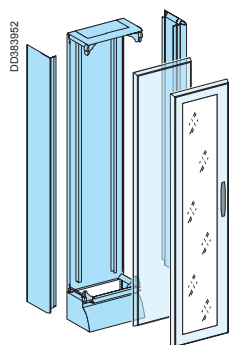

Armoires

Nb de modules verticaux	Hauteur (mm)	Gaine L = 300 mm	Panneaux latéraux	Porte pleine	Porte transparente
Gaine L = 300 mm (IP30)					
27	1530	08272	2 x 01035	08282	08292
30	1680	08273	2 x 01034	08283	08293
33	1830	08274	2 x 01033	08284	08294

Portes réversibles, ouverture droite/gauche, équipées d'une poignée avec serrure à clé 405. Autres combinaisons : voir page D-16.

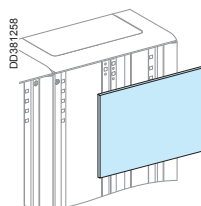

Plastron de gaine : voir page B-50.