


Compact C1251N CC avec déclencheur magnétique (appareil complet - FPAV)

Compact C1251N CC	P21	3P
	P41	46034
		46036

Bloc de coupure C1251N 1000 V (appareil à composer FPAV)


Compact C1251N 1000V	400 A	3P
	800 A	46031
	1250 A	46032
		46033

E24081

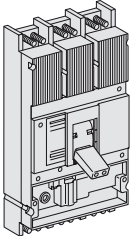**+ Déclencheur électronique**


Protection sélective		
STR35SE	N	3P
		46504
Protection moteurs		
STR35ME	N	3P
		46505
Protection universelle		
STR55UE	N	3P
		46512

 E24082

**+ Capteurs pour protection neutre ou "défaut terre"**

Protection du neutre		
Installation sur le pôle neutre à l'intérieur du disjoncteur		
500 A (neutre réduit)		46223
800 A		46220
1000 A		46221
1250 A		46222
Protection "défaut terre"		
Installation sur le conducteur de neutre du départ protégé à l'extérieur du disjoncteur		
800 A		46248
1000 A		46249
1250 A		46250

 E24083




Installation et raccordement

Compact C1251N CC et 1000 V

Appareil FPAR = appareil FPAV + kit PAR

Compact N

 EZ3861




Kit PAR à plat ou de chant

3P				46415
4P				46416
Composé de :	PAR	3P	6x	46958
		4P	8x	46958
	Cache-borne courts	3P	2x	46993
		4P	2x	46992

Appareil débrochable = appareil FPAV + kit débrochage

Compact N

EZ3836

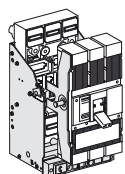

Kit plage à plat

3P				46423
4P				46424

Kit plage de chant

3P				46425
4P				46426


Kit mixte

3P				46427	
4P				46428	
Composé de :	Châssis mobile	3P	1x	46824	
		4P	1x	46825	
	Châssis fixe	3P	1x	46820	
		4P	1x	46821	
	Cache-borne courts	3P	2x	46993	
		4P	2x	46992	
	Couteaux	3P	3x	46896	
		4P	4x	46896	
	Plages	A plat	3P	6x	46990
			4P	8x	46990
		De chant	3P	6x	46988
			4P	8x	46988
		Mixte	3P	3x	46990
				3x	46988
			4P	4x	46990
				4x	46988

Accessoires de raccordement

Bornes pour câble nus (avec 1 cache-borne)

 E23859



1 jeu complet (cache-borne longs) pour 3 câbles 70 mm ² ≤ S ≤ 185 mm ²	3P	46961
	4P	46965
1 jeu complet (cache-borne longs) pour 4 câbles 70 mm ² ≤ S ≤ 240 mm ²	3P	46960
	4P	46994

Plages de raccordement

E23860



Pour Compact N FPAV	Plages de chant (l'unité)	46988
Pour Compact N FPAR ⁽¹⁾	Plages à plat (l'unité) de chant (l'unité)	46958

E23861




Pour châssis débrochable ^{N(1)}	Plages à plat (l'unité) Plages de chant (l'unité)	46990 46988
--	--	----------------

⁽¹⁾ Ces plages sont incluses dans les références de l'appareil complet FPAR ou débrochable.

Plages complémentaires pour câbles (pour Compact équipés de plages de chant)

 E23862



Pour 4 câbles S ≤ 300 mm ² équipés de cosse serties (l'unité)	46902
--	-------

Epanouisseur en FPAV

1 jeu amont ou aval	3P	46864
	4P	46865

Cache-borne plombables

E23866




Courts (l'unité)	3 P	46993
	4 P	46992
Longs (l'unité)	3 P	46999
	4 P	46995

Auxiliaires électriques

Contact auxiliaire

 
E23839



1 OF + 1 SD		44900
3 OF + 1 SD		44901
1 CAM pour commande rotative		44827
Micro-contact inverseur	"embroché"	46963
	"débroché"	46837
Contact SDE	Compact avec télécommande T	46962
	Compact avec télécommande TS	46967

Déclencheurs voltétriques

 
E23840



MX (émission de courant fugitif)	CA 50/60 Hz ou CC	Tension (V)			
		24	44910		
		48/60	44911		
		110/130	44912		
		220/300	44913		
		380/480	44914		
MN (mini de tension instantané)	CA 50/60 Hz	Tension (V)			
		48 (50 Hz)	44924		
		110/130	44925		
		220/250	44926		
		380/415	44932		
		440 (60 Hz)	44932		
		CC	Tension (V)	24/30	44923
				48	44924
110/130	44925				
250	44926				
300	44932				
MN 220/240 V CA temporisé				44927	
Composé de :	MN 250 V CC	44926			
	Temporisateur 220/240 V 50/60 Hz	29427			

Auxiliaires électriques (suite)

 Blocs de débouchage pour circuits auxiliaires (suite)


E23841 	Partie mobile	Fils courts	N type	3 bornes	42942
				6 bornes	42943
	Partie fixe	Fils longs	N type	10 bornes	46894
		Tous types		3 bornes	42940
				6 bornes	42941
				10 bornes	46893
	Lot de 24 clips femelles			42946	

Prise déconnectable pour circuits auxiliaires

Prise (6 fils) avec prolongateur de percuteur pour test	46841
Prise additionnelle (6 fils)	41928

Télécommandes

 Télécommandes T1251

E23833 	CA 50/60 Hz	Tension (V)		
		220/240		46929
		380/415		46930
		440/480		46931
	CC	Tension (V)		
		24		46917
		48/60		46918
		110/125		46919
		220/250		46920

Télécommandes TS801/1001/1251


CA 50/60 Hz	Tension (V)		
	110/127		46876
	220/240		46877
CC	Tension (V)		
	48/60		46880
	110/125		46874

Accessoires spécifiques aux télécommandes


Dispositif de verrouillage pour serrure Ronis 1351.500 ou Profalux KS5 B24 D4Z (serrure non fournie, ne se monte pas sur l'inverseur de source)	44876
1 serrure Ronis 1351.500	41945

Commandes rotatives

 

Commandes rotatives directes

E23842 	Standard	Avec poignée noire	46933
		Plastron d'étanchéité (CNOMO)	44940

 Commandes rotatives prolongées complètes



E23843 	Avec verrouillage de porte		
	Devant porte	Axe court (= 46933 + 42882)	46935
		Axe long (= 46933 + 42884)	46937
	Derrière porte	Axe court (= 46933 + 42889)	46871
		Axe long (= 46933 + 42897)	46872
	Sans verrouillage de porte		
Devant porte	Axe court (= 46933 + 45853)	46938	

 Accessoires de transformation en commande rotative prolongée

E23845 	Avec verrouillage de porte		
	Devant porte	Axe court	42882
		Axe long	42884
	Derrière porte	Axe court	42889
		Axe long	42897
	Sans verrouillage de porte		
Devant porte	Axe court	45853	
E23847 	Support d'axe pour axe court		
	(toujours inclus dans les commandes avec axe long)		42868



Dispositif d'essais

Outils d'essais


E23858 	Boîtier test (piles non fournies)		43362
	Malette d'essais		34547
E36271 	Prise test pour malette d'essais 34547 (rechange)		34503
	Kit filerie (rechange)		34546

Verrouillage, interverrouillage

Verrouillage par cadenas et/ou serrure

E23849 	De la poignée directe (en position ouvert)		
		Pour 3 cadenas (non fournis)	44936
E23848 	De la commande rotative (en position "disjoncteur ouvert")		
		Pour 3 cadenas (non fournis)	Incorporé
	1 serrure	Ronis 1351.500	41940
		Profalux KS5 B24 D4Z	42888

Verrouillage du châssis débrochable

E23831 	Pour 3 cadenas (non fournis)		Incorporé
	Dispositif de verrouillage pour 1 ou 2 serrures (non fournies)		46833
	Serrures pour verrouillage débroché (clé libre)		
	1 serrure	Ronis 1351.500	41940
		Profalux KS5 B24 D4Z	42888
	1 lot de 2 serrures (1 seule clé)	Ronis 1351.500	41950
	Profalux KS5 B24 D4Z	42878	
	Serrure pour verrouillage embroché (clé libre)		
	1 serrure	Ronis 1351A	41945

Interverrouillage mécanique (pour disjoncteurs à commande rotative directe)


 


E23850 	Dispositif mécanique		46946
---	----------------------	--	-------

Interverrouillage par serrures (pour disjoncteurs à commande rotative)

DB117610 	1 lot de 2 serrures (1 seule clé)	Ronis 1351.500	41950
		Profalux KS5 B24 D4Z	42878

Accessoires d'installation

Accessoire pour découpe de porte

E23854 	Collerette pour appareil fixe		44938
E23855 	Sas avec prolongateur de poignée (IP40), pour appareil fixe ou débrochable sans télécommande		46977
DB105172 	Cadre de porte avec hublot (IP40) pour appareil fixe ou débrochable à commande manuelle		46831
DB105173 	Cadre de porte avec hublot (IP40) pour appareil fixe ou débrochable à commande rotative		46832

Accessoires pour châssis débrochable multifonctions C1251N

DB105174 	Cadre de porte IP40 pour châssis multifonctions		46830
	Obtuteur fils fins IP20		39967

Volet d'obtuteur des pinces d'embrochage

	Sur châssis fixe (l'unité)		46987
--	----------------------------	--	-------

Accessoires d'installation (suite)

Accessoires de plombage

E23852



Pour déclencheur (1 lot)

46939

Pour couvercle (1 lot)

44937

Porte-étiquette

E23853



 
Lot de 10

42976

Pièces de rechange

Couvercle de disjoncteur

E23864



3P/4P

46997

Prolongateur de poignée

E23865



Standard

46998

Long pour sas (appareil débrochable)

46996

Poignée pour

E23866



Commande rotative

Noire

46970

Rouge

46971

Pince d'embrochage pour châssis débrochable (la paire)

46991