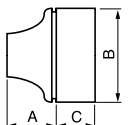



Entrées des câbles au diamètre ISO

ISO	Presse-étoupe	Bague multicâbles	Joint	Bouchon obturateur	Bouchon de transport	Entrées TET							
	Référence	Ø min. / max.	Référence	nbr. x Ø	Référence	Référence	Référence	Ø perçage (mm)	Ø du câble (mm)	Dimensions (mm)			
										A	B	C	
M12	ISM71501	Ø 3 / 6,5	-	-	IMT36151	IMT36161	-	IMT36179	12 - 13	3 - 5	5	20	7
M16	ISM71502	Ø 4 / 8	IMT36157	2 x Ø 4 mm	IMT36152	IMT36162	IMT36167	IMT36180	16 - 17	5 - 7	7	21	6
M20	ISM71503	Ø 6 / 12	IMT36158	3 x Ø 4 mm	IMT36153	IMT36163	IMT36168	IMT36181	20 - 21	7 - 10	8,5	24	6
M20 ⁽¹⁾	IMT36150	Ø 6 / 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M25	ISM71504	Ø 11 / 17	IMT36159	4 x Ø 5 mm	IMT36154	IMT36164	IMT36169	IMT36182	25 - 26	10 - 14	10	28	6
M32	ISM71505	Ø 15 / 21	IMT36160	6 x Ø 5 mm	IMT36155	IMT36165	IMT36170	IMT36183	32 - 33	14 - 20	12	35	6
M40	ISM71506	Ø 19 / 28	-	-	IMT36156	IMT36166	IMT36171	IMT36184	40 - 41	20 - 26	16	46	7
M50	-	-	-	-	-	-	-	IMT36185	50 - 51	26 - 35	20	58	10

(1) Presse-étoupe haute résistance au feu pour les boîtes de sécurité 960 °C

Entrées de câbles directes à gradins

	Ø de perçage (mm)	Ø du câble ou conduit (mm)	Couleurs		
			Blanc RAL 9010	Gris RAL 7035	Gris foncé RAL 7004
	23	4 - 20	IMT36172	ISM71071	ENN08131
	29	4 - 25	IMT36173	ISM71072	ENN08132
	36	4 - 32	ISM71073	-	-
	44	4 - 40	ISM71074	-	-


Accessoires de fixation




Pattes de fixation	Agrafes de fixation	
	Poutres IPN / bords de tôle	Chemin de câbles
		
Référence NSYAEFTB	Agrafe ENN08167	Clip M6 ENN48861
		ENN08162

Accessoires de juxtaposition

Raccords de goutlotte		Kit de juxtaposition
		
Pour boîtes de H = 80		
Gris	ENN08156	
Blanc	ENN08158	
Pour boîtes de H = 105		
Gris	ENN08157	13934
Blanc	ENN08159	

Accessoires de câblage

Borniers 2,5 ² et 6 ²		
Borniers à clipser 6 x 2,5 ²	Borniers à vis 3 x 6 ²	Platine de montage
		
Référence WDE0000010	IMT36089	ENN08241

Borniers 10 ² , 16 ² et 25 ²			
Type	Noir (phase)	Bleu (neutre)	Vert (terre)
			
	Référence		
2 x 10 ² + 2 x 16 ²	IMT34003	IMT34005	IMT34007
3 x 16 ² + 1 x 25 ²	IMT34004	IMT34006	IMT34008
-	-	-	-

Barreaux support	
	Référence
175 x 60 mm	IMT34000
225 x 80 mm	IMT34001
275 x 100 mm	IMT34002

Guide de choix

Nbr. de borniers par barreau support, exemples de combinaisons	Borniers		
	2 x 10 mm ² + 2 x 16 mm ²	3 x 16 mm ² + 1 x 25 mm ²	Pour boîtes (mm)
Barreau support 175 mm	4	0	175 x 105
	0	4	175 x 150
Barreau support 225 mm	6	0	225 x 175
	0	5	275 x 225
	3	3	
Barreau support 275 mm	8	0	275 x 225
	0	6	325 x 275
	3	4	
	4	3	