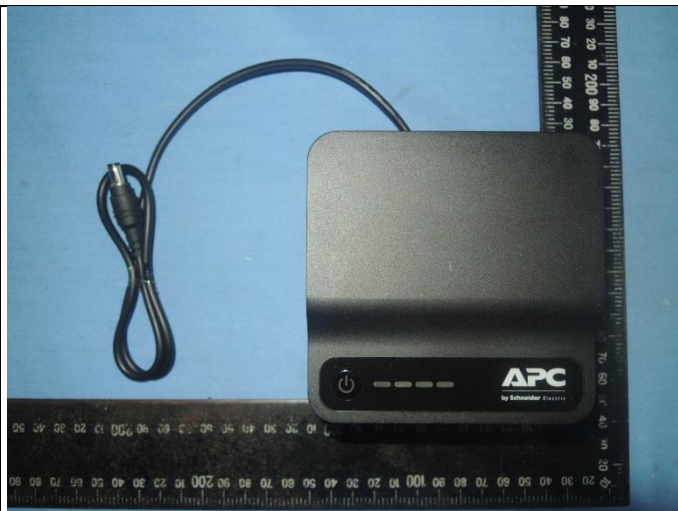


Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	10060882 003	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	114079751	Seite 1 von 30 <i>Page 1 of 30</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	385686	Auftragsdatum: <i>Order date.:</i>	12 Jul. 2018	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	American Power Conversion Holding Inc., Taiwan Branch 3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist. New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C.			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Back-UPS			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	CP12044LI, CP12142LIX (X = 1 - 6 or Nil)			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	TÜV Rheinland - EMC service			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	EN 55032: 2012 EN 55032: 2015 EN 55024: 2010+ A1: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 AS/NZS CISPR 32: 2013 AS/NZS CISPR 32: 2015			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	12 Jul. 2018			
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A000785789-001			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	Refer to test report			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland Taiwan Ltd.			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland Taiwan Ltd. Taichung Branch Office			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von / tested by:	kontrolliert von / reviewed by:			
20 Aug. 2018	Webber C. C. Chung/ Project Manager	20 Aug. 2018	Shirley Su/ Technical Certifier	
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>
				Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other:				
- Fast transients common mode for +/- 0.5 kV test level, EUT switch to on battery mode is specified safe function by client.				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specifications(s) F(ail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				