

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059237

发证日期: 2021年09月22日

有效期至: 2031年09月22日

委托人名称 上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址 上海市普陀区绥德路 629 号

制造商名称 Schneider Electric Industries SAS
及注册地址 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称 Schneider Electric France
及生产地址 6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、规格、型号 热过载继电器
LRD33, LRD43;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059237

第 1 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LRD33, LRD43

Ui:1000V(except LRD33656, LRD33676, LRD33696: 750V);

Uimp: 6kV;

Ue: 690V;

Ie: 17-25A, 23-32A, 30-40A, 37-50A, 48-65A, 55-70A, 63-80A, 80-104A,
95-120A, 110-140V;

脱扣级别: 10A;

极数:3P;

配用的辅助触头:(本体)

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:120V/3A,600V/0.15A;

DC-13:Ue/Ie: 125V/0.22A,250V/0.1A;

1NO+1NC



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059237

第 2 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

<u>LRD</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>22</u>	<u>6</u>	<u>S303</u>
I	II	III	IV	V	VI

I	产品基本型号 LRD 系列热过载继电器
II	壳体尺寸 3 或 4 (4 型与 3 型的差异: 4 型产品上增加了一个连接件以便于与 LC1D115-150 交流接触器安装)
III	脱扣等级 3: 10A
IV	电流规格 (整定范围) 整定范围 22 17 - 25 A 53 23 - 32 A 55 30 - 40 A 57 37 - 50 A 59 48 - 65 A 61 55 - 70 A 63 63 - 80 A 65 80 - 104 A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010309059237

第 3 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	67	95 – 120 A
	69	110 – 140 A
V	安装方式	空白：非独立安装（插入 LC1D 接触器安装） 6：独立安装
VI	可选项后缀	S303: 特殊客户专用，此后缀仅加 LRD3353, LRD3355, LRD3357, LRD3359, LRD3361, LRD3363 之后



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2003010309059237

第 4 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LRD	3	3	22	6	S303
I	II	III	IV	V	VI

I	Series designation
II	Size: 3 or 4 (Difference between size 3 & size4: a connection is added in size 4 for connecting LC1D115-150 AC contactors)
III	Tripping Class 3: 10A
IV	Setting range 22 17 – 25 A 53 23 – 32 A 55 30 – 40 A 57 37 – 50 A 59 48 – 65 A 61 55 – 70 A 63 63 – 80 A 65 80 – 104 A 67 95 – 120 A 69 110 – 140 A
V	Terminal covers Blank: provided 6: not provided



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2003010309059237

第 5 页 共 5 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

VI	Optional postfix: S303: specific references for specific customers, added only after LRD3353, LRD3355, LRD3357, LRD3359, LRD3361, LRD3363
----	---

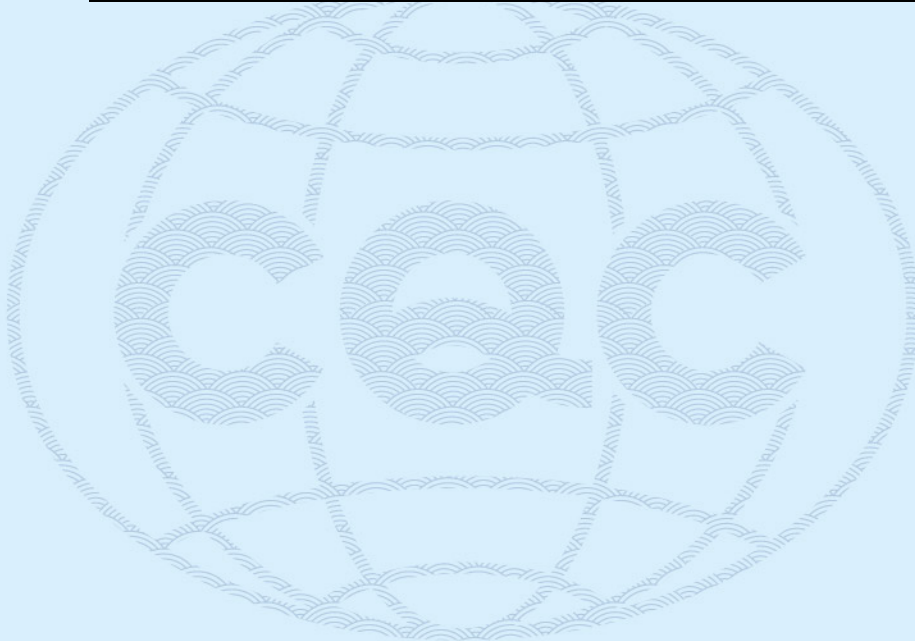

中国质量认证中心