



L C I E

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N° 568770C

Délivrée à:
Delivered to: **SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA, SA**
Bac de Roda, 52 - 08019 BARCELONE - ESPAGNE

Site de fabrication :
Factory : **SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (1146AP)**
Ctra de Pamplona a Logrono, s/n - 31100 PUENTE LA REINA,
NAVARRA - ESPAGNE

Produit:
Product: Interrupteurs pour installations électriques fixes
Switches for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **SCHNEIDER ELECTRIC**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: Gamme/series UNICA
Références/references : voir annexe/see annex 6 pages

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: voir annexe/see annex 6 pages

Informations complémentaires:
Additional informations: Maintien de la licence 568770A et B changement marque commerciale/
maintain licence 568770A et B change trade mark

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: EN 60669-1:1999 +A1:2002

Documents pris en compte:
Relevant documents: NTR n° CCA/ES1086 - TR N° LEL.LME.06/1187.1i/02, NTR n° CCA/
ES1095 - TR LME.LEL06/1187.3i/02, certificat d'essai OC/CB test
certificate n° ES0507 - TR LME06/2249i-CB/08/Rev. 1

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): /

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.


Fontenay-aux-Roses, 2008-03-12

Par mandatement de AFAQ AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFAQ AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité :
Limit expired date :

Didier BOURGES
Responsable de Certification
Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

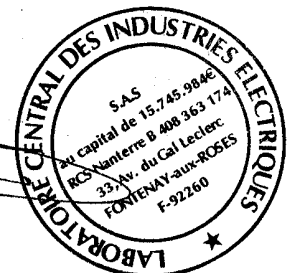

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tel : +33 1 40 95 60 69
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 981 €
RCS Nanterre B 408 363 174


CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL / CHARACTERISTICS OF APPLIANCE :

Fonction / <i>Pattern number</i> :	1, 1+1, 2, 4, 5, 6, 6+6, 7
Ouverture des contacts / <i>Contact opening (gap)</i> :	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Mode de commande / <i>Method of actuating</i> :	à bascule / <i>rocker</i> - à tirage / <i>cord-operated</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	- en saillie / <i>surface-type</i> (avec boîte / <i>with box</i>) - encastré / <i>flush-type</i> -
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i> :	conception / <i>design A</i>
Type des bornes / <i>Type of terminals</i> :	- À vis / <i>screw-type</i> - sans vis / <i>screwless</i> (rigide et flexible / <i>rigid and flexible</i>)
Courant nominal (A) ou (AX) – <i>Rated current (A) or (AX)</i>	10A / 10AX / 16AX
Tension nominale (V) / <i>rated voltage (V)</i> :	250V


APPAREILS MODULAIRES / MODULAR APPLIANCES

Base					
Référence <i>Reference</i>	Caractéristiques <i>Characteristics</i>	Fonction <i>Pattern</i>	Commande <i>Actuating</i>	Bornes <i>Terminals</i>	Spécificité <i>Specificity</i>
1 module					
extension modèles Eunea Merlin Gerin / <i>extension models Eunea Merlin Gerin</i>					
U3.101 XX	10AX	1	R	sl	/
U3.101T XX	10AX	1	R	s	/
U3.101 XXN	10AX	1	R	sl	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.101T XXN	10AX	1	R	s	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.101XXS	10AX	1	R	sl	témoin lumineux / <i>indicator light</i>
U3.101T XXS	10AX	1	R	s	témoin lumineux / <i>indicator light</i>
U3.103 XX	10AX	6	R	sl	/
U3.103T XX	10AX	6	R	s	/
U3.103.XXN	10AX	6	R	sl	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.103T.XXN	10AX	6	R	s	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.103.XXS	10AX	6	R	sl	témoin lumineux / <i>indicator light</i>
U3.103T.XXS	10AX	6	R	s	témoin lumineux / <i>indicator light</i>
U3.105.XX	10AX	7	R	sl	/
U3.105T.XX	10AX	7	R	s	/
U3.105.XXN	10AX	7	R	sl	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.105T.XXN	10AX	7	R	s	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.106.XX	10A	1	RM	sl	/
U3.106T.XX	10A	1	RM	s	/
U3.106.XXC	10A	1	RM	sl	symbole sonnerie / <i>bell symbol</i>
U3.106T.XXC	10A	1	RM	s	symbole sonnerie / <i>bell symbol</i>
U3.106.XXCN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / <i>location light</i> symbole sonnerie / <i>bell symbol</i>
U3.106T.XXCN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / <i>location light</i> symbole sonnerie / <i>bell symbol</i>
U3.106.XXL	10A	1	RM	sl	symbole lampe / <i>lamp symbol</i>
U3.106T.XXL	10A	1	RM	s	symbole lampe / <i>lamp symbol</i>
U3.106.XXLN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.106T.XXLN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.106.XXN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.106T.XXN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / <i>location light</i>
U3.161.XX	16AX	1	R	s	

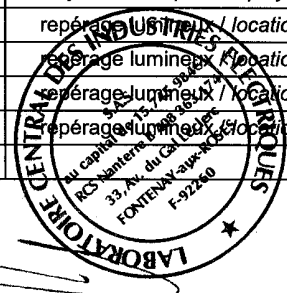




Référence Reference	Caractéristiques Characteristics	Fonction Pattern	Commande Controlling	Bornes Terminals	Spécificité Specificity
U3.161.XXN	16AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
U3.161.XXS	16AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light
U3.162.XX	16AX	2	R	s	/
U3.162.XXS	16AX	2	R	s	témoin lumineux / indicator light
U3.163.XX	16AX	6	R	s	/
U3.163.XXN	16AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
U3.163.XXS	16AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light
extension modèles Merlin Gerin / extension models Merlin Gerin					
MGU3 101 XX	10AX	1	R	sl	/
MGU3 101T XX	10AX	1	R	s	/
MGU3 101 XXN	10AX	1	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 101T XXN	10AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 101 XXS	10AX	1	R	sl	témoin lumineux / indicator light
MGU3 101T XXS	10AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 103 XX	10AX	6	R	sl	/
MGU3 103T XX	10AX	6	R	s	/
MGU3 103.XXN	10AX	6	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 103T.XXN	10AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 103.XXS	10AX	6	R	sl	témoin lumineux / indicator light
MGU3 103T.XXS	10AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 105 XX	10AX	7	R	sl	/
MGU3 105T XX	10AX	7	R	s	/
MGU3 105.XXN	10AX	7	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 105T.XXN	10AX	7	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 106 XX	10A	1	RM	sl	/
MGU3 106T XX	10A	1	RM	s	/
MGU3 106.XXN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 106T.XXN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / location light
MGU3 161 XX	16AX	1	R	s	/
MGU3 161.XXN	16AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 161.XXS	16AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 162 XX	16AX	2	R	s	/
MGU3 162.XXS	16AX	2	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 163 XX	16AX	6	R	s	/
MGU3 163.XXN	16AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 163.XXS	16AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light
2 modules					
extension modèles Eunea Merlin Gerin / extension models Eunea Merlin Gerin					
U1.201 XX	10AX	1	R	sl	/
U1.201 XXG	10AX	1	R	sl	griffes / claws
U1.201T XX	10AX	1	R	s	/
U1.203 XX	10AX	6	R	sl	/
U1.203T XX	10AX	6	R	s	/
U1.203 XXG	10AX	6	R	sl	griffes / claws
U1.203T XXG	10AX	6	R	s	griffes / claws
U3.201.XX	10AX	1	R	sl	/
U3.201T.XX	10AX	1	R	s	/
U3.201T.XXG	10AX	1	R	s	griffes / claws
U3.201.XXN	10AX	1	R	sl	repérage lumineux / location light
U3.201T.XXN	10AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
U3.201.XXS	10AX	1	R	sl	témoin lumineux / indicator light
U3.201T.XXS	10AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light

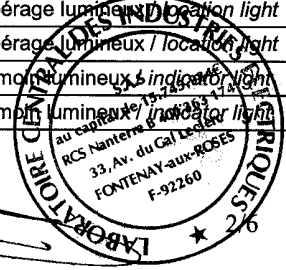


ANNEXE - LCIE N° 568770C

Référence Reference	Caractéristiques Characteristics	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Spécificité Specificity
U3.203.XX	10AX	6	R	sl	/
U3.203T.XX	10AX	6	R	s	/
U3.203T.XXG	10AX	6	R	s	griffes / claws
U3.203.XXN	10AX	6	R	sl	repérage lumineux / location light
U3.203T.XXN	10AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
U3.203.XXS	10AX	6	R	sl	témoin lumineux / indicator light
U3.203T.XXS	10AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light
U3.205.XX	10AX	7	R	sl	/
U3.205T.XX	10AX	7	R	s	/
U3.205.XXN	10AX	7	R	sl	repérage lumineux / location light
U3.205T.XXN	10AX	7	R	s	repérage lumineux / location light
U3.206.XX	10A	1	RM	sl	/
U3.206T.XX	10A	1	RM	s	/
U3.206.XXC	10A	1	RM	sl	symbole sonnerie / bell symbol
U3.206T.XXC	10A	1	RM	s	symbole sonnerie / bell symbol
U3.206.XXCN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / location light symbole sonnerie / bell symbol
U3.206T.XXCN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / location light symbole sonnerie / bell symbol
U3.206.XXL	10A	1	RM	sl	symbole lampe / lamp symbol
U3.206T.XXL	10A	1	RM	s	symbole lampe / lamp symbol
U3.206.XXLN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / location light symbole lampe / lamp symbol
U3.206T.XXLN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / location light symbole lampe / lamp symbol
U3.206.XXN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / location light
U3.206T.XXN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / location light
U3.207.XX	10A	4	RM	sl	pour volets roulants / for rolling shutters
U3.207T.XX	10A	4	RM	s	pour volets roulants / for rolling shutters
U3.208.XX	10A	4	R	sl	pour volets roulants / for rolling shutters
U3.208T.XX	10A	4	R	s	pour volets roulants / for rolling shutters
U3.211.XX	10AX	5	R	sl	/
U3.211T.XX	10AX	5	R	s	/
U3.213.XX	10AX	6+6	R	sl	/
U3.213T.XX	10AX	6+6	R	s	/
U3.226.XX	10A	1	RM	sl	a tirage / cord operated
U3.226T.XX	10A	1	RM	s	a tirage / cord operated
U3.261.XX	16AX	1	R	s	/
U3.261.XXN	16AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
U3.261.XXS	16AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light
U3.262.XX	16AX	2	R	s	/
U3.262.XXS	16AX	2	R	s	témoin lumineux / indicator light
U3.263.XX	16AX	6	R	s	/
U3.263.XXN	16AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
U3.263.XXS	16AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light
U5.201.XX	10AX	1	R	sl	/
U5.201.XXG	10AX	1	R	sl	griffes / claws
U5.201T.XX	10AX	1	R	s	/
U5.201T.XXG	10AX	1	R	s	griffes / claws
U5.203.XX	10AX	6	R	sl	/
U5.203T.XX	10AX	6	R	s	griffes / claws
U5.203.XXG	10AX	6	R	sl	griffes / claws
U5.203T.XXG	10AX	6	R	s	griffes / claws

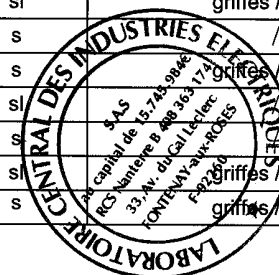



Référence Reference	Caractéristiques Characteristics	Fonction Pattern	Commande Ordering	Bornes Terminals	Spécificité Specificity
extension modèles Merlin Gerin / extension models Merlin Gerin					
MGU3 201 XX	10AX	1	R	sl	/
MGU3 201T XX	10AX	1	R	s	/
MGU3 201.XXN	10AX	1	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 201T.XXN	10AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 201.XXS	10AX	1	R	sl	témoin lumineux / indicator light
MGU3 201T.XXS	10AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 0101 XX	10AX	1+1	R	sl	/
MGU3 0101T XX	10AX	1+1	R	s	/
MGU3 0606 XX	10AX+10A	1+1	R+RM	sl	/
MGU3 0606T XX	10AX+10A	1+1	R+RM	s	/
MGU3 0101 XXN	10AX	1+1	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 0101T XXN	10AX	1+1	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 0606 XXN	10AX+10A	1+1	R+RM	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 0606T XXN	10AX+10A	1+1	R+RM	s	repérage lumineux / location light
MGU3 0101 XXS	10AX	1+1	R	sl	témoin lumineux / indicator light
MGU3 0101T XXS	10AX	1+1	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 203 XX	10AX	6	R	sl	/
MGU3 203T XX	10AX	6	R	s	/
MGU3 203.XXN	10AX	6	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 203T.XXN	10AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 203.XXS	10AX	6	R	sl	témoin lumineux / indicator light
MGU3 203T.XXS	10AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 0303 XX	10AX	6+6	R	sl	/
MGU3 0303T XX	10AX	6+6	R	s	/
MGU3 0303.XXN	10AX	6+6	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 0303T.XXN	10AX	6+6	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 0303.XXS	10AX	6+6	R	sl	témoin lumineux / indicator light
MGU3 0303T.XXS	10AX	6+6	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 205 XX	10AX	7	R	sl	/
MGU3 205T XX	10AX	7	R	s	/
MGU3 205.XXN	10AX	7	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 205T XXN	10AX	7	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 0505 XX	10AX	7+7	R	sl	/
MGU3 0505T XX	10AX	7+7	R	s	/
MGU3 0505.XXN	10AX	7+7	R	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 0505T XXN	10AX	7+7	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 206 XX	10A	1	RM	sl	/
MGU3 206T XX	10A	1	RM	s	/
MGU3 206.XXN	10A	1	RM	sl	repérage lumineux / location light
MGU3 206T XXN	10A	1	RM	s	repérage lumineux / location light
MGU3 207 XX	10A	4	RM	sl	pour volets roulants / for rolling shutters
MGU3 207T XX	10A	4	RM	s	pour volets roulants / for rolling shutters
MGU3 208 XX	10A	4	R	sl	pour volets roulants / for rolling shutters
MGU3 208T XX	10A	4	R	s	pour volets roulants / for rolling shutters
MGU3 211 XX	10AX	5	R	sl	/
MGU3 211T XX	10AX	5	R	s	/
MGU3 213 XX	10AX	6+6	R	sl	/
MGU3 213T XX	10AX	6+6	R	s	/
MGU3 226 XX	10A	1	CO	sl	/

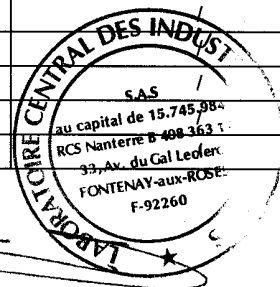

ANNEXE - LCIE N° 568770C

Référence Reference	Caractéristiques Characteristics	Fonction Pattern	Commande Actuating	Bornes Terminals	Spécificité Specificity
MGU3 226T XX	10A	1	CO	s	/
MGU3 261 XX	16AX	1	R	s	/
MGU3 261.XXN	16AX	1	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 261.XXS	16AX	1	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 262 XX	16AX	2	R	s	/
MGU3 262.XXS	16AX	2	R	s	témoin lumineux / indicator light
MGU3 263 XX	16AX	6	R	s	/
MGU3 263.XXN	16AX	6	R	s	repérage lumineux / location light
MGU3 263.XXS	16AX	6	R	s	témoin lumineux / indicator light

R : bascule / rocker ; RM : bascule momentané / momentary rocker , CO : a tirage / cord operated
s : bornes à vis / screw terminals, sl : bornes sans vis / screwless terminals

Plaques décor / Cover plates (ASA + PC)				
1 module	2 modules	4 modules	6 modules	8 modules
extension modèles Eunea Merlin Gerin / extension models Eunea Merlin Gerin				
	U2.002.XX	U2.004.XX	U2.006.XX	U2.008.XX
U4.000.XX	U4.002.XX	U4.004.XX	U4.006.XX	U4.008.XX
	U4.101.XX	U4.102.XX	U4.103.XX	U4.104.XX
	U6.002.XX	U6.004.XX	U6.006.XX	U6.008.XX
		U6.004V.XX	U6.006V.XX	
	U6.101.XX	U6.102.XX	U6.103.XX	U6.104.XX
	U66.002.XX	U66.004.XX	U66.006.XX	U66.008.XX
		U66.004V.XX	U66.006V.XX	
	U66.101.XX	U66.102.XX	U66.103.XX	U66.104.XX
extension modèles Merlin Gerin / extension models Merlin Gerin				
	MGU2.002.XX	MGU2.004.XX	MGU2.006.XX	MGU2.008.XX
MGU4.000.XX	MGU4.002.XX	MGU4.004.XX	MGU4.006.XX	MGU4.008.XX
	MGU4.101.XX	MGU4.102.XX	MGU4.103.XX	MGU4.104.XX
	MGU6.002.XX	MGU6.004.XX	MGU6.006.XX	MGU6.008.XX
		MGU6.004V.XX	MGU6.006V.XX	
	MGU6.101.XX	MGU6.102.XX	MGU6.103.XX	MGU6.104.XX
	MGU66.002.XX	MGU66.004.XX	MGU66.006.XX	MGU66.008.XX
		MGU66.004V.XX	MGU66.006V.XX	
	MGU66.101.XX	MGU66.102.XX	MGU66.103.XX	MGU66.104.XX

Plaques support / Fixing frames				
	2 modules	4 modules	6 modules	8 modules
extension modèles eunea Merlin Gerin / extension models eunea Merlin Gerin				
PBT GF30	U7.002.P	U7.004.P	U7.103.P	U7.104.P
Zamak	U7.002		U7.103	U7.104
extension modèles Merlin Gerin / extension models Merlin Gerin				
PBT GF30	MGU7.002.P	MGU7.004.P	MGU7.103.P	MGU7.104.P
Zamak	MGU7.002		MGU7.103	MGU7.104



Boîtes en saillie / Surface boxes			
2 modules	4 modules	6 modules	8 modules
extension modèles Eunea Merlin Gerin / extension models Eunea Merlin Gerin			
U8.002.XX	U8.004.XX	U8.006.XX	
		U8.103 XX	U8.104 XX
extension modèles Merlin Gerin / extension models Merlin Gerin			
MGU8.002.XX	MGU8.004.XX	MGU8.006.XX	
		MGU8.103 XX	MGU8.104 XX
xx	Couleur/color	xx	Couleur/color
18	blanc polaire / polar white	54	bleu glacier/ ice blue
25	blanc ivoire / ivory white	51	terre cuite/terracotta
58	gris / grey	60	argent/dull silver
59	beige / cream	24	champagne
62	gris graphite / grey graphite	13	bronze
42	bleu indigo/blue indigo	64	or/gold

APPAREILS ASSEMBLES / ASSEMBLED APPLIANCES

MGU5.###.XXZ : Base avec plaque support en zamak/ Base with fixing frame in zamak

MGU50.###.XXZ : Base avec griffes et plaque support en zamak / Base with claws and fixing frame

MGU5.###.XXP : Base avec plaque support en PBT GF30/ Base with fixing frame in PBT GF30

MGU50.###.XXP : Base avec griffes et plaque support en PBT GF30/ Base with claws and fixing frame in PBT GF30

MGU1.###.XX : Base avec plaque support en PBT GF30 et plaque décor/ Base with fixing frame in PBT GF30 and cover plate

MGU10.###.XX : Base avec griffes, plaque support en PBT GF30 et plaque décor/ Base with claws, fixing frame in PBT GF30 and cover plate

