



Kit guide incassate per armadi NetShelter™

AR7503, AR7504, AR7508, AR7578


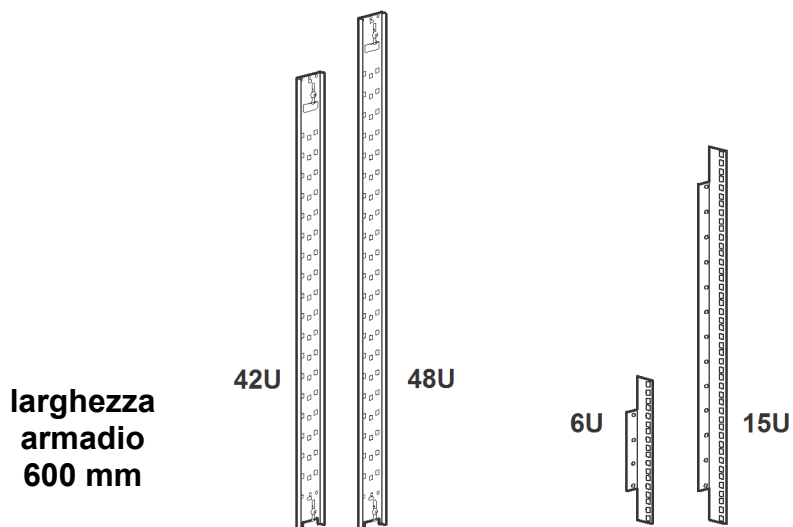


AR7503	42U (2)	(2 di ognuno)
AR7504	48U (2)	

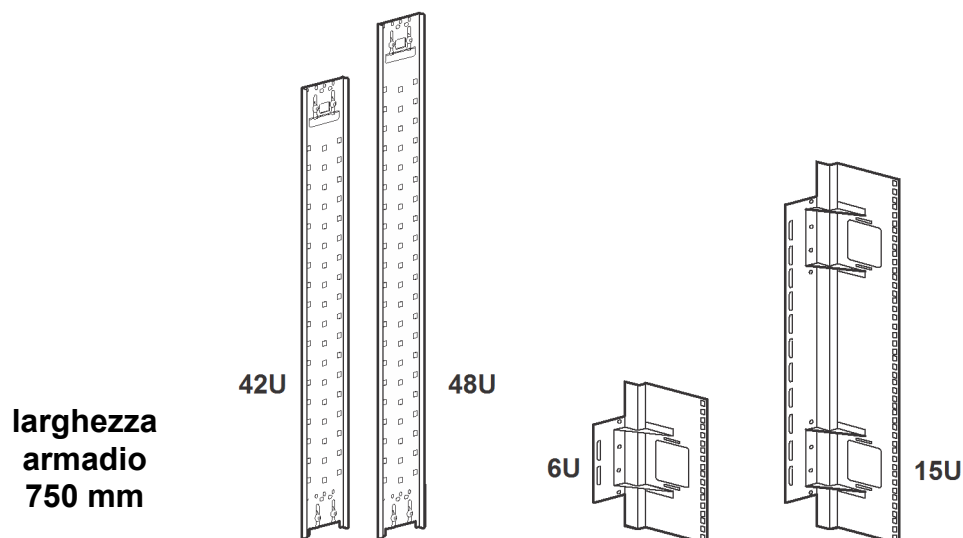

AR7508	42U (2)	(2 di ognuno)
AR7578	48U (2)	


Ferramenta in dotazione

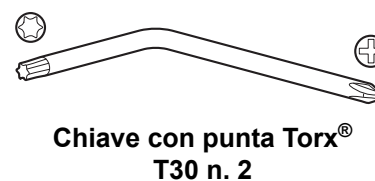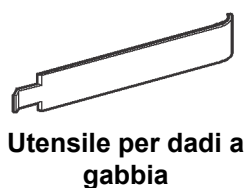

Dadi a gabbia


Identificazione di uno spazio U sulla Flangia di montaggio verticale

- Leggere le istruzioni per l'installazione fornite dal produttore dell'apparecchiatura.
- Quando si installano le apparecchiature, identificare il punto superiore e il punto inferiore dello spazio necessario per ogni unità sulle guide di supporto (spazio U).
- Sulle guide di supporto, un foro ogni tre è numerato al fine di indicare il centro dello spazio U.
- Uno spazio U è composto da uno di questi fori numerati, dal foro immediatamente sopra e da quello immediatamente sotto, come mostrato in figura.

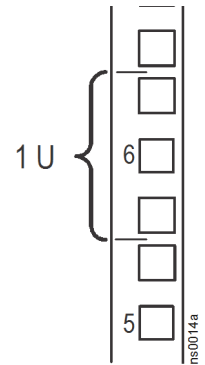

Installazione


Schneider Electric offre un kit di dadi a gabbia (AR8100) per l'uso con fori quadrati.

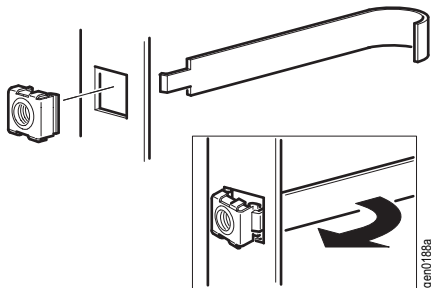

- Dall'interno dell'armadio inserire il dado a gabbia nel foro quadrato.
- Agganciare un lato del dado a gabbia alla parte opposta del foro.
- Posizionare lo strumento per dadi a gabbia sull'altro lato del dado e spingere in avanti per portarlo in posizione.

NOTE:

- Installare i dadi a gabbia orizzontalmente con le alette che si innestano ai lati del foro quadrato.
- Installare i dadi a gabbia all'interno della flangia di montaggio verticale.

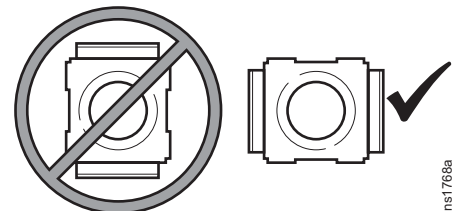

⚠ ATTENZIONE

RISCHIO DI CADUTA DELL'APPARECCHIATURA

Non installare mai i dadi a gabbia verticalmente con le alette che si innestano sopra e sotto il foro quadrato. Diversamente, l'apparecchiatura montabile su rack verrebbe installata in modo non sicuro.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali o danni all'apparecchiatura.

Rimozione

- Rimuovere tutte le viti.
- Afferrare il dado a gabbia e comprimerne i lati per farlo uscire dal foro quadrato.



Installazione e funzionamento delle flange di montaggio verticali

Posizione delle flange di montaggio verticali

Determinare la posizione per installare le flange di montaggio.

Le flange di montaggio verticali possono essere montate sulla parte superiore o inferiore dell'armadio.

Le flange di montaggio possono essere regolate verso il lato anteriore o posteriore dell'armadio in modo da permettere l'installazione di apparecchiature di diverse profondità.

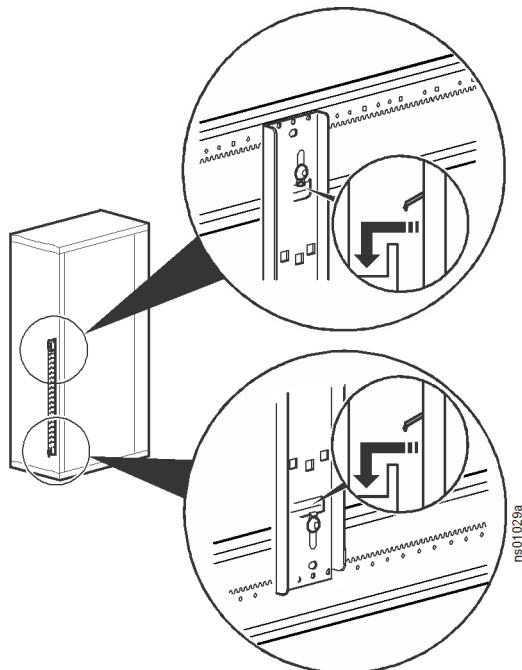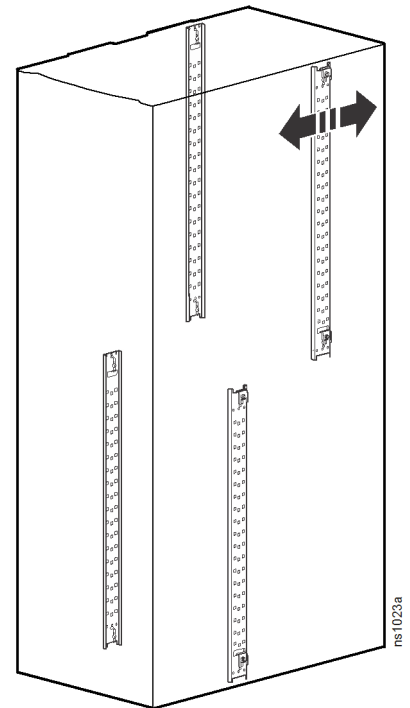


Installazione

1. Posizionare la flange di montaggio verticale sul supporto laterale dell'armadio. Assicurarsi che la parte superiore e quella inferiore della flange siano collegate ai supporti laterali superiori e mediani oppure mediani e inferiori dell'armadio, in base alla posizione della flange di montaggio.
2. Ripetere il passaggio 1 per l'altro lato dell'armadio.


NOTA: tutte le flange di montaggio verticali possono essere collegate all'armadio tramite la stessa procedura.

Regolazione delle flange di montaggio verticali sui supporti laterali

1. Utilizzare la chiave con punta Torx T30 e punta a stella n. 2 per allentare, ma non rimuovere, le viti nelle fessure di ciascuna flangia di montaggio.

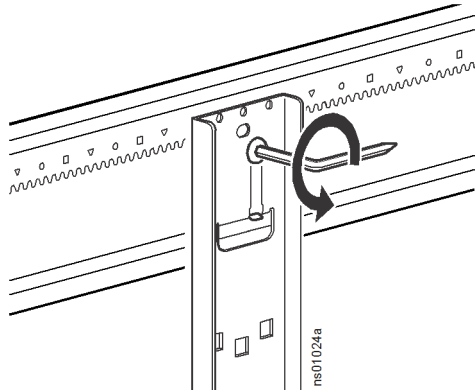

Armadio da 600 mm

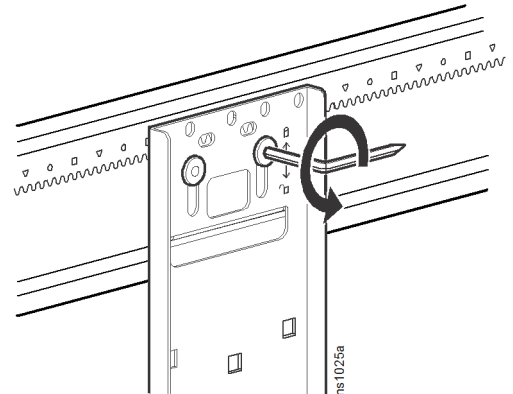

Armadio da 750 mm



⚠ ATTENZIONE

RISCHIO DI CADUTA DELL'APPARECCHIATURA

Per evitare lesioni personali o danni all'armadio, prima di effettuare spostamenti, rimuovere le apparecchiature installate sulle flange di montaggio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe provocare lesioni gravi o mortali o danni all'apparecchiatura.

2. Abbassare la staffa piatta e spostare la flangia di montaggio nella posizione desiderata.

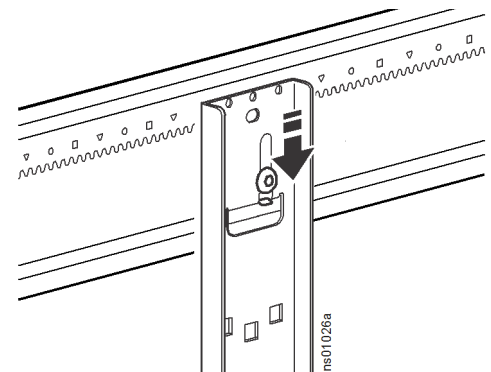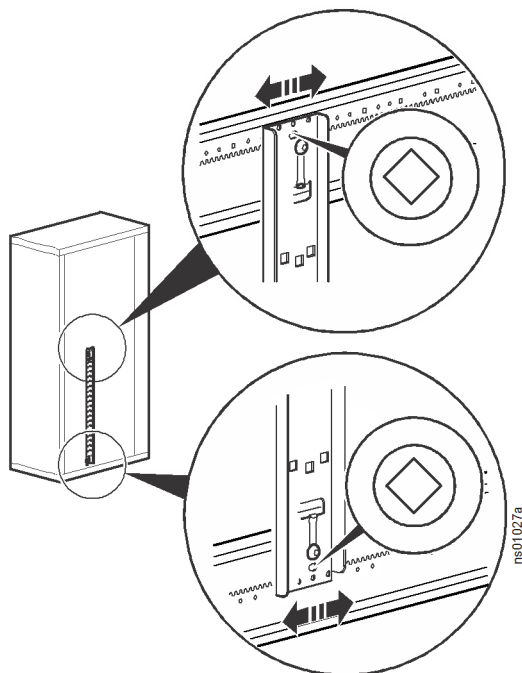


3. Per allineare le flange verticali, controllare il simbolo (per esempio il rombo) visibile attraverso uno dei fori sulla parte superiore della flangia e assicurarsi che lo stesso simbolo sia visibile attraverso il foro corrispondente sulla parte inferiore della flangia. Se le flange sono allineate correttamente, attraverso i fori è visibile un solo simbolo alla volta.

Sul rack da 750 mm, dietro la flangia di montaggio anteriore, sono presenti cerchi da 476 mm, che contrassegnano la posizione per le apparecchiature di rete e per telecomunicazioni.

NOTA: le flange di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6 mm. Le flange di montaggio verticali posizionate una di fianco all'altra devono avere lo stesso simbolo visibile attraverso i fori.

4. Quando la flangia di montaggio verticale si trova nella posizione corretta, fare scorrere ciascuna vite verso finché i denti della staffa si innestano completamente nei denti del supporto laterale, quindi serrare le viti.

NOTA: utilizzare il foro più grande, situato al centro e appena al di sotto della staffa piana, per fare leva e quindi posizionare i denti della staffa mentre si stringono le viti sulla flangia di montaggio dell'armadio da 750mm.

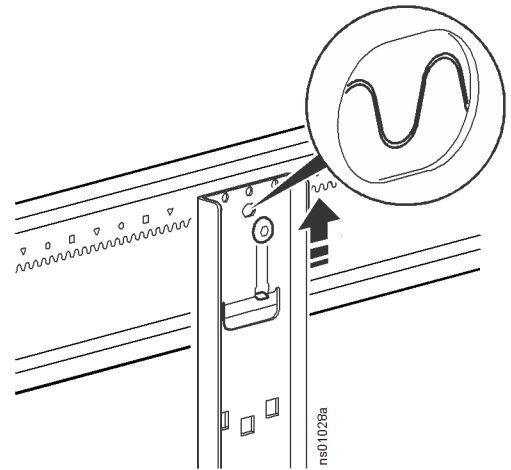


Installazione e configurazione delle guide di supporto

Configurazioni della flangia di montaggio verticale - 600 mm

Le guide di supporto verticali a 6 U e 15 U utilizzano fori diversi nelle flange di montaggio da 600 mm a seconda che le flange siano montate sulla metà superiore o inferiore dell'armadio.


- Configurazioni superiori: utilizzare i fori esterni.
- Configurazioni inferiori: utilizzare i fori centrali.

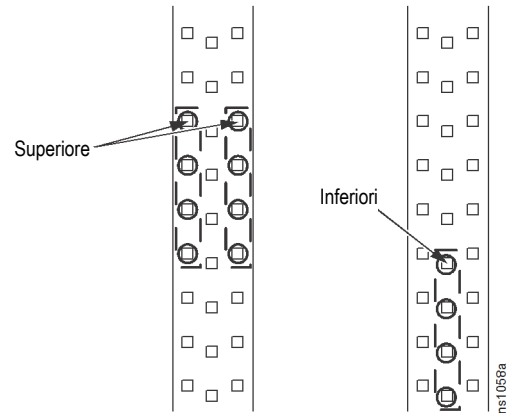

Configurazioni della flangia di montaggio verticale - 750 mm

Le guide di supporto verticali a 6 U e 15 U utilizzano fori diversi nelle flange di montaggio da 750 mm a seconda che le flange siano montate sulla metà superiore o inferiore dell'armadio.


- Configurazioni superiori: utilizzare i due fori più lontani dal lato dell'armadio su cui verrà montata l'apparecchiatura.
- Configurazioni inferiori: utilizzare i due fori più vicini al lato dell'armadio su cui verrà montata l'apparecchiatura.

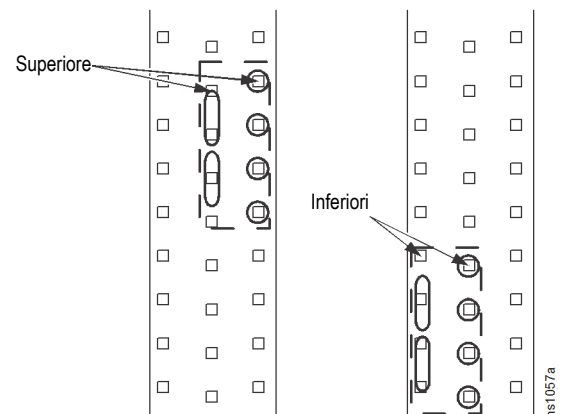

Installazione delle guide di supporto a 6 U su armadi da 600 mm (AR7503 e AR7504)

NOTA: la seguente procedura illustra l'installazione superiore.


1. Allineare i quattro fori della guida di supporto a 6 U ai quattro fori nella flangia di montaggio verticale nella posizione desiderata.
2. Installare quattro dadi a gabbia nei fori laterali (scelti al passaggio 1) della flangia di montaggio verticale.
3. Installare una guida di supporto a 6 U sulla flangia di montaggio verticale utilizzando quattro viti M6 ×12 e i dadi a gabbia installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall'1 al 3 per l'altro lato dell'armadio.

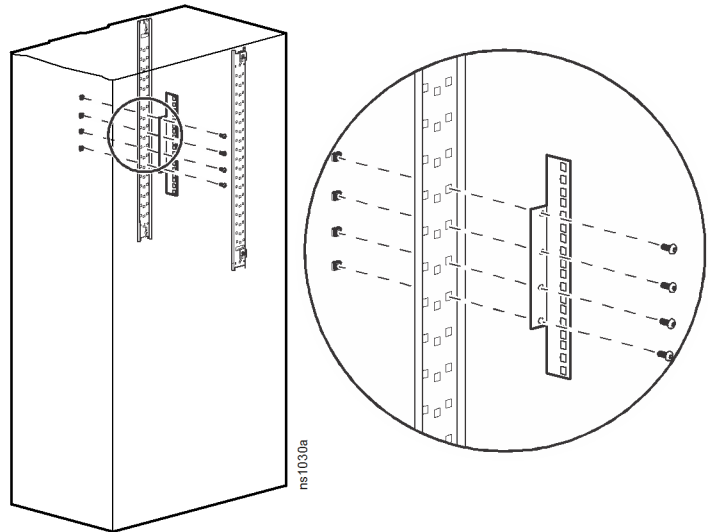

Installazione delle guide di supporto a 15 U su armadi da 600 mm (AR7503 e AR7504)

NOTA: la seguente procedura illustra l'installazione inferiore.


1. Scegliere sei fori sulla guida di supporto a 15 U e allinearli ai fori nella flangia di montaggio verticale nella posizione desiderata.
2. Installare sei dadi a gabbia nei fori laterali (scelti al passaggio 1) della flangia di montaggio verticale.
3. Installare una guida di supporto a 15 U sulla flangia di montaggio verticale utilizzando quattro viti M6 ×12 e i dadi a gabbia installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall'1 al 3 per l'altro lato dell'armadio.

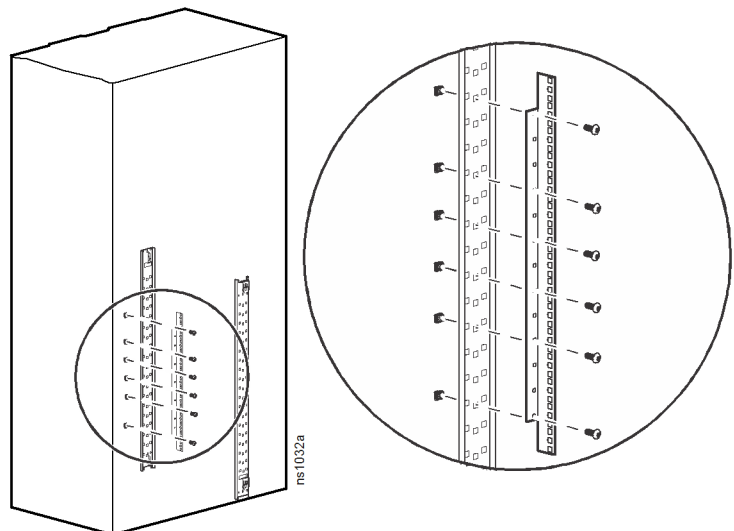

Installazione delle guide di supporto a 6 U su armadi da 750 mm (AR7508 e AR7578)

NOTA: la seguente procedura illustra l'installazione della flangia di montaggio superiore.


1. Allineare i quattro fori della guida di supporto a 6 U ai quattro fori nella flangia di montaggio verticale.
2. Installare quattro dadi a gabbia nei fori laterali (scelti al passaggio 1) della flangia di montaggio verticale. Installare due dadi a gabbia ulteriori nei fori laterali corrispondenti alle fessure della guida di supporto a 6 U.
3. Installare una guida di supporto a 6 U sulla flangia di montaggio verticale utilizzando sei viti M6 × 12 e i dadi a gabbia installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall'1 al 3 per l'altro lato dell'armadio.

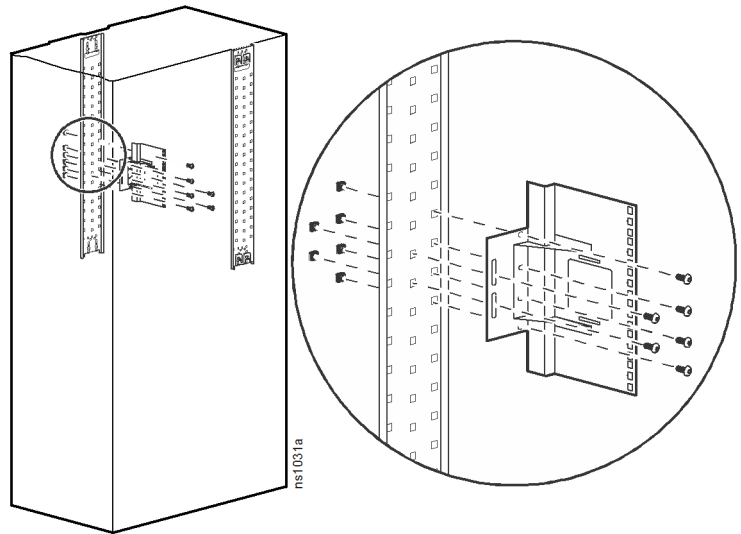

Installazione delle guide di supporto a 15 U su armadi da 750 mm (AR7508 e AR7578)

NOTA: la seguente procedura illustra l'installazione della flangia di montaggio inferiore.

1. Scegliere sei fori sulla guida di supporto a 15 U e allinearli ai fori nella flangia di montaggio verticale.
2. Installare quattro dadi a gabbia nei fori laterali (scelti al passaggio 1) della flangia di montaggio verticale. Installare due dadi a gabbia ulteriori nei fori laterali corrispondenti alle fessure della guida di supporto a 15 U.
3. Installare una guida di supporto a 15 U sulla flangia di montaggio verticale utilizzando sei viti M6 × 12 e i dadi a gabbia installati al passaggio 2.
4. Ripetere i passaggi dall'1 al 3 per l'altro lato dell'armadio.

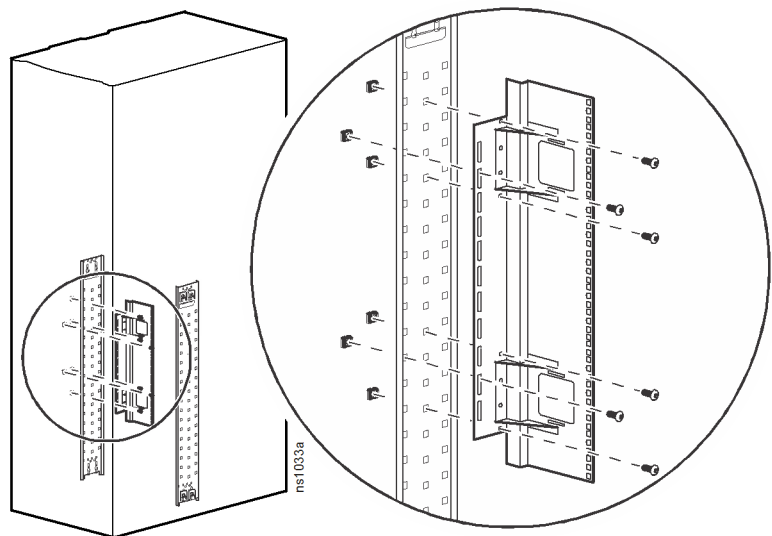

Le informazioni sull'assistenza clienti e sulla garanzia sono consultabili sul sito
www.schneider-electric.com.

© 2016 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati. Il marchio NetShelter è di proprietà di Schneider Electric, S.A.S.

990-2343C-017
5/2016