



## NetShelter™ Kabinleri için Gömme Ray Kiti

AR7503, AR7504, AR7508, AR7578

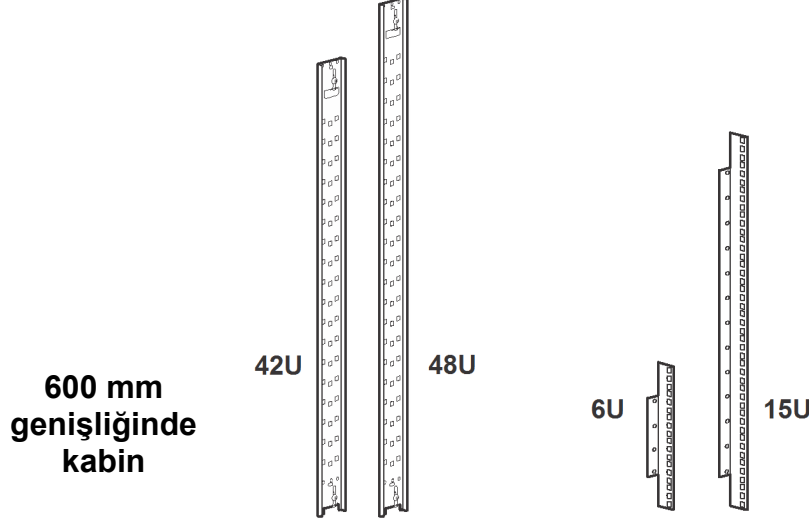

AR7503	42U (2)	(Her biri 2)
AR7504	48U (2)	

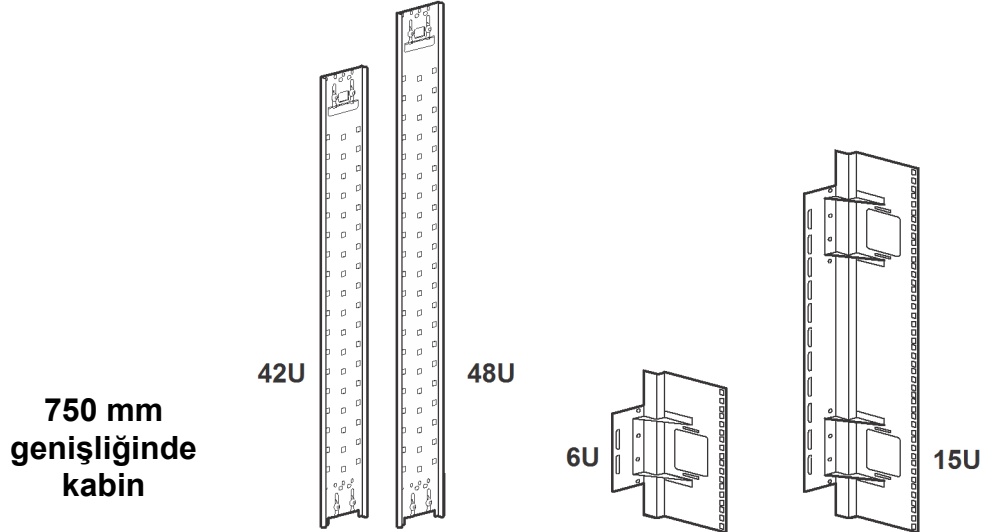

AR7508	42U (2)	(Her biri 2)
AR7578	48U (2)	


### Verilen Donanımlar



# Kafes Somunlar


## Dikey Montaj Flanşı üzerinde bir U-alanının tanımlanması

- Ekipman üreticisinin montaj talimatlarını inceleyin.
- Ekipmanları monte ederken, montaj raylarında bir U-alanının üst ve alt kısmını belirleyin.
- Montaj raylarındaki her üç delikten biri bir U-alanının orta kısmını gösterecek şekilde numaralandırılmıştır.
- Bir U-alanı, resimde gösterildiği gibi bu numaralandırılmış deliklerden biri ve bir üzerindeki delik ile bir altındaki delikten oluşur.

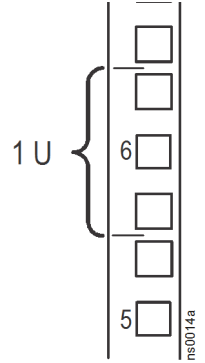

## Montaj


Schneider Electric, kare deliklerde kullanılması için bir kafes somunu donanım kiti (AR8100) sunmaktadır.

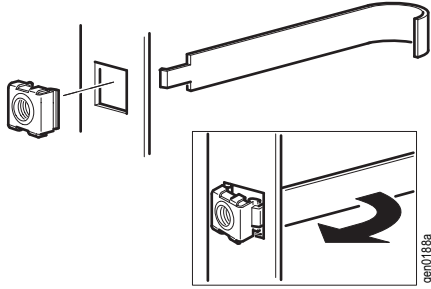

- Muhafazanın içinden kafes somunu kare deliğe takın.
- Kafes somun elemanının bir kulağını deliğin uzak kenarına geçirin.
- Kafes somun aletini kafes somunun diğer tarafına yerleştirin ve somunu yerine geçirmek için çekin.

### NOTLAR:

- Kafes somunları, kulakları kare deliklerin yanlarına kenetlenecek şekilde yatay olarak takın.
- Kafes somunları dikey montaj flanşının iç kısmına takın.

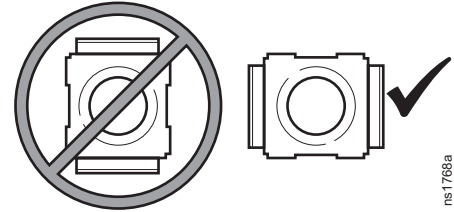

### ⚠ DİKKAT

#### EKİPMAN DÜŞMESİ TEHLİKESİ

Kafes somunları, asla kulakları kare deliklerin üst ve altına kenetlenecek şekilde dikey olarak takmayın. Bu raf montajlı ekipmanların güvensiz montajına yol açacaktır.

**Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına yol açabilir.**

## Çıkarma İşlemi

- Takılmış olan tüm vidaları çıkarın.
- Kafes somunu yanlarından kavrayın ve kare delikten çıkarmak için yanlarından sıkın.



# Dikey Montaj Flanşlarının Montajı ve Çalışması

## Dikey Montaj Flanşlarının Konumu

Montaj flanşlarını takmak istediğiniz yeri belirleyin.

Dikey montaj flanşları, kabinin üst veya altına monte edilebilir.

Montaj flanşları, farklı derinliğe sahip ekipmanları da barındıracak şekilde kabinin ön veya arkasına doğru ayarlanabilir.

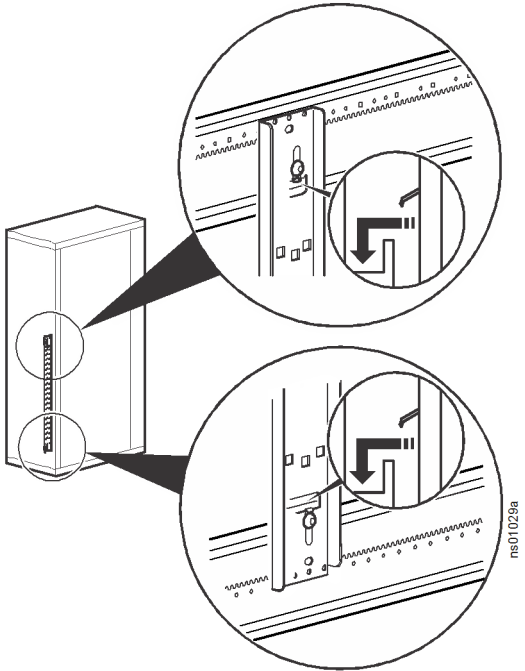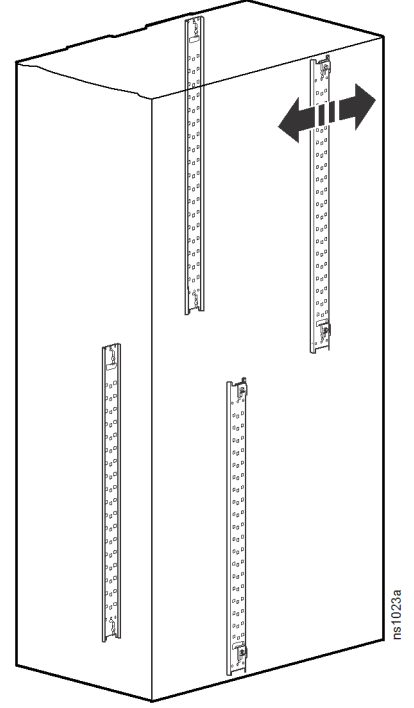


## Montaj

1. Dikey montaj flanşını kabinin yan desteği üzerine yerleştirin. Flanşın hem üst hem de alt kısmının, montaj flanşınızın konumuna göre kabinin üst ve orta veya orta ve alt yan desteklerine takıldığından emin olun.
2. 1. adımı kabinin diğer tarafı için de tekrarlayın.


**NOT:** Tüm dikey montaj flanşları kabine aynı yöntem kullanılarak takılırlar.

## Yan Desteklerdeki Dikey Montaj Flanşlarının Ayarlanması

1. T30/Yıldız #2 anahtarını kullanarak her bir montaj flanşının oyuklarındaki vidaları gevşetin, fakat çıkartmayın.

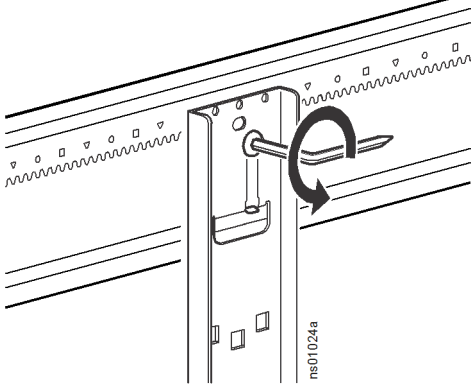

600 mm genişliğinde kabin

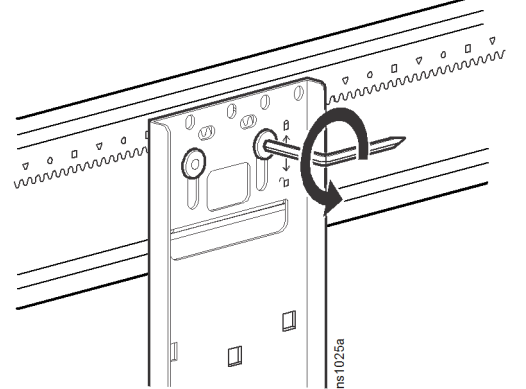

750 mm genişliğinde kabin



### ⚠ DİKKAT

#### EKİPMAN DÜŞMESİ TEHLİKESİ

Kişisel yaralanma veya kabine hasardan kaçınmak için taşımadan önce montaj flanşları üzerinde takılı ekipmanı çıkarın.

**Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına yol açabilir.**

2. Düz dirseği alçaltın ve montaj flanşını istenilen konuma getirin.

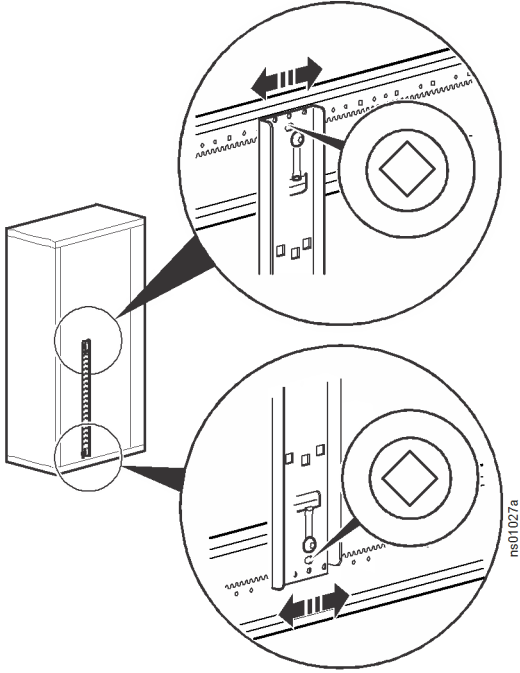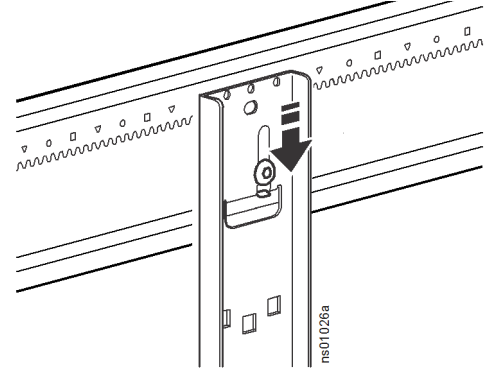


3. Dikey montaj flanşlarını hizalamak için, flanşın üst kısmındaki deliklerden birinden görünen semboller (örneğin baklava) bulun ve aynı sembolün, flanşın alt kısmındaki ilgili delikten de görüldüğünden emin olun. Flanşlar doğru şekilde hizalandığında, deliklerden herhangi birinden aynı anda sadece bir sembol görünür.

Ön montaj flanşının arka kısmında, 750 mm raf üzerinde, ağ ve telekomünikasyon ekipmanları için ayrılmış 476 mm (18,75 inç) daireler bulunmaktadır.

**NOT:** Dikey montaj flanşları 6 mm'lik (1/4 inçlik) kademelerle ayarlanır. Birbirinin karşısına yerleştirilmiş dikey montaj flanşlarında aynı sembol görünmelidir.

4. Dikey montaj flanşı doğru konuma yerleştirildiğinde, her bir vidayı dirsekteki dış yan destekteki dişle kenetlenene kadar kaydırın ve vidaları sıkın.

**NOT:** Dirseğin hemen altındaki büyük merkezi deliği, dirseğin 750 mm kabinin flanşına vidalanması sırasında dirsek dişlerinin ayarlanması için kullanınız.

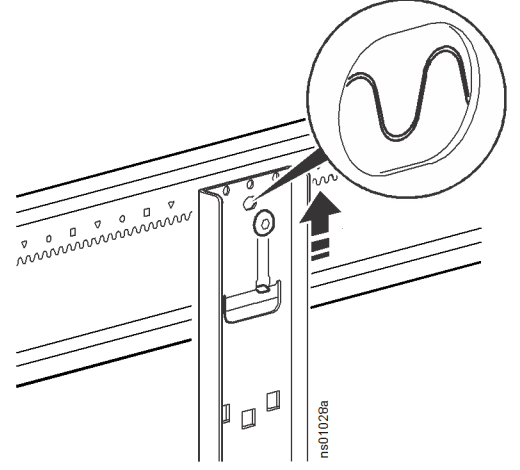


# Montaj Raylarının Montajı ve Yapılandırılması

## Dikey Montaj Flanşı Yapılandırmaları - 600 mm

6U ve 15U dikey montaj rayları, flanşların kabinin üst veya alt yarısına monte edilip edilmediğine bağlı olarak 600 mm montaj flanşları üzerinde farklı delikler kullanırlar.


- Üst yapılandırmalar: Dış delikleri kullanın
- Alt yapılandırmalar: Orta delikleri kullanın

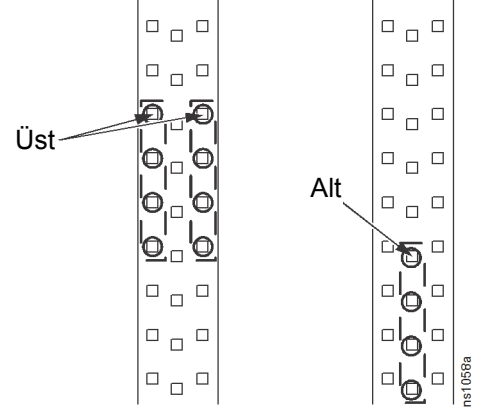

## Dikey Montaj Flanşı Yapılandırmaları - 750 mm

6U ve 15U dikey montaj rayları, flanşların kabinin üst veya alt yarısına monte edilip edilmediğine bağlı olarak 750 mm montaj flanşları üzerinde farklı delikler kullanırlar.


- Üst yapılandırmalar: Kabinin yan kısmında, ekipmanın takılacağı yere en uzak iki deliği kullanın.
- Alt yapılandırmalar: Kabinin yan kısmında, ekipmanın takılacağı yere en yakın iki deliği kullanın.

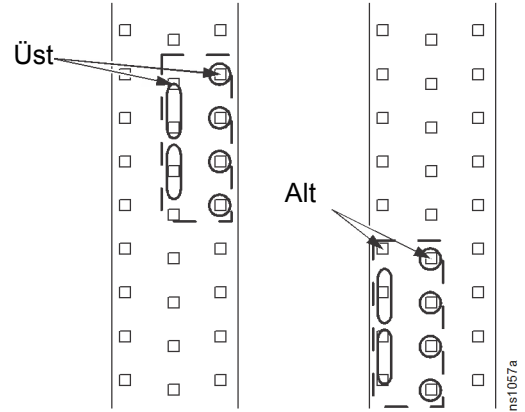

## 600 mm 6U Montaj Rayı Kurulumu (AR7503 ve AR7504)

**NOT:** Aşağıdaki prosedür üst montaj kurulumunu göstermektedir.


1. 6U montaj rayı üzerindeki dört deliği, dikey montaj flanşı üzerinde arzu edilen bir konumdaki dört adet delikle hizalayın.
2. Dört kafesli somunu dikey montaj flanşının yana bakan deliklerine (1. adımda seçilmiştir) yerleştirin.
3. Dört adet M6×12 vida ve 2. adımda takılan kafesli somunları kullanarak, dikey montaj flanşı üzerine 6U montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı kabinin diğer tarafı için de tekrarlayın.

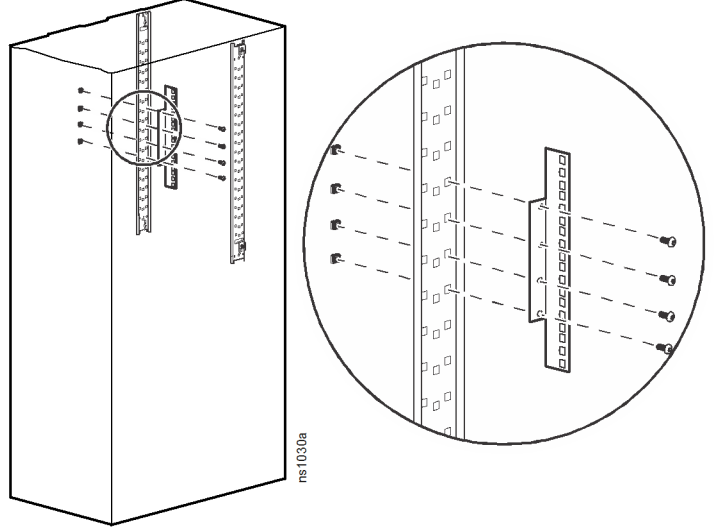

## 600 mm 15U Montaj Rayı Kurulumu (AR7503 ve AR7504)

**NOT:** Aşağıdaki prosedür alt flanş kurulumunu göstermektedir.


1. 15U montaj rayı üzerinde altı delik seçin ve bunları dikey montaj flanşı üzerinde arzu edilen konumdaki deliklerle hizalayın.
2. Altı kafesli somunu dikey montaj flanşının yana bakan deliklerine (1. adımda seçilmiştir) yerleştirin.
3. Dört adet M6×12 vida ve 2. adımda takılan kafesli somunları kullanarak, dikey montaj flanşı üzerine 15U montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı kabinin diğer tarafı için de tekrarlayın.

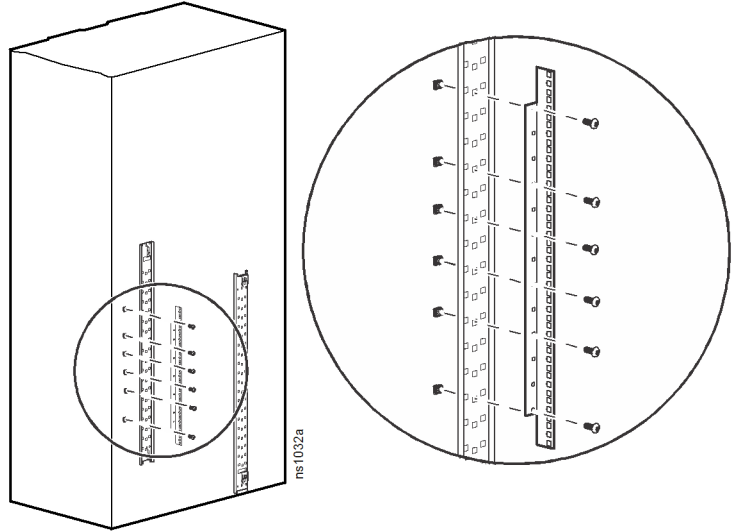

## 750 mm 6U Montaj Rayı Kurulumu (AR7508 ve AR7578)

**NOT:** Aşağıdaki prosedür üst montaj flanşı kurulumunu göstermektedir.


1. 6U montaj rayı üzerindeki dört küçük deliği, dikey montaj flanşı üzerinde arzu edilen bir konumdaki dört adet delikle hizalayın.
2. Dört kafesli somunu dikey montaj flanşının yana bakan deliklerine (1. adımda seçilmiştir) yerleştirin. 6-U montaj rayı üzerindeki yarıklara uyan ve yana bakan deliklere, iki adet ek kafesli somun takın.
3. (6) M6×12 vida ve 2. adımda takılan kafesli somunları kullanarak, dikey montaj flanşı üzerine 6U montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı muhafazanın diğer tarafı için de tekrarlayın.

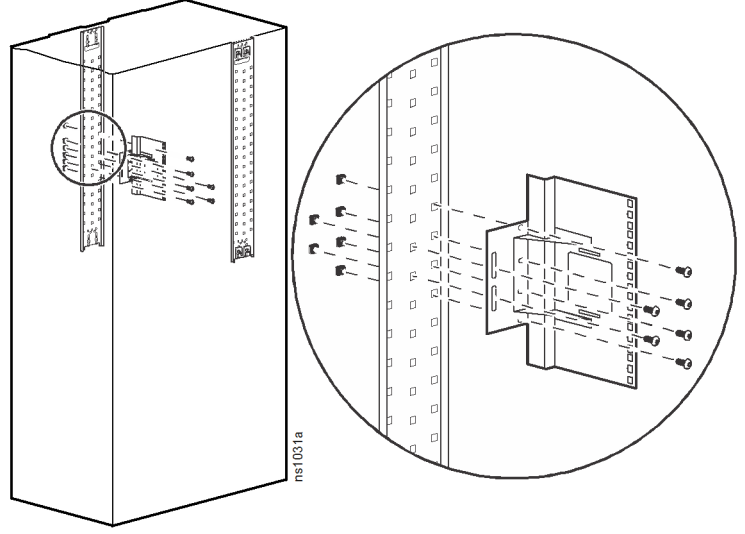

## 750 mm 15U Montaj Rayı Kurulumu (AR7508 ve AR7578)

**NOT:** Aşağıdaki prosedür alt montaj flanşı kurulumunu göstermektedir.

1. 15U montaj rayı üzerinde dört küçük delik seçin ve bunları dikey montaj flanşı üzerinde arzu edilen konumdaki deliklerle hizalayın.
2. Dört kafesli somunu dikey montaj flanşının yana bakan deliklerine (1. adımda seçilmiştir) yerleştirin. 15U montaj rayı üzerindeki yarıklara uyan ve yana bakan deliklere, iki adet ek kafesli somun takın.
3. (6) M6×12 vida ve 2. adımda takılan kafesli somunları kullanarak, dikey montaj flanşı üzerine 15U montaj rayını takın.
4. 1. ila 3. adımı kabinin diğer tarafı için de tekrarlayın.

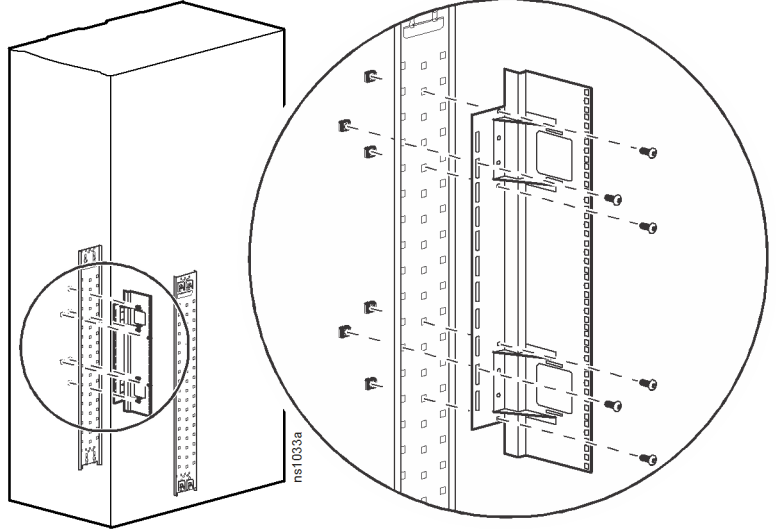

Müşteri destek ve garanti bilgisine [www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com) adresinden ulaşabilirsiniz.

© 2016 Schneider Electric. Tüm Hakları Saklıdır. NetShelter, Schneider Electric, S.A.S. şirketinin ticari markasıdır.

990-2343C-034  
5/2016