


Modicon 140 DAI 753 00 230 VAC Input Module

Topology	32 inputs in four groups of 8
Bus Current Required	350 mA
Voltage (rms)	
Working	0 ... 264 VAC
Absolute Maximum	312 VAC for 10sec 400 VAC for 1 cycle
Frequency	47 ... 63 Hz

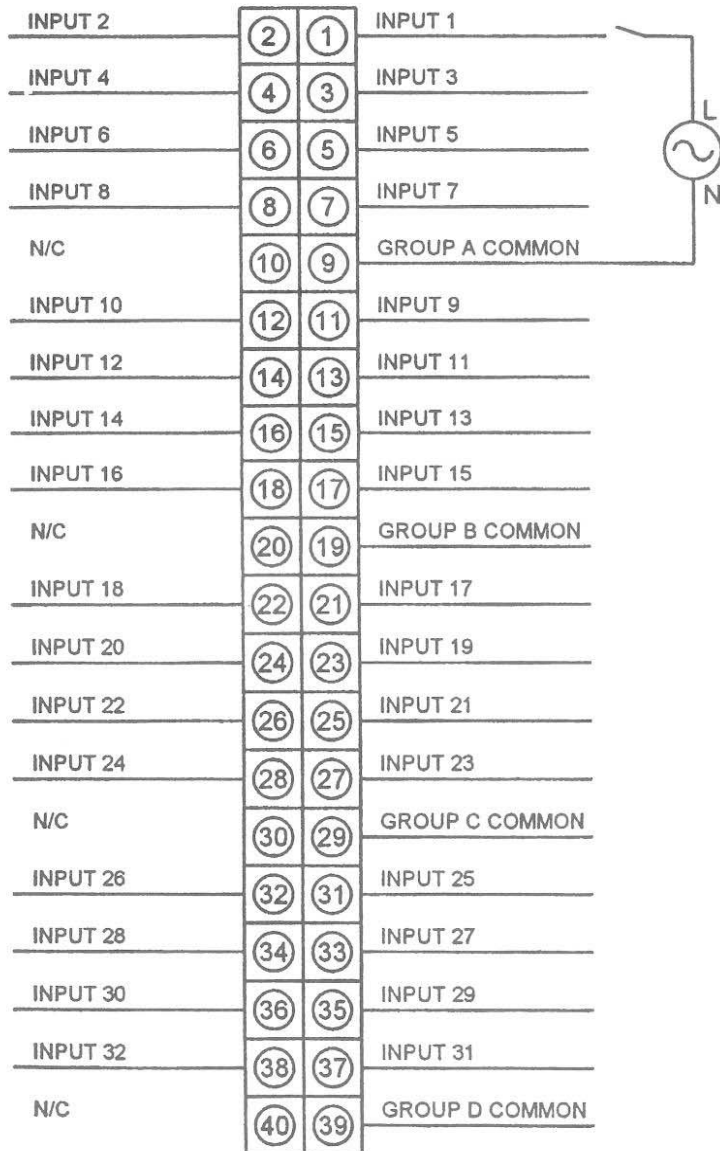

CAUTION 1: To comply with Agency requirements:
A) All channels must be fed from the same phase.

NOTE: N/C = Not Connected


For complete instructions regarding this module, including specifications, please obtain a copy of **Quantum Automation Series Hardware Reference Guide (840 USE 100 00)** from your distributor or local Square D office.

Modicon

140 DAI 753 00

Module d'Entrée 230 VCA

Topologie	32 entrées en quatre groupes de 8 points
Courant de Bus Requis	350 mA
Tension (efficace)	
Nominale	0 ... 253 VAC
Maximum Absolu	264 VCA Continuous 312 VCA pour 10sec 400 VCA pour 1 cycle
Fréquence	47 ... 63 Hz

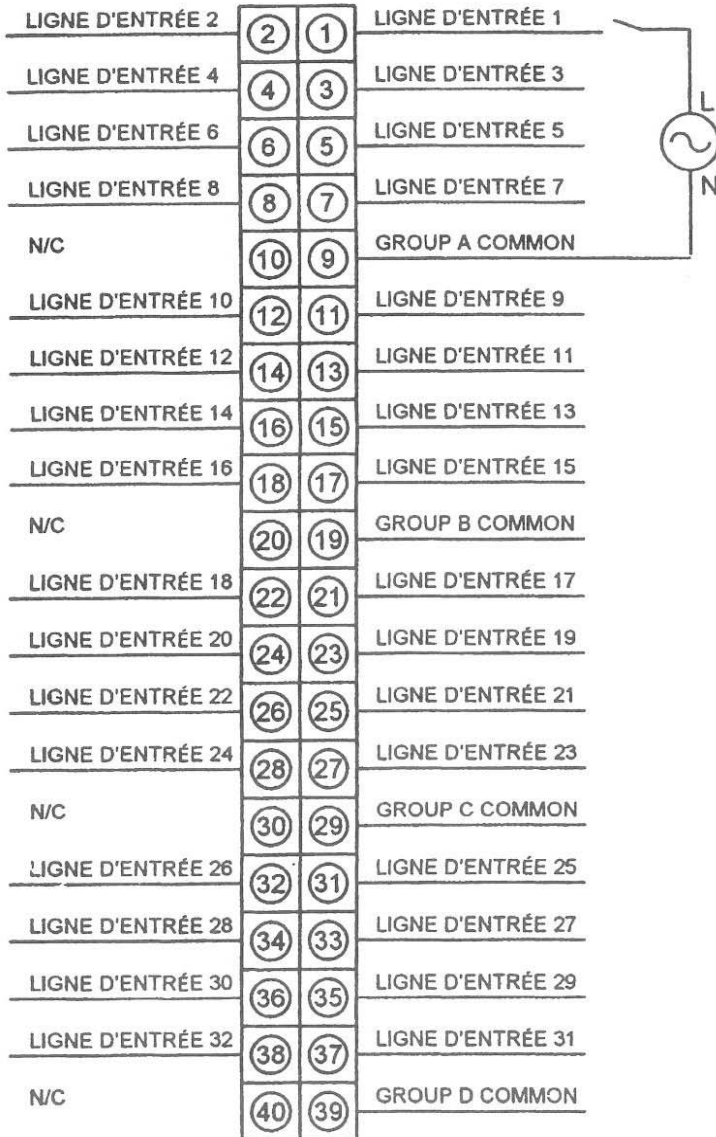

ATTENTION 1: Pur être conforme aux exigences de l'Agence:

A) Tous les canaux devraient être alimentés par la même phase.

NOTE: N/C = Non Connecté


Pour des instructions et des spécifications complètes sur ce modules, se procurer une copie de **Guide de Référence du Matériel de Quantum Automation Series (840 USE 100 01)** chez votre distributeur.

Modicon

140 DAI 753 00

230 Volt Wechselstrom - Eingangsmodul

Topologie	32 Einänge als 4 gruppe bei 8 Punkte geordnet
Erforderlicher Busstrom	350 mA
Spannung (effektiv)	
Betriebsspannung	0 ... 264 Volt Wechselstrom
Absolute Maximalspannung	312 Volt Wechselstrom für 10 Sek. 400 Volt Wechselstrom für einen Zyklus
Frequenz	47 ... 63 Hz

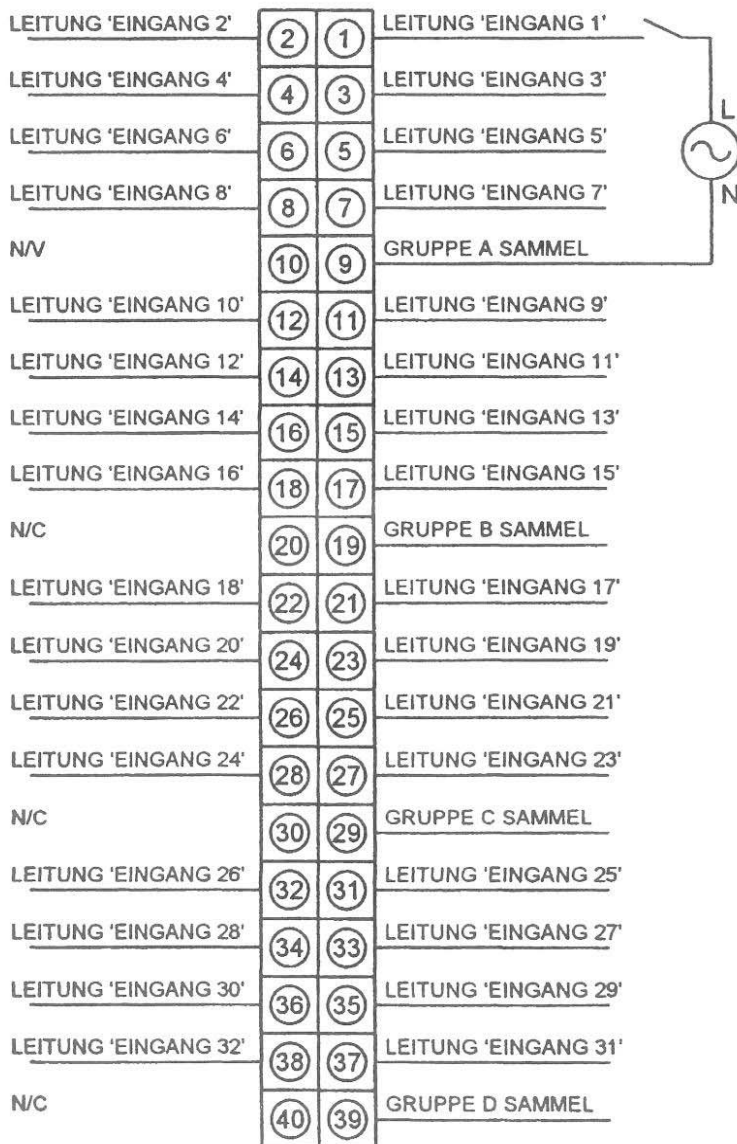

VORSICHTMELDUNG 1: Um die Einhaltung behördlicher Bestimmungen zu gewährleisten:
A) Alle Kanäle müssen von der gleichen Phase versorgt werden.

NOTE: N/V = Nicht verbunden


Holen Sie sich für vollständige Anweisungen hinsichtlich dieses Modules, einschließlich technischer Daten, eine Kopie des **Quantum Automation Series Hardwarehandbuchs (840 USE 100 02)** vom ihrem Händler.

Modicon

140 DAI 753 00

Módulo de Entrada 230 VCA

Topología	32 Entradas en 4 grupos de 8 puntos
Corriente de bus requerida	350 mA
Voltaje (rms)	
En operación	0 ... 264 V CA
Máximo Absoluto	312 V CA para 10 seg. 400 V CA para 1 ciclo
Frecuencia	47 ... 63 Hz

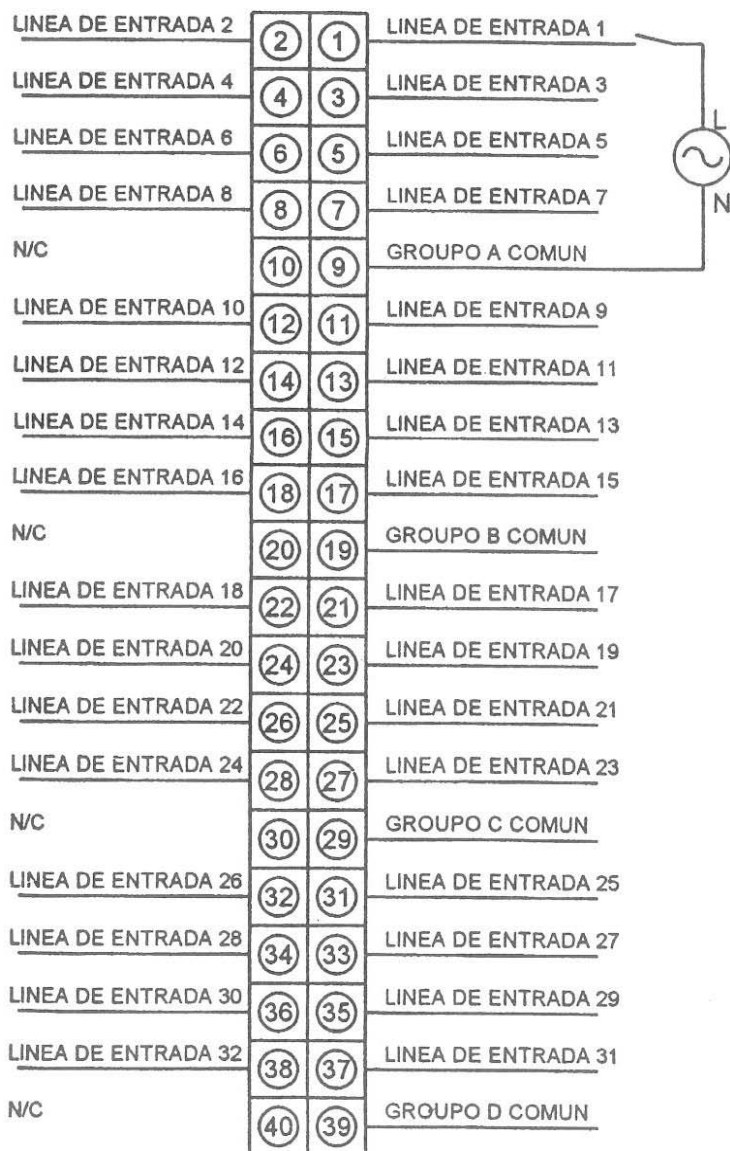

PRECAUCION 1: Para cumplir con los requisitos de la agencia:

A) Todos los canales deben ser alimentados con la misma fase.

NOTA: N/C = No conectado

Para obtener instrucciones más completas relativas a este módulo, incluyendo las especificaciones, consiga una copia de la **Guía de referencia de hardware de la serie automatización Quantum (840 USE 100 03)** en su distribuidor.

