


EXIWAY EASYLED IP42

Schneider Electric

- OVA38350 OVA38355
- OVA38351 OVA38356
- OVA38352 OVA38357
- OVA38353 OVA38358
- OVA38354 OVA38368

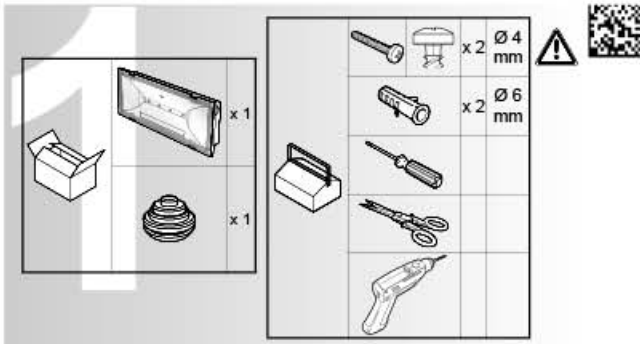

mm.	X	Y	Z	K ₁	K ₂	K ₃
	292	116	37	240	83,5	60

ОПАСНО!

УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

- Отключите питание прежде, чем приступить к работе с оборудованием.
- Монтаж исключительно специалистом.


Не соблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезными травмам.

ҚАУІПТІ!

ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІ БАР

- Құрал-жабдықпен жұмыс істеуді бастамастан бұрын қуатты өшіріп тастаңыз.
- Монтажды тек қана маман адам жүзеге асырады..


Осы нұсқаулықты орындамау өлімге немесе қатты жарақатқа алып келуі мүмкін.

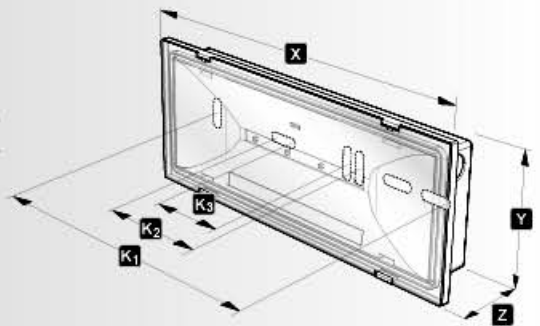

IP/IK	h	W	Im	VA	W	VA	W	Kg	
OVA38350	42/07	3,6V 800mAh Ni-Cd	1	2 X 0,3	45	-	2,4 1,8	-	0,47
OVA38351	42/07	3,6V 800mAh Ni-Cd	1	2 X 0,3	70	-	2,4 1,8	-	0,47
OVA38352	42/07	4,8V 800mAh Ni-Cd	1	6 X 0,3	120	-	2,5 1,8	-	0,49
OVA38353	42/07	4,8V 1600mAh Ni-Cd	3	4 X 0,3	120	-	3,0 1	-	0,57
OVA38354	42/07	4,8V 1600mAh Ni-Cd	2	4 X 0,3	140	-	3,9 1	-	0,57
OVA38355	42/07	4,8V 800mAh Ni-Cd	1	6 X 0,3	170	-	2,5 1,8	-	0,49
OVA38356 (**)	42/07	3,6V 1600mAh Ni-Cd	1	4 X 0,3	170	85	3,8 0,8	5,9	2,6
OVA38357	42/07	4,8V 1600mAh Ni-Cd	1	12 X 0,3	240	-	3,9 1	-	0,57
OVA38358	42/07	4,8V 1600mAh Ni-Cd	1	12 X 0,3	300	-	3,9 1	-	0,57
OVA38368 (**)	42/07	3,6V 1600mAh Ni-Cd	3	4 X 0,3	105	55	3,7 0,9	5,3	2,3

EAC

EN 60598-1
EN 60598-2-22
EN 62471
Group 0

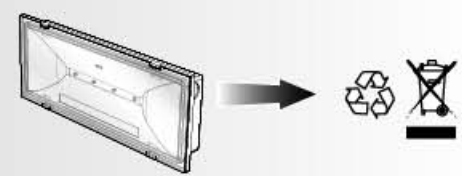

RU (**) Светильники не подходят для общего освещения в соответствии с Директивой 2009/125/ЕС.

KK (**) 2009/125/ЕС директивасына сай шамдар жалпы жарықтандыру қолданғыстарына жарамайды.

RU Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости оборудования».

Schneider Electric - Страна-изготовитель: Италия

2015 - 03 - 5
Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели (1 - Понедельник)

Срок хранения: 3 года (электронные компоненты)

Гарантийный срок: 18 месяцев

KK «Төменвольтты құрал-жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», «Электрмагнитті бейікестік туралы» техникалық регламенттерге бейікесті келеді.

Schneider Electric - Дайындаушы - ел: Италия

2015 - 03 - 5
Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы мерзімді қараның: жыл / апта / аптаның күні (1 - дүйсенбі)

Сақтау мерзімі: 3 жыл (электронды компонентер)

Кепілдік мерзімі: 18 ай



RU **Порядок утилизации**
Перечернутый контейнер для мусора на изделии показывает, что продукт не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Для утилизации передать в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с законодательством РФ. Правильная утилизация поможет защитить природные ресурсы и снизить возможные негативные последствия для здоровья человека и окружающей среды.

KK **Кәдеге жарату тәртібі**
Бұйымдағы сызылып тасталған қызыққа арналған контейнердің суреті бұл өнімнің тұрмыстық қалдық ретінде кәдеге жаратылмайтын бірдеңе. Кәдеге жарату үшін РФ аумағындағы сәйкес өкілі шикізатты қайта өңдейтін мамандандырылған кәсіпорнына жіберіледі. Дұрыс кәдеге жарату табиғи ресурстарды қорғауға көмектеседі және адам мен қоршаған ортаға тигізетін зиянды өсерін азайтады.

Поставщик:
АО «Шнейдер Электрик»
Россия 127019, г. Москва, ул.
Давыдова 12 стр. 1
тел 8-800-200-8448

Жабдықтаушы:
«Шнейдер Электрик» ЖШС
Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, 050009, Абай
даңылы, 151/115, 06 Алматы

Этот продукт должен быть установлен, подключен и эксплуатироваться в соответствии с действующим законодательством и / или инструкцией. Информация о стандартах, технических и конструктивных разработках, содержащаяся в данной публикации может устареть. Всегда обращайтесь к нам для получения последней информации. Бұл өнім ақпараттық мақсатта ғана қолданылуға арналған және нормативтік сәйкес орнатылу, қосылту және пайдаланылуы тиіс. Осы жарнаманың мақсаты стандарттар, техникалық және конструкциялық деректер туралы ақпарат беруі мүмкін. Соңғы жаратылуы алу үшін қаралған өзгерістерді қабылдауға тиіс.

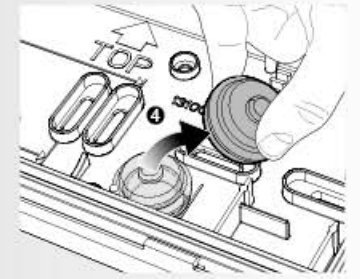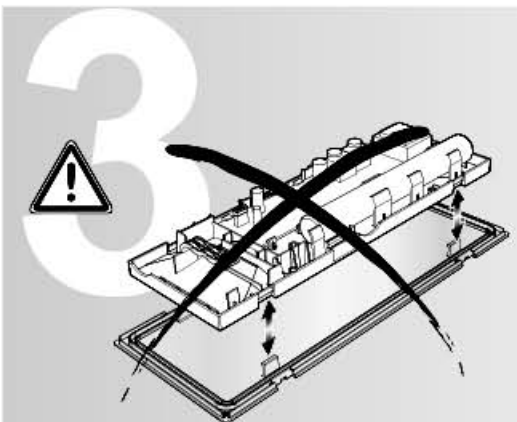

IST001501-EG00-040717

