 


نشكركم على اختياركم الاكسسوارات الإلكترونية من شنادير الإلكترونيك موديل بيانو. لكي تضمن الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا، يرجى قراءة المعلومات التالية قبل التركيب والاستخدام.

يسري دليل المستخدم على المنتجات التالية:



الفئة رقم:

E82T25USB

الوصف:

13 أمبير المجموعة المزودة بمفتاح

مقيس بمنفذ يو اس بي 2.1 أمبير

المواصفات

دخل منفذ يو اس بي	: 220-250 فولت تقريبًا
خرج منفذ يو اس بي	: 60/50 هرتز ، 0.45 أمبير
حماية منفذ يو اس بي	: 5 فولت 2.1 أمبير (2.1 أمبير لكل منفذ)
جهد المقيس 13 أمبير	: الحرارة الزائدة، التيار الزائد، الجهد الزا
تيار المقيس 13 أمبير	: 250 فولت تقريبًا
مركز التثبيت:	: 13 أمبير
درجة حرارة التشغيل	: 120.6 مم
	: 0-40 درجة مئوية

Schneider
Electric

دليل الاستخدام

مقبس 13 أمبير بمنفذ يو اس بي

الفئة رقم:

E82T25USB

 
بيانو

MFR5937004 V02

ملاحظات هامة

1. يتعين أن يتولى فنيون مؤهلون تركيب هذا المنتج.
2. يُرجى التأكد من لوائح مد التوصيلات السلكية قبل التركيب.
3. يُقترح تركيب المنتج مع صندوق جدار بعمق 47 مم.
4. يتناسب مع التركيب على خرسانة أو الأسطح الأخرى غير القابلة للاشتعال فقط.
5. ضرورة الحفاظ على غطاء الحماية لمنع التلف قبل تركيب المنتج.
6. أغلق المصدر الكهربائي قبل تنظيف المنتج. استخدم قماشة ناعمة أو مبللة أو مناديل ورقية لإزالة الأتربة أو الأوساخ الموجودة في السطح. نظف بمنظف مخفف جدًا عند اللزوم مع تجنب استخدام المواد الكيميائية المسببة للتآكل.
7. يُرجى التأكد من تتناسب مواصفات شحن البطارية الخاصة بالجهاز مع شاحن يو اس بي هذا قبل عملية الشحن.
8. تجنب إدخال أي أجسام معدنية داخل شاحن يو اس بي.
9. يشعر المستخدم ببعض الحرارة على سطح المنتج أثناء عملية الشحن.
10. يتأثر أداء شحن الجهاز ببطوروكول شحن الجهاز وجودة كابل الشحن المستخدم وعوامل أخرى ذات علاقة.
11. بعض كبلات الشحن لها تصميم إلكتروني قد يقوم بوظيفة جهاز الشحن.
12. هذا الجهاز الموصل مؤقتًا لا يحتوي على أجهزة داخلية غير متصلة، فالجهاز المتصل السهل الوصول إليه يجب أن يُوفر خارجيًا.
13. لا يُنصح باستخدام عدة محولات.
14. لا يُسمح بالشحن الاحتياطي.
15. للاستخدام الداخلي فقط.

مخططات مد التوصيلات السلكية




تعليمات التركيب

التثبيت:

يُرجى الرجوع إلى المخطط التالي لغرض التركيب الصحيح: (الطول المناسب لتعريف السلك: 10-12 مم)


ملاحظات:

لتركيب واجهة المقيس، قم بمحاذاة أقفال المشبك على لوحة الشبكة ثم اضغط على كلا جانبي الواجهة. للتأكد من التعشيق التام لأقفال المشبك، يجب أن تسمع صوت نقرتين بشكل واضح.

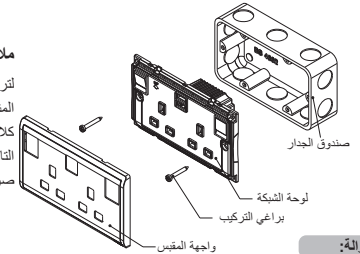


الإزالة:

أدخل مفك البراغي إلى قفل المشبك، وأدر المفك لإزالة واجهة المقيس.

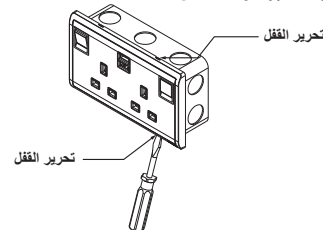

Thank you for choosing **Schneider Electric** Pieno Unit. To ensure proper application of our product, please read through the following information before installation and use.

 This application guide applies to the following products:



Cat. No. :	Description:
E82T25USB	13A Twin Gang Switched Socket with 2.1A USB


SPECIFICATIONS

USB Input	: 220-250V~, 50/60 Hz, 0.45A
USB Output	: 5V $\overline{\text{---}}$ 2.1A (2.1A Max for each port)
USB protection	: Over heat, over current, over voltage
13A socket Voltage	: 250V~
13A socket Current	: 13A
Mounting centre	: 120.6mm
Operation Temperature	: 0-40°C

IMPORTANT NOTE

- 1 . The products must be installed by qualified electricians
- 2 . Please check your local wiring regulations before installation
- 3 . Suggest to install product with 47mm depth wallbox
- 4 . Suitable for mounting on concrete or other non-combustible surface only
- 5 . Safekeeping the surround to prevent damage during product installation
- 6 . Turn off the power supply when you clean the product. Use a piece of soft cloth or tissue paper to wipe off the dust and dirt on the surface. Avoid using corrosive chemicals
- 7 . Kindly ensure your device's Battery Charging Specification suitable with this USB Charger before charging
- 8 . Do not insert metal objects into USB Charger
- 9 . User will feel some heat at the product surface when charging is in progress
10. Device's charging performance will be impacted by device's charging protocol, quality of charging cable used, and other relevant factors
11. Some charging cables with electronic design might functions as charging device
12. This permanently connected equipment does not contain internal disconnected device, a readily accessible disconnected device should be provided externally
13. Not advisable to use with multi adaptors
14. Not allow reserve charging
15. Indoor use only

 WIRING DIAGRAMS



Schneider
Electric

APPLICATION GUIDE

13A Socket with USB

CAT. NO.
E82T25USB

Pieno

MFR5937004 V02


MOUNTING INSTRUCTION

Fixing :

Please refer to the following diagram for proper installation : (Proper wire stripping length : 10-12mm)

Remarks:

For surround mounting, align the clip locks on the grid plate and press both side of the surround. Complete engagement of the clip locks is indicated by two clear clicks.

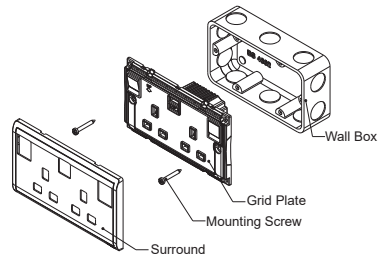

Remove :

Insert a screwdriver into the Release-Lock, and twist the screwdriver to remove the Surround

