

多谢阁下选用Schneider Electric施耐德电气AvatarOn绎尚系列产品。在安装及使用本产品前，请仔细阅读内文指示。

此安装说明适用于以下产品型号。

(注：型号后缀\_WE/WG/GH/LW/WD/ST\_C1/C2等，仅代表外观颜色和市场代号)

型号

摘要

E8331VC

5W, 8Ω调音开关

## 产品规格

额定电压：24V DC

最大功率：5W


安装中心距离：60.3mm

安全标准：GB/T 17466.1

## 注意事项

1. 产品安装须由符合资格的电工完成；
2. 安装前请查核是否抵触当地之有关布线规例；
3. 请搭配86型标准墙盒以确保产品正常安装操作；
4. 产品安装期间，请妥善放置与保管面盖，以防压伤损坏；
5. 清洁时，切记先关上电源，用软性布料或纸巾抹拭表面的尘埃或脏物，切忌使用清洁剂及其它含有腐蚀性的化学溶液。

## 接线图

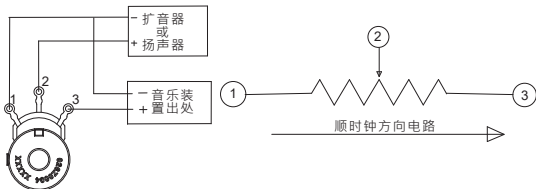

## 安装指南

1. 把电线插入接线端子(建议剥线长度10-12mm),然后锁紧螺丝以固定;
2. 把产品固定于墙盒;
3. 安装塑料螺丝帽;
4. 安装面盖。

