





Exact

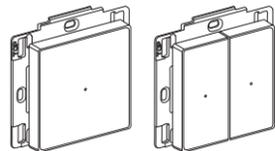

WDE002906

WDE002924

Wiser™

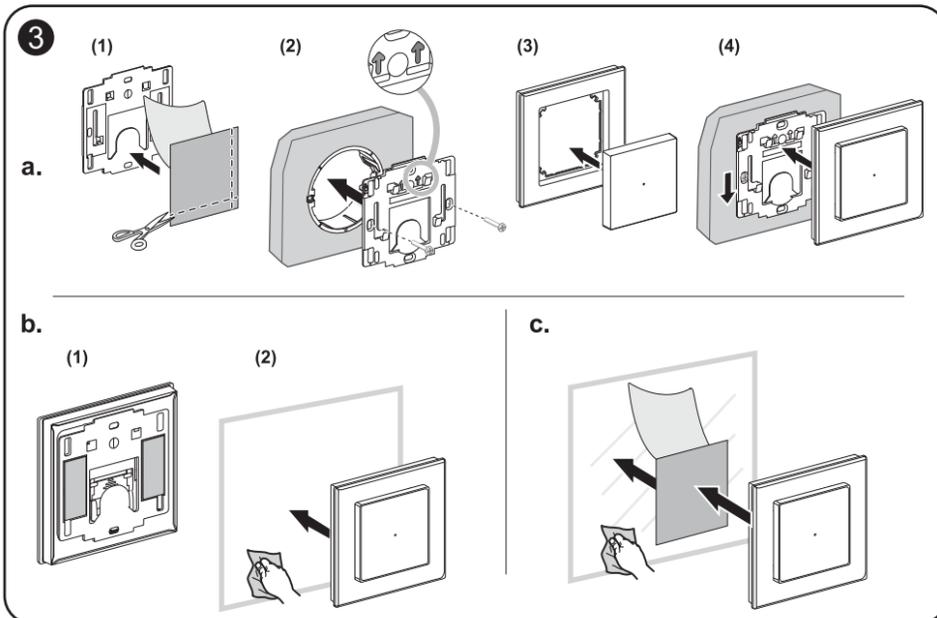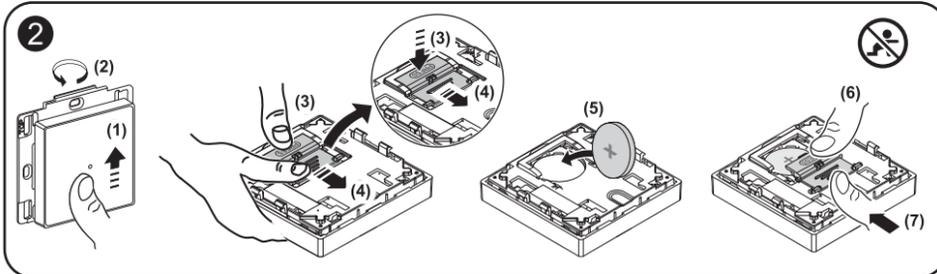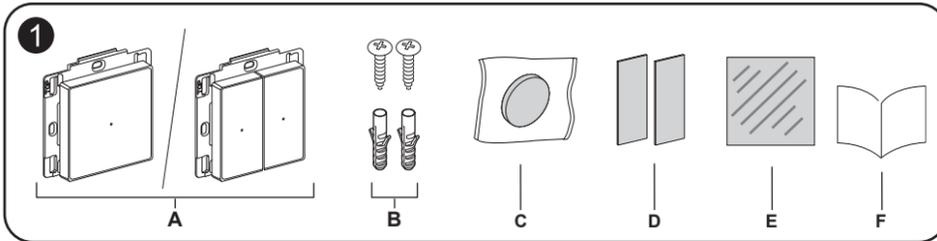en Connected Wireless Switch
1-gang/ 2-gang

About this product

The Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang (hereinafter referred to as **device**) is used to control a group of Zigbee devices within the same Zigbee network.

The device can be configured through the Wiser app or can be paired with other Wiser Zigbee devices.

1 Package content

- A Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang
- B Screws 2 x ST Z.3 x 20 mm with wall plugs
- C Battery
- D Adhesive pads
- E Adhesive silver foil
- F Installation instructions

NOTE: The wall box is not included in the package. It must be procured separately.

2 Inserting the battery

⚠ WARNING

CHEMICAL BURN HAZARD

Keep batteries out of reach of children. If swallowed, seek immediate medical attention.

Failure to follow these instructions can result in serious injury or death.

NOTE: The battery cover is designed with child lock protection.

3 Installing the product

NOTE: The minimum distance to walls/edges above and below the device must be approx. 7 mm.

NOTE: Do not install the device on a metal surface, as it affects the wireless communication and performance of the device.

Mount the fixing plate according to the situation:

- a. Mounting using screws

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

While installing the device on a wall box or an existing switch outlet combination, always isolate the 230 VAC cables by applying an adhesive silver foil on the fixing plate.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTE: For wall box, wood or wall, use mounting screws.

NOTE: Cut the adhesive silver foil to a size of 55 x 55 mm.

- b. Mounting using adhesive pads

NOTE: For smooth surfaces, use adhesive pads.

- Assemble the cover frame and rocker on the device.
- Mount the device on a clean surface and then leave it for some minutes to have a proper bonding on the glass or smooth surface.

- c. Mounting using adhesive silver foil

NOTE: For glass surface, use adhesive silver foil.

- Affix the adhesive pads on the rear side of the fixing plate.
- Paste the adhesive silver foil on the glass surface, avoiding bubbles or folds in the foil.
- Mount the device on the adhesive silver foil.

4 Read full device guide online

Scan the QR code and choose your language for complete information about the device, including operation, configuration and using the product with a Wiser system.

Technical data

Battery:	CR2032
Battery life:	Up to 5 years (depending on frequency of use and quality of battery)
IP rating:	IP20
Operating frequency:	2405-2480 MHz
Max. radio-frequency power transmitted:	<10 mW
Ambient operating temperature:	-5 °C to 45 °C
Relative humidity:	5% to 95%
Communication protocol:	Zigbee 3.0 certified

Trademarks

Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.

Zigbee® is a registered trademark of the Connectivity Standards Alliance.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

se.com/contact

fi Langaton kytkin VAL 1-os/2-os

Tietoja tästä tuotteesta

Langatonta kytkintä VAL 1-os/2-os (jäljempänä **laite**) käytetään samassa Zigbee-verkossa olevien Zigbee-laitteiden ohjaukseen.

Laite voidaan määrittää Wiser-sovelluksen avulla tai yhdistää muihin Wiser Zigbee -laitteisiin.

1 Paketin sisältö

- A Langaton kytkin VAL 1-os/2-os
- B Ruuvit 2 x ST Z.3 x 20 mm seinäpistokkeilla
- C Paristo
- D Tarratyynt
- E Hopeanväriäinen tarrakalvo
- F Asennusohjeet

HUOMAUTUS: Seinärasia ei sisälly pakkaukseen. Se on hankittava erikseen.

2 Pariston asettaminen

⚠ VAROITUS

KEMIKAALIN AIHEUTTAMAN PALOVAMMAN VAARA

Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Jos niitä on nieltty, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman.

HUOMAUTUS: Paristokansi on lapsilukollinen.

3 Tuotteen asentaminen

HUOMAUTUS: Vähimmäisetäisyyden seiniin/reunoihin laitteen ylä- ja alapuolella on oltava noin 7 mm.

HUOMAUTUS: Älä asenna laitetta metallipinnalle, sillä se heikentää langatonta tiedonsiirtoa ja laitteen suorituskykyä.

Kiinnitä kiinnityslevy tilanteen mukaan:

- a. Kiinnitys ruuveilla

⚠ ⚠ VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Kun laite asennetaan seinärasiaan tai olemassa olevaan pistorasiayhdistelmään, eristä 230 VAC -kaapelit aina kiinnittämällä kiinnityslevyyn hopeanväriäinen tarrakalvo.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

HUOMAUTUS: Seinärasiaan, puuhun tai seinään asennettaessa on käytettävä kiinnitysruuveja.

HUOMAUTUS: Leikkaa hopeanväriäinen tarrakalvo 55 x 55 mm:n kokoiseksi.

- b. Kiinnitys tarratyyntyillä

HUOMAUTUS: Käytä tasaisilla pinnoilla tarratyyntyjä.

- Aseta suojakehys ja keinukeytkin laitteeseen.
- Kiinnitä laite puhtaalle pinnalle ja anna sen olla muutaman minuutin ajan, jotta se kiinnittyy kunnolla lasiin tai sileälle pinnalle.

- c. Kiinnitys hopeanvärisellä tarrakalvolla

HUOMAUTUS: Käytä lasipinnalla hopeanväristä tarrakalvoa.

- Kiinnitä tarratyyntynyt kiinnityslevyn takaosaan.
- Kiinnitä hopeanväriäinen tarrakalvo lasipintaan. Kalvoon ei saa tulla kuplia eikä taitteita.
- Kiinnitä laite hopeanväriiseen tarrakalvoon.

4 Lue koko laiteopas verkossa

Skannaa QR-koodi ja valitse kieli, jotta saat kaikki tiedot laitteesta, mukaan lukien laitteen käyttö, konfigurointi ja tuotteen käyttö Wiser-järjestelmässä.

Tekniset tiedot

Paristot:	CR2032
Pariston käyttöikä:	Enintään 5 vuotta (pariston käyttötiheyden ja laadun mukaan)
IP-luokitus:	IP20
Toimintataajuus:	2 405–2 480 MHz
Lähetetty enimmäisradio-taajuusteho:	< 10 mW
Ympäristön käyttölämpötila:	-5 °C ... 45 °C
Suhteellinen ilmankosteus:	5–95 %
Tiedonsiirtoprotokolla:	Zigbee 3.0 -sertifioitu

Tavaramerkit

- Wiser™ on Schneider Electric SE:n, sen tytäryhtiöiden ja sidosyhtiöiden tavaramerkki ja niiden omaisuutta.
- Zigbee® on Connectivity Standards Alliancen rekisteröity tavaramerkki.

Muut tuotenimet tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat kunkin omistajan omaisuutta.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus


Schneider Electric Industries vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIOLAITEDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata sivulta se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS





Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.

se.com/contact

Exact

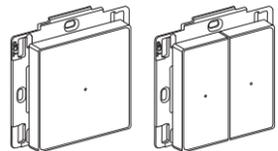

WDE002906 WDE002924

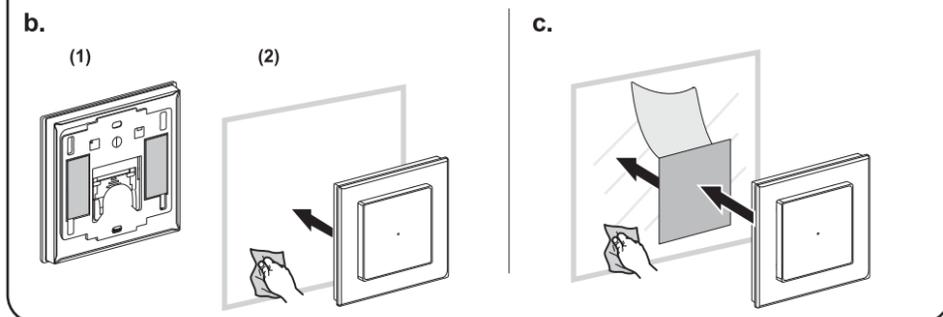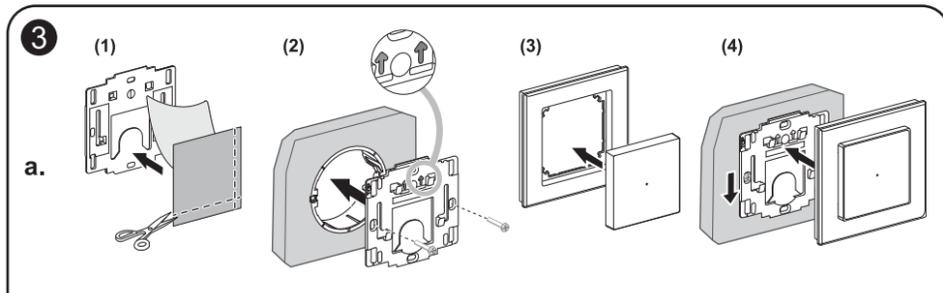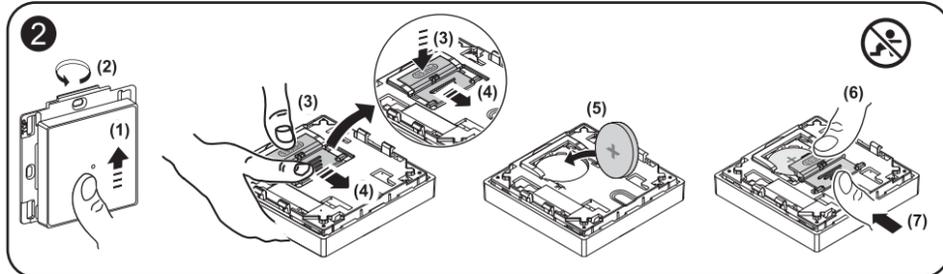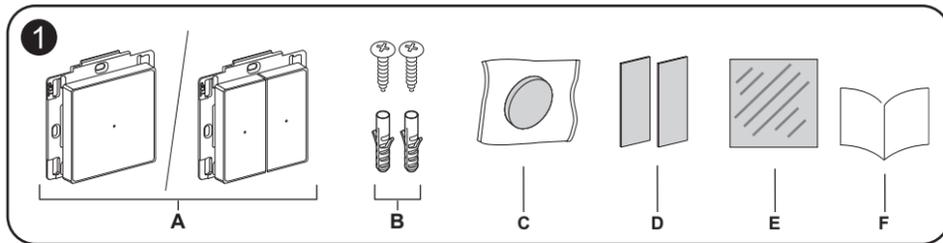

no Trykknapp trådløs 1-k/2-k

Om dette produktet

Trykknapp trådløs 1-k/2-k (heretter kalt **enhet**) brukes til å styre en gruppe Zigbee-enheter innenfor samme Zigbee-nettverk.

Enheten kan konfigureres via ELKO Smart-appen eller pares med andre ELKO Smart Zigbee-enheter.

1 Pakkens innhold

- A Trykknapp trådløs 1-k/2-k
- B Skruer 2 x ST Z.3 x 20 mm med veggplugg
- C Batteri
- D Selvklebende puter
- E Selvklebende sølvfolie
- F Installasjonsanvisninger

MERK: Veggboksen er ikke inkludert i pakken. Den må kjøpes separat.

2 Sette inn batteriet

▲ ADVARSEL

FARE FOR KJEMISK FORBRENNING
Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn. Oppsøk lege umiddelbart hvis batteriene svelges.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

MERK: Batteridekslet er utformet med barnesikring.

3 Installere produktet

MERK: Den minste avstanden til vegg/kant over og under innretningen må være ca. 7 mm.

MERK: Ikke installer enheten på overflater av metall, da det kan påvirke enhetens trådløse kommunikasjon og ytelse.

Monter festeplaten i henhold til situasjonen:

- a. Montering ved hjelp av skruer

▲ ▲ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Mens du installerer enheten i en veggboks eller en eksisterende bryter-kombinasjon, må du alltid isolere 230 VAC-kablene ved å påføre en klebende sølvfolie på festeplaten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død eller alvorlig skade.

MERK: Veggboks, tre eller vegg, bruk monterings-skruer.

MERK: Klipp til den selvklebende sølvfolien til en størrelse på 55 x 55 mm.

- b. Montere med selvklebende puter
MERK: Bruk selvklebende puter for jevne overflater.
- Monter dekkrammen og vippebryteren på enheten.
- Monter enheten på en ren overflate og la den ligge i noen minutter for å få en skikkelig forbindelse på glasset eller den jevne overflaten.

- c. Montere med selvklebende sølvfolie
MERK: Overflater av glass: Bruk selvklebende sølvfolie.
- Fest de klebende putene på baksiden av festeplaten.
- Lim den selvklebende sølvfolien på glassoverflaten. Unngå folder eller bobler i folien.
- Kleb enheten til den selvklebende sølvfolien.

4 Les hele bruksveiledningen på nett

Skann QR-koden og velg ditt språk for komplett informasjon om enheten, inkludert drift, konfigurasjon og bruk av produktet med et ELKO Smart-system.

Tekniske data

Batteri:	CR2032
Batterilevetid:	Opptil 5 år (avhengig av bruk og batterikvalitet)
IP-rangering:	IP20
Driftsfrekvens:	2405 - 2480 MHz
Maks. overført radiofrekvensstrøm:	≤10 mW
Omgivelsesdriftstemperatur:	-5 °C til 45 °C
Relativ luftfuktighet:	5 % til 95 %
Kommunikasjonsprotokoll:	Zigbee 3.0 sertifisert

Varemerker

- Wiser™ er et varemerke som eies av Schneider Electric SE, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.
- Zigbee® er et registrert varemerke for Connectivity Standards Alliance.

Andre merkevarenavn og registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

EU-samsvarserklæring

Schneider Electric Industries erklærer herved at dette produktet er i samsvar med hovedkrav og annet relevant regelverk i RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Samsvarserklæring kan lastes ned her: se.com/docs.

Schneider Electric Norge AS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.
se.com/contact

sv 1-kanals/2-kanals oppkopplad trådløs trykknapp

Om den här produkten

1-kanals/2-kanals oppkopplad trådløs trykknapp (nedan kallad **enhet**) används för att styra en grupp med Zigbee-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Enheten konfigureras med Wiser by SE-appen eller manuellt direkt på trykknappen för att paras ihop med andra Wiser-enheter.

1 Förpackningens innehåll

- A 1-kanals/2-kanals oppkopplad trådløs trykknapp
- B Skruvar 2 x ST Z.3 x 20 mm med skruvplugg
- C Batteri
- D Självhäftande plattor
- E Självhäftande folie (silverfärgad)
- F Installationsanvisningar

OBS! Installationsdosa ingår inte i leveransen. Den måste anskaffas separat.

2 Sätta i batteriet

▲ VARNING

RISK FÖR KEMISK BRÄNN- ELLER FRÅTSKADA
Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid nedsväljning måste läkare omedelbart uppsökas.
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarig skada eller dödsfall.

OBS! Batteriets hölje är försett med ett barnlås-skydd.

3 Installera produkten

OBS! Avståndet till väggar/kanter ovanför och under enheten ska vara minst 7 mm.

OBS! Installera inte enheten på en metallyta eftersom detta påverkar enhetens trådlösa kommunikation och prestanda.

Montera fästplattan på lämpligt ställe:

- a. Montering med skruvar

▲ ▲ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSJON ELLER LJUSBÄGE
När du installerar enheten över en installationsdosa eller i en befintlig kombination med strömbrytare eller vägguttag ska du alltid isolera fästplattan mot 230V-kablagen genom att klistra fast MEDLEVERERAD självhäftande folie (silverfärgad) på fästplattans baksida. (Medlevererad självhäftande folie leder inte elektrisk ström).
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarig skada.

OBS! Använd monteringskrav för montering på vägg. Vid montering på apparatdosa används dosans skruvar.

OBS! Skär till den MEDLEVERERADE självhäftande folien 55x55 mm.

- b. Montering med självhäftande plattor
OBS! De självhäftande plattorna bör bara användas på jämna och släta ytor.
- Montera skyddsramen och vippan på enheten.
- Montera enheten på en ren och slät yta och låt den sedan "vila" i några minuter så att den hinner bita fast ordentligt på ytan.
- c. Montering med MEDLEVERERAD självhäftande folie (silverfärgad).

OBS! Använd MEDLEVERERAD självhäftande folie (silverfärgad) på glasytor.

- Fäst de självhäftande plattorna på fästplattans baksida.
- Klistra MEDLEVERERAD självhäftande folie på glasytan och undvik bubblor eller veck i folien.
- Montera enheten på den självhäftande folien.

4 Läs hela instruksjonsboken online

Skanna QR-koden och välj språk för fullständig information om enheten, inklusive drift, konfiguration och användning av produktet med ett Wiser-system.

Teknisk data

Batteri:	CR2032
Batterilevetid:	Upp till 5 år (beroende på användning och batterikvalitet)
IP-klass:	IP20
Användningsfrekvens:	2405–2480 MHz
Max. overført radiofrekvensseffekt:	<10mW
Omgivande användningstemperatur:	-5° C till 45° C
Relativ luftfuktighet:	5% till 95%
Kommunikasjonsprotokoll:	Zigbee 3.0-certifierad

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

EU-försäkrän om överensstämelse

Härmed försäkras Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkrän om överensstämelse kan laddas ned på se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservice i ditt land om du har några tekniska frågor.
se.com/contact