

Multi 9 系列产品概览

断路器	C65N/H	C65N-K
额定电流 (A)	6~63	10~20
分断能力 (A)	6000/10000	6000
极数	1-4P	1P
脱扣特性	C/D	C
电气附件	OF,SD,OF+SD,OF,MX+OF,MX,MN,MV	-
标准	GB10963/IEC60898	GB10963/IEC60898



断路器	DPNa/N	DPNa-K
额定电流 (A)	6~40	10~20
分断能力 (A)	4500/6000	4500
极数	1P+N	1P+N
脱扣特性	C	C
电气附件	OF,SD,OF+SD,OF,MX+OF,MX,MN,MV	-
标准	GB10963/IEC60898	GB10963/IEC60898



剩余电流动作保护附件	Vigi C65	Vigi DPN
保护类型	AC,ELE/ELM	AC,ELE/ELM
额定剩余动作电流	30mA/300mA	30mA
极数	1P+N,2-4P	1P+N
额定电流 (A)	<25, <40, <63	<25, <40
标准	GB16917/IEC61009	GB16917/IEC61009



剩余电流动作保护断路器	DPNa Vigi (-K)	DPNa/N Vigi+
保护类型	AC, ELE	AC, ELE
额定剩余动作电流	30mA	30mA
极数	1P+N	1P+N
额定电流 (A)	6~40/10~20 (K)	10-25
分断能力 (A)	4500	4500/6000
脱扣特性	C	C
产品宽度 (mm)	36	18
标准	GB16917/IEC61009	GB16917/IEC61009



	隔离开关	PC导轨插座
额定电流 (A)	32~125	10, 16, 25, 32
极数	1-4P	2P,2P+E,3P+E



配电箱	天翼系列配电箱
额定电流 (A)	63/125
安装方式	明装/暗装
位数	8-36位



经典铸就辉煌

Multi 9 低压终端配电产品

产品简介
04-2013

Multi 9 低压终端配电产品

十年如一日的品质坚持与不断的科技创新，铸就了一代经典的 C65 系列低压终端配电产品。



经典设计，品质非凡

结合深厚的行业积淀与不断创新的产品理念，C65 系列产品以其经典的设计与工艺，引领一代发展潮流。

工艺严格，性能优越

秉承施耐德电气一贯严格的制造工艺与质量保证，产品从原材料采购到最后的组装打包，每一环节都做到严格的产品检测与质量保证。

系列完整，全面保护

精简而完备的规格型号，齐全的电气附件，最优的货期保证与高效的售后服务，全面满足客户需求。

使用方便，安全可靠

模数化的产品宽度，标准的导轨安装，可靠的隧道式接线端子以及特有的 18mm 漏电保护产品，无不体现着产品人性化的设计及更加安全可靠的使用保证。

 
客户关爱中心热线：400 810 1315

施耐德电气中国
Schneider Electric China
www.schneider-electric.cn

北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦
邮编: 100102
电话: (010) 8434 6699
传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,
East Wangjing Rd., Chaoyang District
Beijing 100102 P.R.C.
Tel: (010) 8434 6699
Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更，文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认后，才对我们的约束。



典型户内配电方案

经济型配电方案 (小于 70m²)

适用户型：二室、一室一厅等户型

适用地域：符合北京等地区使用标准
方案特色：房间插座、厨房、卫生间的剩余电流动作保护装置独立动作，不相互影响

回路数：4路
零排方案：单零排
配电功率：3-6kW

8位天翼配电箱：TYA-8 / TYM-8




小康型配电方案 (60-120m²)

适用户型：二室一厅、二室二厅、三室一厅等户型

适用地域：符合北京等地区使用习惯
方案特色：房间插座、厨房、卫生间的剩余电流动作保护装置独立动作，不相互影响

回路数：7路
零排方案：单零排
配电功率：6-8kW

12位天翼配电箱：TYA-12 / TYM-12

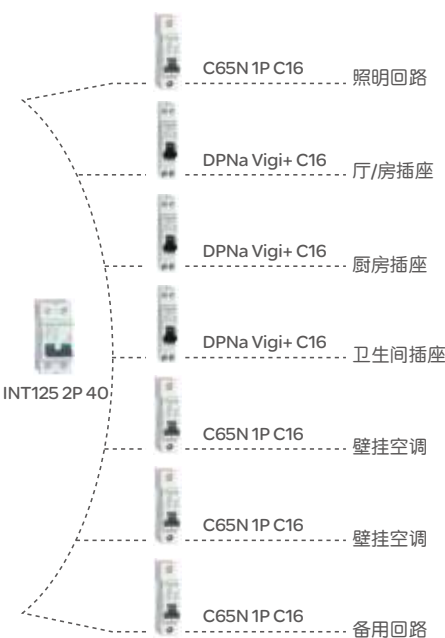

舒适型配电方案 (50-90m²)

适用户型：二室一厅、二室二厅、三室一厅等户型

适用地域：符合各地使用习惯
方案特色：进线开关带过欠压保护，符合最新民用建筑规范，安全可靠；进线开关使用剩余电流动作保护装置进行电气保护，全面保护，性价比高

回路数：5路
零排方案：双零排
配电功率：4-7kW

12位天翼配电箱：TYA-12 / TYM-12




豪华型配电方案 (90-150m²)

适用户型：三室一厅、三室二厅及四室两厅等户型

适用地域：符合各地使用习惯
方案特色：进线开关带过欠压保护，符合最新民用建筑规范，安全可靠；房间插座、厨房、卫生间和空调的剩余电流动作保护装置独立动作，不相互影响；分回路使用“相线+中性线”断路器进行电气保护

回路数：8路
零排方案：单零排
配电功率：6-8kW

12位天翼配电箱：TYA-12 / TYM-12

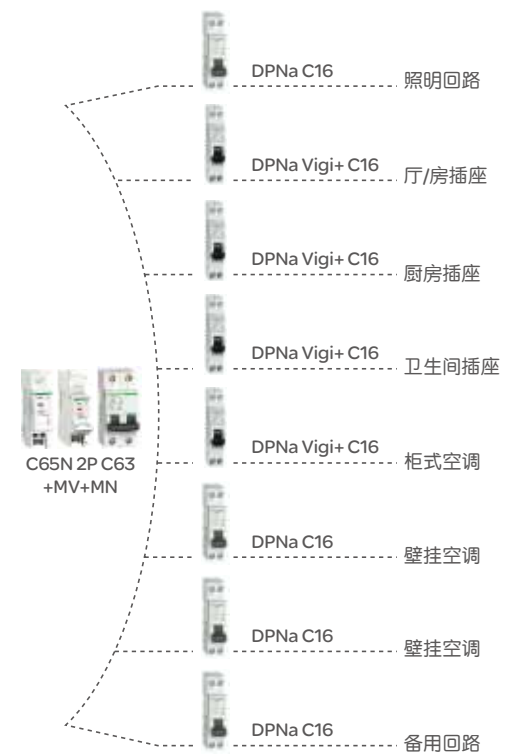


产品防伪 4 步曲

一涂二揭三光照，拨打热线更安心


追求卓越，尊享品质！为保障客户更好的尊享施耐德电气设备，施耐德电气中国从 2007 年起，在低压配电及工业控制产品上启用新型防伪标签。

高端技术，四重防伪，便捷辨识，施耐德电气助您轻松选择，放心使用。

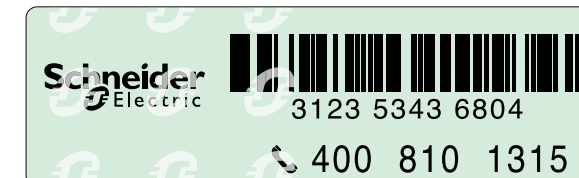

标签原样

防伪标签外观

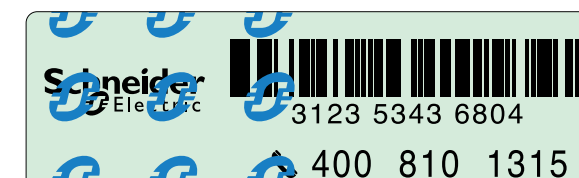

使用水笔涂抹在标签表层，擦去表面墨迹，显示施耐德电气防伪图案

防伪膜防伪技术




揭去防伪膜后，标签表面留下淡色施耐德电气防伪图案

防伪膜防伪技术



使用紫外灯照射防伪标签，可见施耐德电气商标图案

光变油墨防伪技术

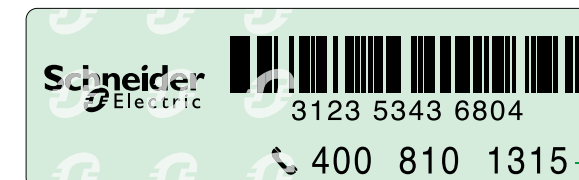

每个产品对应唯一产品条码，拨打 4008101315 热线电话，轻松查真伪

防伪标签外观

其他低压配电产品推荐

EZD 系列塑壳断路器 - 精心保护 轻松构筑

施耐德电气专为二级配电量身打造的塑壳断路器产品系列。

- 选型简单
 - 额定电流 15-630A，分断能力 25kA, 36kA, 50kA
 - 尺寸精简，全系列仅三种尺寸
- 安装简易
 - 安装方式包括固定式和插入式
 - 安装位置灵活，上下进线互换无需降容
 - 专用汇流排，使布线美观紧凑



CVS 系列塑壳断路器 - 追求品质 简单选择

借助施耐德 50 余年的丰富经验，是您简单的选择和品质的保证。

- 尺寸精简
 - 仅三种壳架尺寸：VCS100E, CVS100-CVS250, CVS400/630
- 分断齐全
 - 可选 25kA, 36kA, 50kA, 70kA 四种分断能力
- 保护全面
 - 提供配电保护、漏电保护、电动机保护
- 安装灵活
 - 固定式、插入式、抽出式 (仅 400/630)



EasyPact TVS 系列电动机启动与保护 - 巧环保芯 易天天下

施耐德在电动机与保护产品中的经典之作。

- 型号齐全，覆盖面广，电流 9-300A
- 线圈电压齐全 24V-380V 等多种选择
- 160A 以下自带 1 常开触点、1 常闭触点
- 全系列符合国家能效等级二级，以 300A 接触器为例，吸合功耗仅为 17VA
- 所有产品具有 CCC, RoHS, REACH 认证



Prisma iPM 标准化预置式分配电系统 - 洞悉表里 预享其成

Prisma iPM (100 至 4000A) 以模块化的预置式零件为基础，同施耐德元件产品实现完美的集成，组成完整的分配电应用方案。

- 额定电流：630A
- 额定工作电压：690V
- 总体高度 (mm)：300, 500, 700, 900, 1100, 1300, 1650, 1850
- 柜体深度 (mm)：235, 305
- 柜体宽度 (mm)：600

