
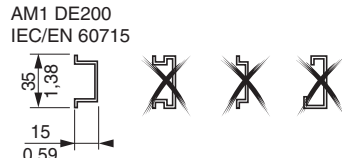


ABL 8 (Uout --- 24 V)				mm palce	6 0,24						ABL 8					
	lout	Pojistka	Pokles napětí									a	b	c	G	H
FEQ24005	0,5 A	0,5 A	200 mV									87/3,43	108/4,25	124/4,88	60/2,36	96/3,78
FEQ24010	1 A	1 A	150 mV									87/3,43	108/4,25	124/4,88	60/2,36	96/3,78
FEQ24020	2 A	2 A	150 mV									87/3,43	108/4,25	142/5,59	60/2,36	96/3,78
FEQ24040	4 A	4 A	70 mV									87/3,43	108/4,25	165/6,50	60/2,36	96/3,78
FEQ24060	6 A	6,3 A	70 mV									123/35,86	153/6,02	153/6,02	82/3,23	136/5,35
FEQ24100	10 A	gG/gL 10 A	-									123/35,86	153/6,02	185/5,59	82/3,23	136/5,35


- ① Signalizační LED (oranžová) – stav primárního napětí napájecího zdroje
- ② Místo pro umístění štítku
- ③ Signalizační LED (zelená) – stav výstupního napětí
- ④ Spona pro upevnění na 35mm DIN lištu

Poznámka: in – vstupní, out – výstupní.



### ABL 8FEQ24005...FEQ24040

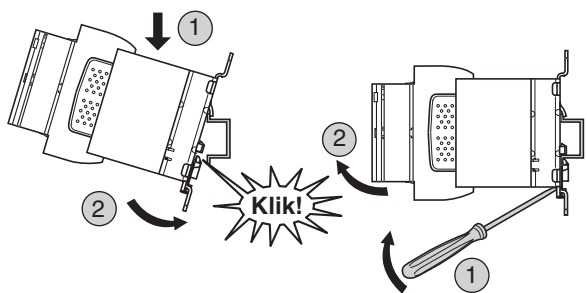

### ABL 8FEQ240060 / FEQ24100

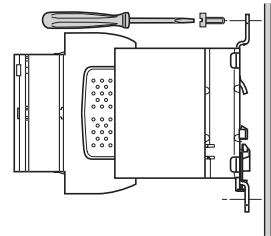


-20...+60 °C / -4...140 °F

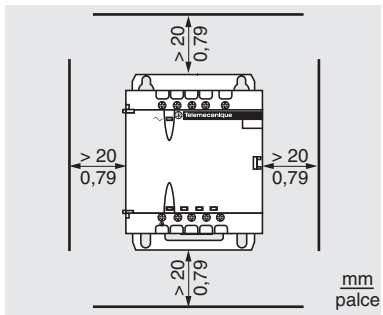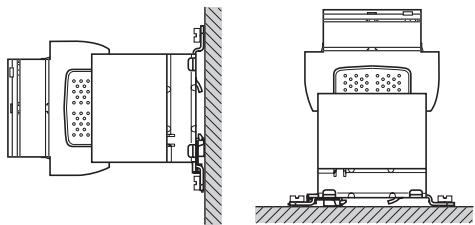


Ø 8 mm/0,14 in	Nm	M5x20	M6x20
		6,5	11
	lb-in	57,2	96,8

**⚠ VÝSTRAHA**  
**NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO ELEKTRICKÉHO VÝBOJE**  
 Před manipulací se zařízením vždy nejprve odpojte veškerá napájení.  
 Porušením tohoto pokynu se vystavujete nebezpečí vážného úrazu nebo usmrcení.

~ 215...245 V

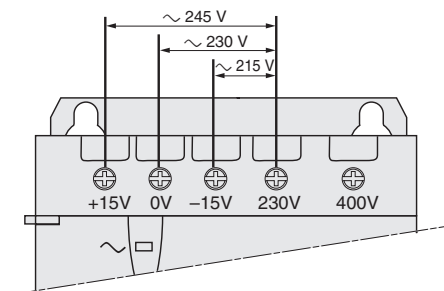


~ 385...415 V

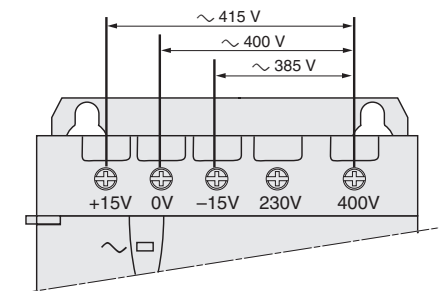

### Výměna pojistky

— 5 x 20 mm (0,20 x 0,79 in)

⚠ ABL8 FEQ24100 ~~—~~

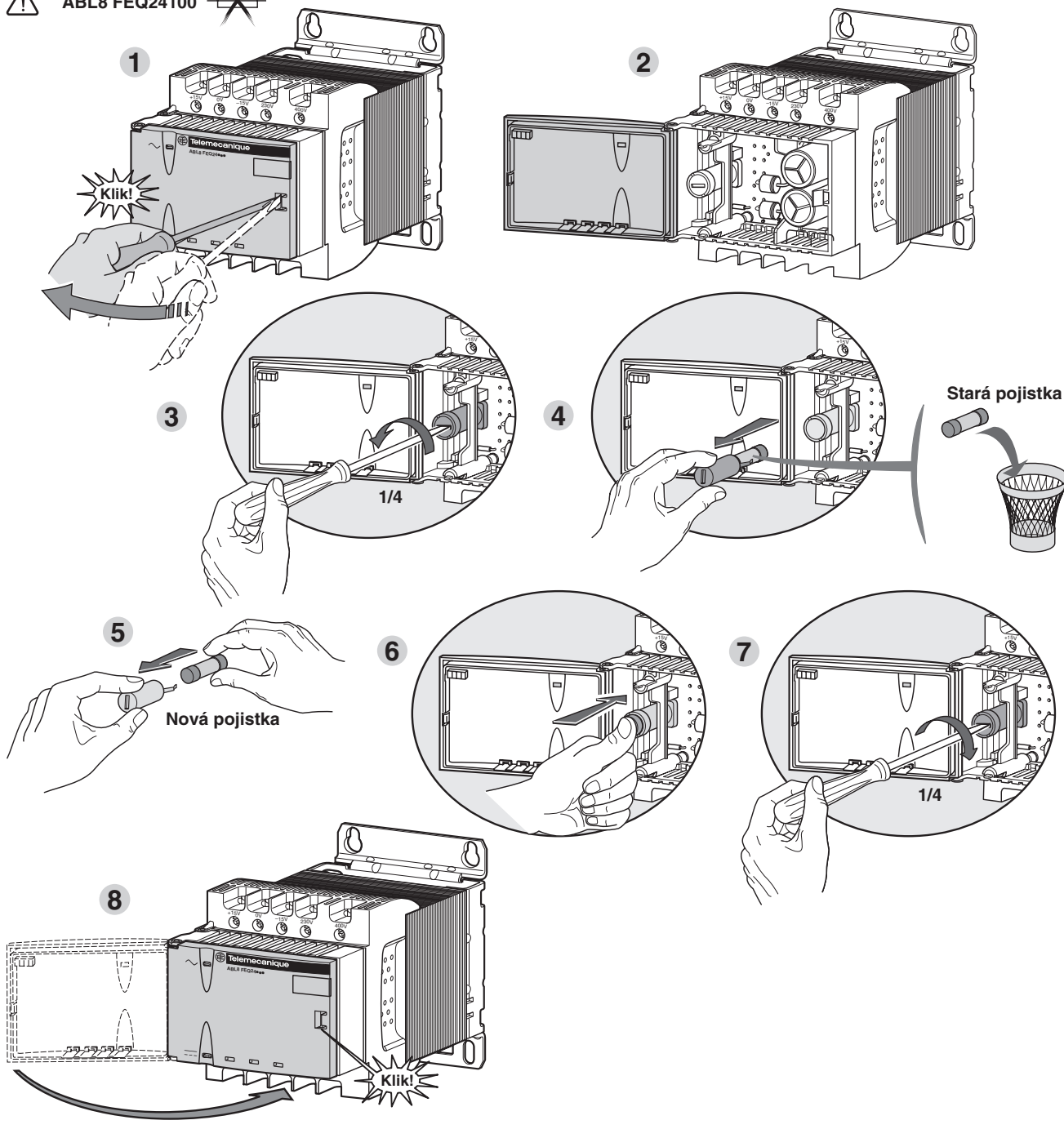

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Zákaznické centrum

Tel.: 382 766 333 – e-mail: info@cz.schneider-electric.com