


# Multifix TED

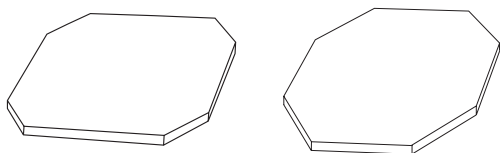

## Brandplatta TIP-A, TIP-K

IMT36272  
IMT36273

**Schneider**  
Electric

### Typgodkännande

† 2922/89

Systemet med fästringar och distansringar förhindrar i vissa fall en godtagbar isolering mellan dosans botten och skivväggen. Detta medför att brandmotståndet sänks lokalt runt dosan.




I brandklassade skivväggar krävs stenullsisolering mellan skivorna för att tillsammans med skivornas brandmotstånd uppnå föreskriven brandklass.

Brandisolerplattan TIP monterar i Thorsman TED infällda apparat- och kopplingsdosor, för att återställa brandmotståndet i brandklassade skivväggar med stenullsisolering.

Plattan skall monterar invändigt i dosans botten. Den kan monterar före eller efter dosans installation i väggen.

### Montering

1. Dra av skyddsfilm på plattans baksida (brun).
2. Tryck fast plattan i dosans botten.

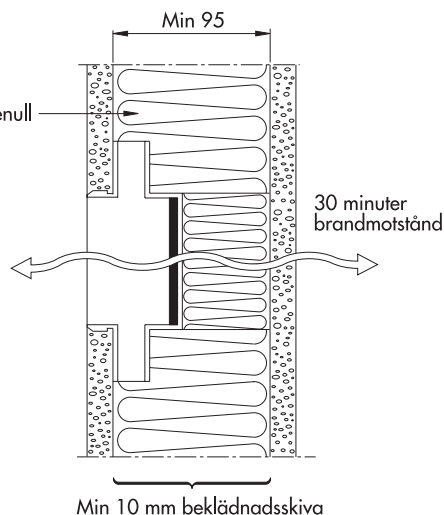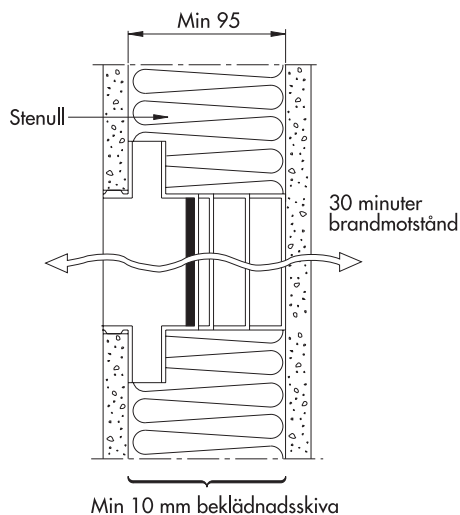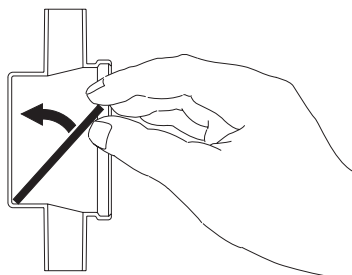

Typ	Dimension mm	Brandmotstånd för i skivvägg infälld dosa försedd med brandisolerplatta
TED-A13	73 x 48	30 min
TED-A26	73 x 48	
TIP-A	58 x 49 x 2,5	
TED-K13	82 x 48	30 min
TED-K26	82 x 48	
TED-S13	82 x 58	
TIP-K	65 x 60 x 2,5	