


Schneider
Electric

Descubra / Beskrivelse / Tanım

- pt** O interruptor horário permite monitorizar a abertura ou o fecho de um circuito durante um prazo programável por fases de 2 horas cada 7 dias (IHH), ou 15 minutos cada 24 horas (IH). A tampa da face dianteira pode ser chumbada.
- no** Tidsbryteren åpner og lukker et kretsløp i forhåndsbestemte intervaller på 2 timer over 7 dager (IHH) eller 15 minutter over 24 timer (IH). Dekselet på produktets frontpanel kan forsegles.
- tr** Zaman anahtarı, 7 gün (IHH) için 2 saat veya 24 saat (IH) için 15 dakikalık artışlarla devrenin önceden belirlenen aralıklarda açılıp kapatılmasını kontrol eder. Ürünün ön yüzeyindeki kapak mühürlenebilir.

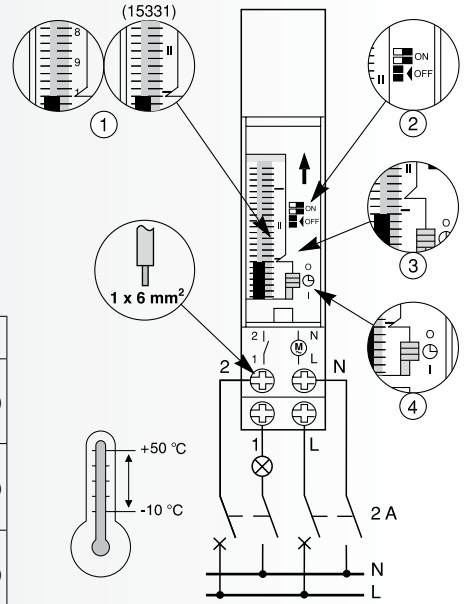

	①	②	③	④
pt	Marca da hora e marca do dia (15331) I: Segunda-feira, II: Terça-feira...	Segmentos de programação 1 segmento = 15 min 1 segmento = 2 horas (15331)	Marca de hora corrente	Comutador de 3 posições O (Auto) I
no	Time- og dagsindikator (15331) I: Mandag, II: Tirsdag...	Programsegment 1 segment = 15 min 1 segment = 2 timer (15331)	Indikator for aktuell tid	3-trinns bryter O (Auto) I
tr	Saat veya gün göstergesi (15331) I: Pazartesi, II: Salı...	Programlama aralıkları 1 tirnak = 15 dakika 1 tirnak = 2 saat (15331)	Güncel saat göstergesi	3-pozisyonlu anahtar O (Auto) I

Programar / Programmering / Programlama

	ON OFF		
pt	Programação dos períodos de comutação: ■ segmentos à direita ON (contacto fechado). ■ segmentos à esquerda OFF (contacto aberto).	Regulação da hora: Rode o disco para cima na direcção da seta até à marca da hora corrente.	Comutação manual: ■ comutador na posição alta: paragem forçada "O". ■ comutador na posição central: programa "Auto". ■ comutador na posição baixa: funcionamento forçado "I".
no	Programmerede omkoplingsperioder: ■ høyre segmenter ON (kontakt lukket). ■ venstre segmenter OFF (kontakt åpen).	Tidsinnstilling: Drei viseren opp, i pilens retning til den aktuelle tidsindikator.	Manuell omkopling: ■ bryteren oppe: overbroing "O". ■ bryteren i midten: "Auto" -program. ■ bryteren nede: overbroing på "I".
tr	Anahtarlama aralığını programlama ■ Tırnak sağda ON (kontakt kapalı). ■ Tırnak solda OFF (kontakt açık).	Zaman ayarlama: Kadranı mevcut saat göstergesinin kurulum yapılan anki zamanı gösterecek şekilde ok yönünde döndürün.	Manuel anahtarlama: ■ Yukarıda: kontak sürekli açık "O". ■ Ortada: "Auto" program. ■ Aşağıda: kontak sürekli kapalı "I".

Características / Tekniske data / Teknik Veriler

pt	Potência admissível	
	lâmpada de incandescência 230 V	1000 W
	lâmpada halogéneo 230 V	1000 W
	tubo fluorescente compensado em paralelo	15 x 40 W (4,7 µF) - 10 x 58 W (7 µF) - 3 x 100 W (18 µF)
	lâmpada fluo-compacto	7 x 7 W - 7 x 11 W - 7 x 15 W - 7 x 20 W
no	Maksimal tillatt strømstyrke	
	glødelampe 230 V	1000 W
	halogenlampe 230 V	1000 W
	parallellkompensert lysrør	15 x 40 W (4,7 µF) - 10 x 58 W (7 µF) - 3 x 100 W (18 µF)
	kompakt lysørlampe	7 x 7 W - 7 x 11 W - 7 x 15 W - 7 x 20 W
tr	Kabul edilebilir güç	
	enkandesan lamba 230 V	1000 W
	halojen lamba 230 V	1000 W
	paralel kompanze floresan tüp	15 x 40 W (4,7 µF) - 10 x 58 W (7 µF) - 3 x 100 W (18 µF)
	flo-kompakt lamba	7 x 7 W - 7 x 11 W - 7 x 15 W - 7 x 20 W

- pt**
 - Tensão de alimentação: 230 V ±10 %
 - Frequência: 50/60 Hz
 - Calibre do contacto:
 - 16A/250 V cos φ = 1
 - 4A/250 V cos φ = 0,6
 - Consumo: 2,5 VA
 - Precisão ±1 s por dia não acumulável
 - SRM: sem reserva de funcionamento
 - ARM: com reserva de funcionamento (100 h)
 - Acumulador: para reciclar.
- no**
 - Nettspenning: 230 V ±10 %
 - Frekvens: 50/60 Hz
 - Kontaktstørrelse:
 - 16A/250 V cos φ = 1
 - 4A/250 V cos φ = 0,6
 - Strømförbruk: 2,5 VA
 - Presisjon ±1 sekund per dag, akkumuleres ikke
 - SRM: uten reservetilførsel
 - ARM: med reservetilførsel (100 t.)
 - Batteri: kan gjenbrukes.
- tr**
 - Uygulama gerilimi: 230 V ± %10
 - Frekans
 - 50/60 Hz
 - Kontak değeri:
 - 16 A/250 V cos φ = 1
 - 4 A/250 V cos φ = 0,6
 - Tüketim: 2,5 VA
 - Hassasiyet ± 1 saniye/gün, birikmeyen tip
 - Rezervsiz: ek yedek beslemesiz
 - Rezervli: ek yedek beslemeli (100 saat)
 - Hafıza pili: geri dönüştürülebilir.