


## 附錄補遺-Smart-UPS On-Line SRT 3000 / 5000 / 6000 / 10000規格與警語、後部面板功能說明

### 總覽

此份附錄補遺係根據台灣法規及Smart-UPS™ On-Line SRT 台灣型號與國際型號之差異處做補充說明。

### 包裝與內容

1. 繁體中文使用者說明文件以紙本方式隨產品附上，不提供光碟
2. SRT5KRMXLW-TW、SRT6KXLW 及 SRT10KXLW 提供之 USB 纜線如圖所示，含抑制磁環。

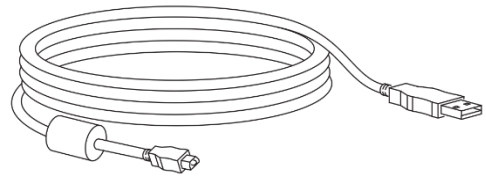

### 規格參考指南

機型	額定功率	總輸入	總輸出
SRT3000XLA-TW	3000VA, 2700W	120V~, 50-60Hz, Max. 30A	120V~, 50-60Hz, Max. 25A, 1Ø+PE
SRT5KRMXLW-TW	5000VA, 4500W	208-240V~, 50-60Hz, Max. 24A	208-240V~, 50-60Hz, Max. 24A, 1Ø+PE
SRT6KXLW	6000VA, 6000W	208-240V~, 50-60Hz, Max. 33A	208-240V~, 50-60Hz, Max. 28.9A, 1Ø+PE
SRT10KXLW	10000VA, 10000W	208-240V~, 50-60Hz, Max. 56A	208-240V~, 50-60Hz, Max. 48.1A, 1Ø+PE

警語：本產品是在第 2 類環境中供商業和工業使用，為避免擾動產生，可能需要一些安裝限制或額外的措施。

機型	額定功率	輸入	輸出
SRT3000XLW	3000VA, 2700W	208-240V~, 50-60Hz, Max. 16A	208-240V~, 50-60Hz, Max. 14.5A, 1Ø+PE

警語：本產品是第 2 類 UPS，在住宅環境可能引起輻射干擾，若有該情形時，使用者可能需要採取額外的措施。

## 通用警語

1. 連接電信埠的電纜線長度不得超過 3 公尺。
2. 輸出電纜線長度不得超過 10 公尺。

## 後部面板功能說明

1. 請依照以下型號對應關係表，查閱操作手冊以獲得後部面板功能說明。  
台灣市場子型號與國際市場母型號共用相同的後部面板。

台灣市場子型號	國際市場母型號
SRT3000XLA-TW	SRT3000XLA
SRT5KRMXLW-TW	SRT5KRMXLW-HW
SRT6KXLTW	SRT6KXLT
SRT10KXLTW	SRT10KXLT
SRT3000XLTW	SRT3000XLT

## 電池與斷路器

UPS 型號	更換電池模組(*)	UPS 總電池電壓	Ah 額定值	分支電路過電流額定值/ 建立斷路器 (CB)電流額定值
SRT3000XLA-TW	APCRBC152	96VDC	每電池模組 5.4Ah	30A
SRT3000XLTW	APCRBC152	96VDC	每電池模組 5.4Ah	20A / 2 極
SRT5KRMXLW-TW	APCRBC140	192VDC	每電池模組 5.4Ah	30A
SRT6KXLTW	APCRBC140	192VDC	每電池模組 5.4Ah	50A
SRT10KXLTW	APCRBC140	192VDC	每電池模組 5.4Ah	70A / 2 極

(\*)本 **UPS** 具有可插拔的電池模組。請參閱對應的替換電池用戶手冊以取得安裝電池的說明關於更換電池的詳細資訊，請與經銷商聯絡或前往 **Schneider Electric** 網站 [www.apc.com](http://www.apc.com)。

## 限用物質含有情況標示說明

<p>設備名稱: 不斷電系統 UPS Equipment name:</p> <p>型號(型式): SRT3000XLTW, SRT10KXLTW, Type designation SRT3000XLTWQ, SRT10KXLTWQ (Type):</p>						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子元件 Electronics	—	○	○	○	○	○
塑膠料件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金屬料件 Metal Parts	—	○	○	○	○	○
接觸器 Contacts	○	○	—	○	○	○
線材 Cables and cabling accessories	—	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

## 限用物質含有情況標示說明

<p>設備名稱: 不斷電系統 <b>UPS</b>  <b>Equipment name:</b></p> <p>型號(型式): <b>SRT3000XLA-TW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KXLTW,</b>  <b>Type designation (Type): SRT3000XLA-TWQ, SRT5KRMXLW-TWQ,</b>  <b>SRT6KXLTWQ</b></p>						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電子元件 Electronics	超出 0.1 wt%	○	○	○	○	○
塑膠料件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
金屬料件 Metal Parts	—	○	○	○	○	○
接觸器 Contacts	○	○	—	○	○	○
線材 Cables and cabling accessories	—	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。            Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。            Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。            Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						