

快速安装指南

KVM 交换机

2x16 CAT5 模拟 KVM 交换机

以下说明将帮助您配置 KVM 交换系统。

如需进一步的帮助，请与 APC 技术支持联系。

配置 KVM 交换机

1 将电源连接到交换机

关闭要连接到 KVM 交换机的所有服务器。将随附的电源线插入 KVM 交换机背面的电源插座中。将电源线的另一端连接至受到适当保护的交流电源。

2 连接模拟端口

将 VGA 显示器、键盘和 PS/2 或 USB 鼠标缆线连接到交换机背面的模拟用户端口组 A 和/或 B。


3 将模块连接到交换机

在 KVM 交换机背面标记为 1-16 的端口中，选择一个可用的端口。对于服务器模块，将 CAT5 缆线（最长 30 米）的一端插入某个编号的端口中，并将另一端插入服务器模块上的 RJ-45 连接器。

4 将服务器连接到服务器模块

将服务器模块的键盘、显示器和鼠标接头插入服务器或兼容交换机背面适当的端口中。对所有要连接到 KVM 交换机的服务器重复此步骤。

注：是否能达到最远 30 米的距离受缆线质量和环境因素的限制。

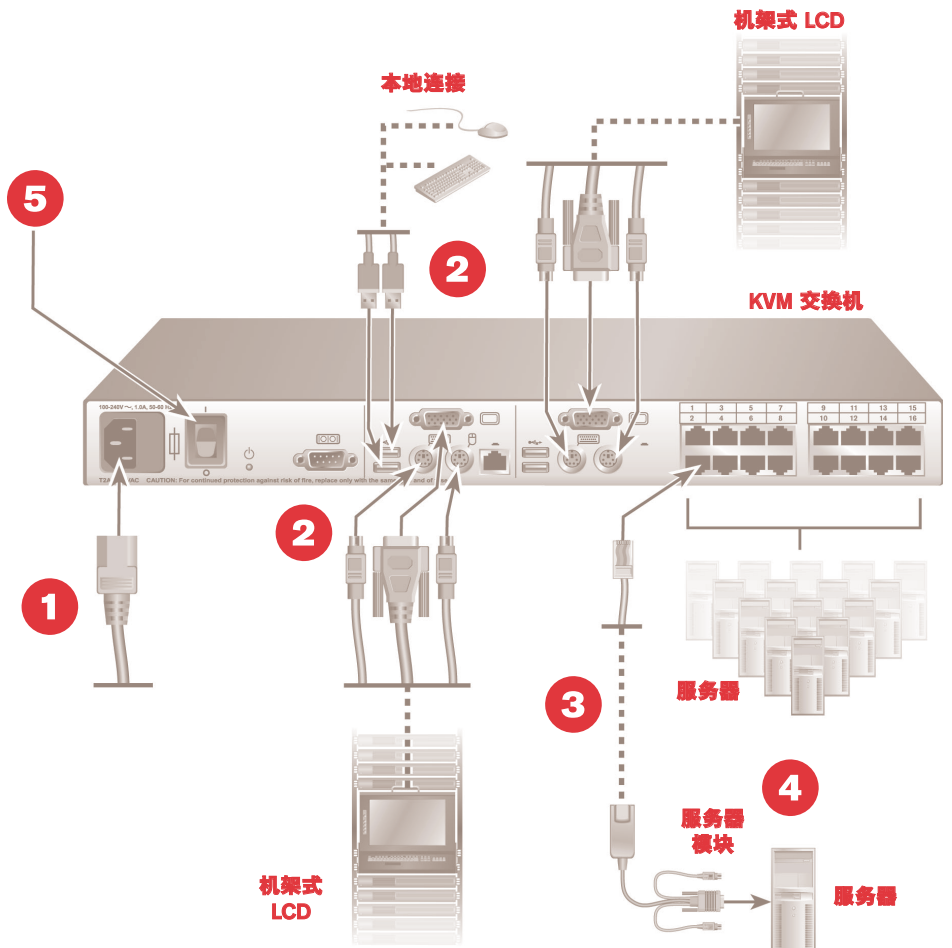

5 打开服务器和交换机

尽管可以以任何顺序打开这些组件，但请先打开服务器，然后再打开所有其他交换机。

其他信息

更多信息请参阅本交换机随附的《安装人员/用户指南》。请访问 www.apc.com 以获得最新的软件和固件更新。