
 


Conjunto de montaje para servidores HP[®] de la clase N — AR8014A

 
Este conjunto se usa para montar un servidor HP de la clase N o de la serie rp7400 en un armario NetShelter[®] SX or VX.

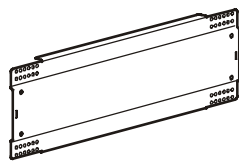

1 Soporte compatible HP (2)



2 Soportes extensores SX (4)



3 Tornillo Torx M6 × 12 (32)



4 Tuerca encajada M6 (24)


Herramientas necesarias



Herramienta para tuercas encajadas



Llave Torx T30/nº 2 Phillips

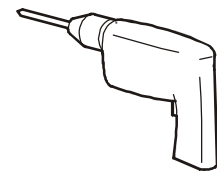

Taladro

Instalación y retirada de las tuercas encajadas


Instalación de la tuerca encajada:



Advertencia

Instale la tuerca encajada horizontalmente. No instale la tuerca encajada verticalmente, con los lados de la tuerca encajada enganchados en la parte superior e inferior del orificio cuadrado.

1. Introduzca la tuerca encajada en el orificio cuadrado enganchando un lado de la tuerca en el lado más lejano del orificio.
2. Coloque la herramienta para tuercas encajadas (incluida) en el otro lado de la tuerca y tire para encajarla en su posición.

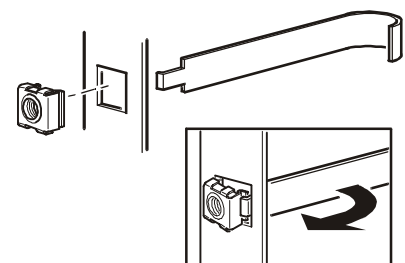


Para retirar una tuerca encajada:


1. Retire todos los tornillos.
2. Sujete la tuerca encajada y presione los laterales para extraerla del orificio cuadrado.

Instalación para un armario NetShelter SX


1. Coloque dos tuercas encajadas **4** en los orificios laterales de cada una de las cuatro bridas de montaje.

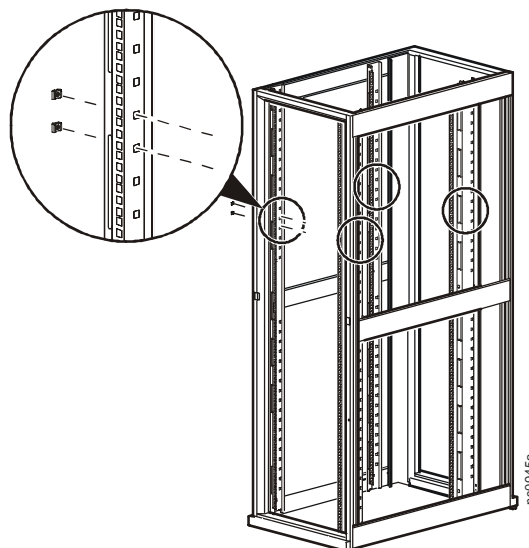


2. Coloque un soporte extensor SX **2** en cada una de las cuatro bridas de montaje y fíjelo con ocho tornillos Torx M6 x 12 **3** y las tuercas encajadas que utilizó en el paso 1.

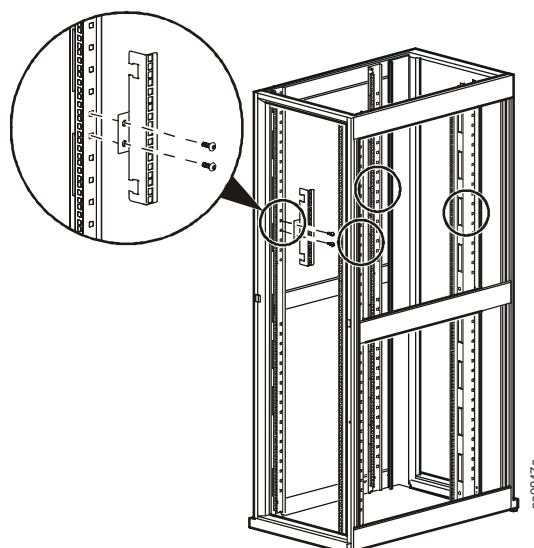

3. Instale 16 tuercas encajadas en los soportes extensores SX, cuatro tuercas encajadas por soporte, con una separación de tres espacios U (las tuercas encajadas superior e inferior deben estar en el orificio central de un espacio U).

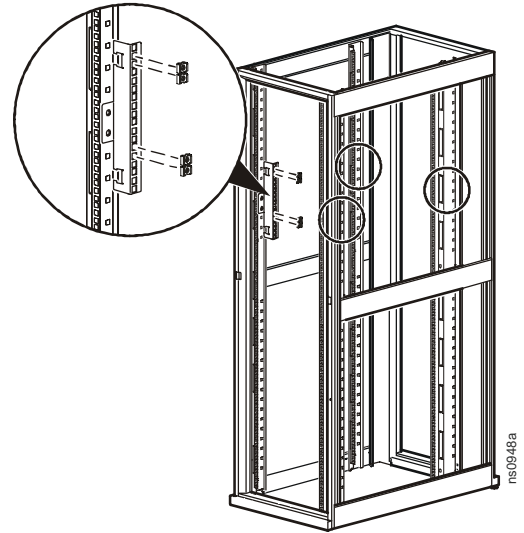


4. Instale el soporte compatible HP ❶, con los ocho tornillos Torx M6 x 12 (suministrados).

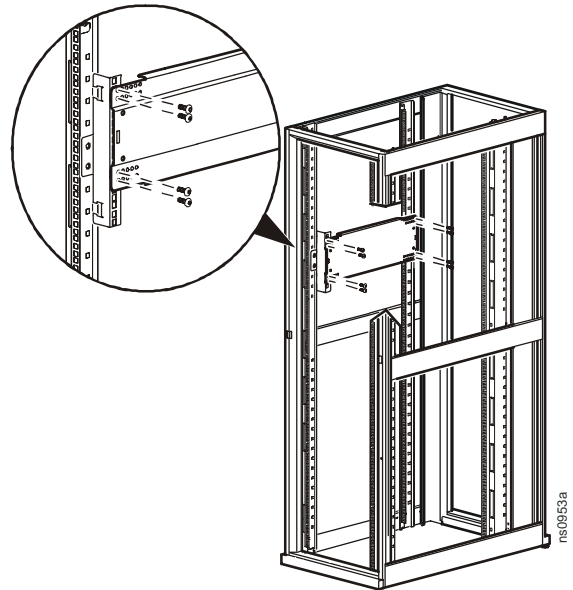


5. Instale el riel HP en el soporte con cuatro tornillos M6 (suministrados con el servidor).
6. Repita los pasos del 4 al 5 para el otro lado del armario y prosiga con la instalación del modo en que se especifica en el manual HP.

Instalación para un armario NetShelter VX


1. Instale ocho tuercas encajadas en los lados de las bridas de montaje delanteras y traseras con una separación de 5 espacios U (las tuercas encajadas superior e inferior deben estar en el orificio central de un espacio U).

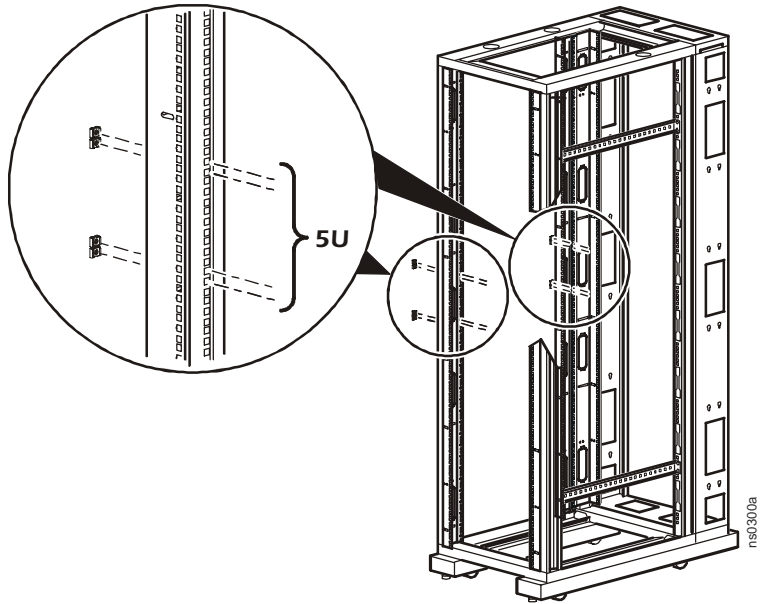


2. Alinee los orificios del soporte con las tuercas encajadas pero sin fijarlas en su sitio.
3. Marque la posición de la ranura del soporte en cada brida y retire el soporte.

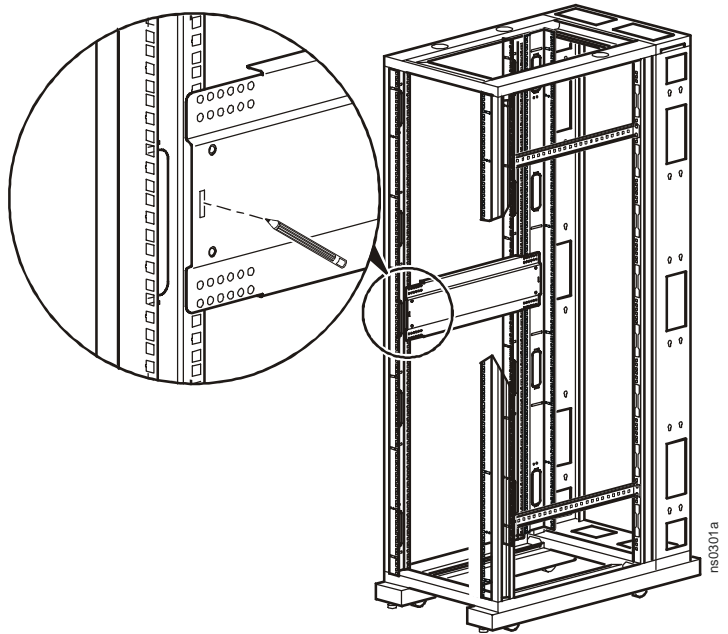

4. Mediante una broca con diámetro de 13 mm (1/2 in.) o superior taladre los orificios en las bridas de montaje en los puntos marcados.

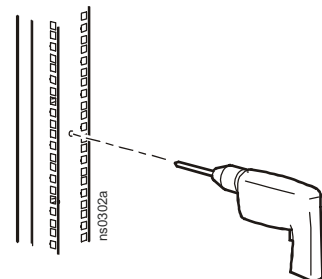

5. Instale el soporte con ocho tornillos Torx M6 x 12 (suministrados).

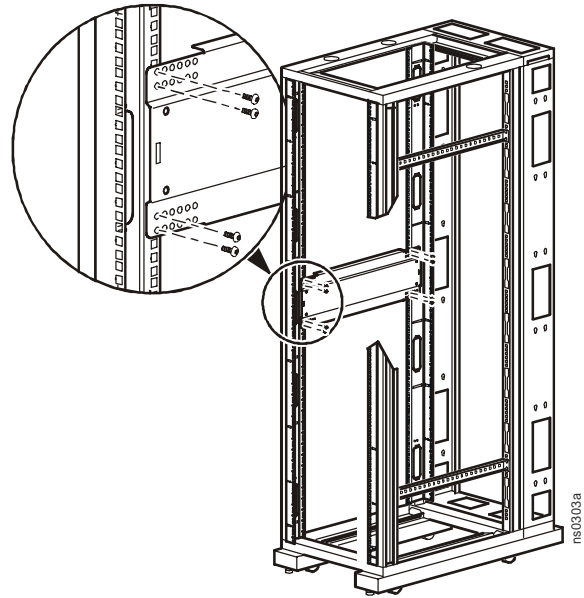

6. Instale el riel HP en el soporte con cuatro tornillos M6 (suministrados con el servidor).
7. Repita los pasos del 1 al 6 para el otro lado y prosiga con la instalación del modo en que se especifica en el manual HP.

Servicio internacional de atención al cliente de APC

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:

- Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la Base de Conocimientos de APC y para solicitar asistencia.
 - **www.apc.com** (Oficina central)
Conéctese a sitios Web de APC adaptados a países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
 - **www.apc.com/support/**
Servicio técnico mundial a través de la Base de Conocimientos de APC y mediante el sistema electrónico e-support.
- Diríjase a un centro de asistencia al cliente de APC, por teléfono o correo electrónico.
 - Centros regionales:

| | |
|---|-------------------------------------|
| Línea directa de asistencia al cliente de InfraStruXure | (1)(877)537-0607 (llamada gratuita) |
| Oficina central de APC en EE.UU., Canadá | (1)(800)800-4272 (llamada gratuita) |
| América Latina | (1)(401)789-5735 (EE.UU.) |
| Europa, Próximo Oriente, África | (353)(91)702000 (Irlanda) |
| Japón | (0) 3 5434-2021 |
| Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur | (61) (2) 9955 9366 (Australia) |

- Oficinas locales: Visite **www.apc.com/support/contact** para ver la información de contacto.

Consulte al representante de APC o al distribuidor que le vendió el producto de APC sobre la obtención de asistencia local.

Todo el contenido está protegido por copyright © 2006 American Power Conversion. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial no autorizada. APC, el logotipo APC y NetShelter son marcas registradas de American Power Conversion Corporation y pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan sólo con fines informativos.

