

00106-0

RTY 1 4645 0001



Tastadapter

Beskrivelse • Montage • Idrifttagning



Tryckknappsadapter

Beskrivning • Montage • Idrifttagning



Tastadapter

Beskrivelse • Montering • Igangkjøring



Painikeadapteri

Selostus • Asennus • Käyttöönotto

Oplysninger om varenummer

Varenummeret på titelsiden består af fire oplysninger:

- RTY Produktionskendetegn
- 1 4645 Produktnummer
- 00 Farvekendetegn
- 01 Landskendetegn

➤ Efterfølgende er altid kun produktnummeret oplyst.




Henvisning:

Vær inden installation og idriftsættelse venligst opmærksom på de generelle henvisninger i den aktuelle udgave af den korte TwinBus-vejledning.

Produktbeskrivelse

Tasteadapteren ændrer et analogt tasteresignal til en TwinBus-kommando. Med tasteadapteren kan der på montagestedet integreres to potentialfrie taster som kommandogivere i et TwinBus-anlæg. Tasteadapterens TwinBus-kommando kan indlæres i maks. 8 TwinBus-vægapparater, i telefonanlæggets adapter, TwinBus-netmodtageren (til styring af døråbneren) eller TwinBus-omskifteren.

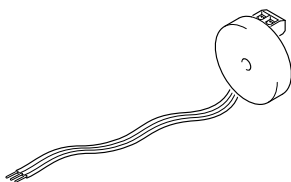

Leveringsomfang

1. Tasteadapter med tilslutningsklemmer

Tekniske data

Mål (ø x h) i mm	36 x 7/16
Omgivelsestemperatur	0 til 40 °C
Maks. relativ luftfugtighed	60 %



Henvisning:


- Tasteadapteren tæller som busdeltager
- Tasteadapteren aktiverer ikke et videobillede. Den kan ikke anvendes på tværs af linjer via en etagestyring eller en linjekobler.

Forudsætninger for montage

Monteringsmåde	Krævet tilbehør
I stikkontakten bag tasten på monteringsstedet	

Montering

- Tag TwinBus-apparatet ud af emballagen.

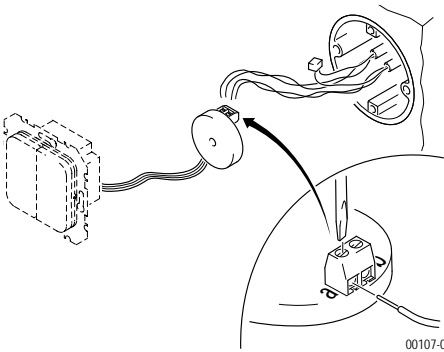


Tilslutning



Pas på!

Beskadigelse af apparatet

Tasteadapteren er ikke egnet til at blive forbundet med netspænding

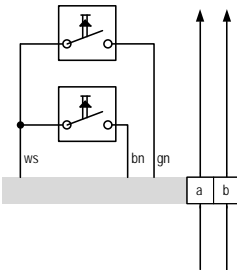

S0010-4

Tilslutninger

a, b
ws
br
gr

Tilslutning til bus
hvid
brun
grøn

- Forbind afskærmningen på den indgående og udgående ledning. Bruges ledningsnet, skal alle ikke anvendte ledere forbindes som afskærmning.

Idriftsættelse

Tages i drift via TwinBus apparatet, der skal reagere, når den tilsluttede tast aktiveres. Ved boligtelefoner idriftsættes den på samme måde som en ringetast indlæres.

Uppgifter om artikelnummer

Artikelnumret på titelsidan är sammansatt av fyra uppgifter:

- RTY modellbeteckning
- 1 4645 apparatnummer
- 00 färgmarkering
- 01 landsbeteckning

➤ I fortsättningen anges endast apparatnumret.




Hänvisning:

Vi ber dig att före installation och idrifttagning av produkten läsa igenom de allmänna anvisningarna i den aktuella upplagan av kortinstruktionen för TwinBus.

Apparatbeskrivning

Tryckknappsadaptern omvandlar analoga knappsignaler till en TwinBus-order. Med tryckknappsadaptern kan två av kundens potentialfria tryckknappar anslutas som ordergivare i en TwinBus-anläggning. TwinBus-ordern från tryckknappsadaptern kan programmeras i max 8 TwinBus-talstationer, TK-adaptorn, TwinBus nätaggregatet (för aktivering av dörröppnaren) eller till TwinBus kopplingsdonet.

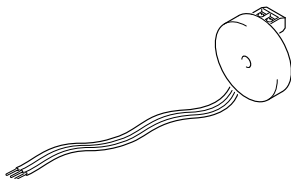

Leveransomfång

1. Tryckknappsadapter med anslutningsklämmor

Tekniska data

Dimensioner (Ø x H) i mm	36 x 7/16
Omgivningstemperatur	0 till 40 °C
Max relativ luftfuktighet	60 %



Hänvisning:


- Tryckknappsadaptern räknas som busdeltagare
- Tryckknappsadaptern aktiverar ingen videobild. Den kan inte användas linjeövergripande över en etagestyrning eller en linjeomkopplare.

Förutsättningar för montering

Monteringsätt	Erforderliga tillbehör
I kopplingsdosan bakom kundens tryckknapp	

Montering

- Plocka upp TwinBus-apparaten ur förpackningen.

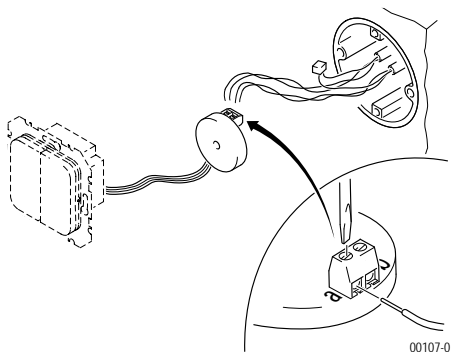


Anslutning



OBS!

Skador på apparaten

Tryckknappsadaptern är inte lämplig för anslutning av nätspänning.

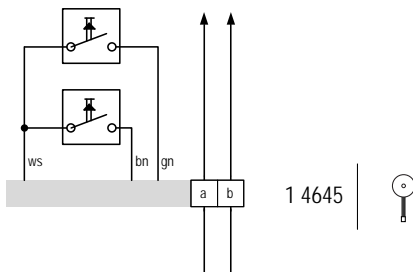

Anslutningar

a, b	anslutning till bus
v	vit
bn	brun
gn	grön

S0010-4

- Koppla ihop avskärmningen för inkommande och utgående ledningar. Vid YR-ledningar måste alla ej använda ledare förbindas som avskärmning.

Idrifttagning

Idrifttagningen sker via TwinBus-aggregatet, som ska reagera om man trycker på kundens anslutna tryckknapp. Med bostadstelefoner sker idrifttagningen analogt med inlärning av en uppringningsknapp.

Forklaring til artikkelnummeret

Artikkelnummeret på forsiden inneholder fire opplysninger:

- RTY Produksjonsidentifikasjon
- 1 4645 Apparatnummer
- 00 Fargeidentifikasjon
- 01 Landidentifikasjon

► I det følgende oppgis kun apparatnummeret.




Henvisning:

Vennligst les de generelle henvisningene i den aktuelle versjonen av den kortfattede TwinBus bruksanvisningen.

Apparatbeskrivelse

Tasteadapteret omformer et analogt tastesignal om til en TwinBus kommando. Med tasteadapteret kan to potensialfrie taster på byggesiden tilkobles et TwinBus-anlegg som kommandogivere. Tasteadapterets TwinBus kommando kan innlæres i maks. 8 TwinBus talestasjoner, TK-adapter, TwinBus nettapparat (for å styre dørråpnere) eller TwinBus koblingsapparat.

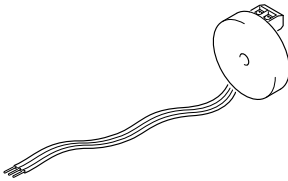

Leveringsomfang

1. Tasteadapter med tilkoblingsklemmer

Tekniske data

Mål (ø x h) i mm	36 x 7/16
Omgivelsestemperatur	0 til 40 °C
Maks. relativ luftfuktighet	60 %



Henvisning:


- Tasteadapteret regnes som bussdeltaker
- Tasteadapteret aktiverer ikke videobilde. Den kan ikke brukes linjeovergrepene over en etasjestyring eller en linjekobler.

Forutsetninger for monteringen

Monteringsart	nødvendig tilbehør
I koblingsboks bak tasten på byggesiden	

Montering

- Ta TwinBus apparatet ut av forpakningen.

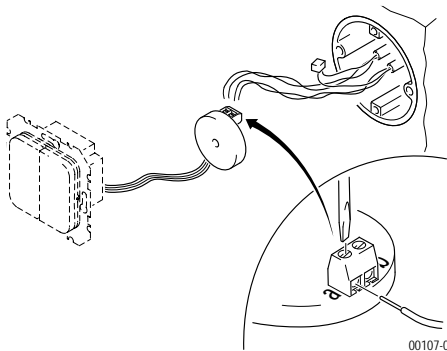


Tilkobling



Obs!

Skade på apparatet

Tasteadapteret er ikke egnet for tilkobling til nettspenning

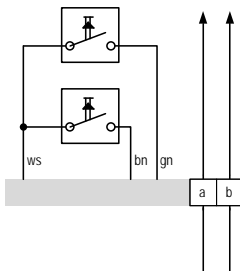

Tilkoblinger

a, b	tilkobling til buss
ht	hvit
bn	brun
gn	grønn

S0010-4

- Koble sammen avskjermingen på inngående og utgående ledning. Ved YR-ledninger forbindes alle ikke brukte ledere som avskjerming.

Igangkjøring

Igangkjøringen gjøres via TwinBus apparatet som skal reagere på den tilkoblet tasteren på byggesiden. På botelefoner gjøres igangkjøringen på samme måten som innlæringen av en ringetast.

Artikkelinumero

Alkuvuon artikkelinumero koostuu neljästä osasta:

- RTY valmistustunnus
- 1 4645 laitteen numero
- 00 väritunnus
- 01 maatunnus

► Jäljempänä ilmoitetaan vain laitteen numero.




Ohje:

Katso ennen asentamista ja käyttöönotto TwinBus-pikaoppaan uusimman painoksen yleiset ohjeet.

Laitteen selostus

Painikeadapteri muuttaa analogisen painikesignaali TwinBus-käskyksi. Painikeadapterilla voidaan kaksi rakennukseen kuuluvaa potentiaalitonta painiketta liittää TwinBus-järjestelmään käskylaitteista. TwinBus-käsky voidaan opettaa enint. 8 TwinBus-ovipuhelimeen, TK-adapteriin, TwinBus-verkkolaitteeseen (ovenavaajan ohjaus) tai TwinBus-kytkentälaitteeseen.

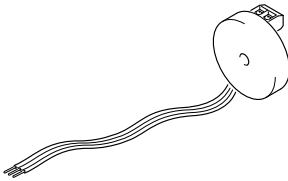

Toimituksen sisältö

1. Painikeadapteri liittiminen

Tekniset tiedot

Mitat (Ø x k) mm	36 x 7/16
Ympäristön lämpötila	0 ...40 °C
Suhteellinen kosteus enint.	60 %



Ohje:


- Painikeadapteri luetaan väylälaitteeksi.
- Painikeadapteri ei aktivoi videokuvaa. Sitä ei voida käyttää linjan kautta kerrosohjauksella tai linjakytkimellä.

Asennusedellytykset

Asennustapa	Tarvittavat varusteet
Kytkinrasiaan painikkeen taakse	

Asentaminen

- Ota TwinBus-laite pakkauksesta.

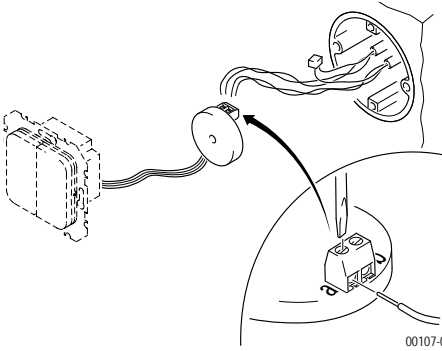


Liittäminen



Huomio!

Laitteen vaurioituminen

Painikeadapteri ei sovellu liitettäväksi verkkojännitteeseen.

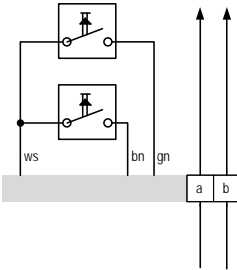

S0010-4

Liitännät

a, b
vn
ra
vä

liitäntä väylään
valkoinen
ruskea
vihreä

- Yhdistä tulevan ja lähtevän kaapelin suojajohdin. Yhdistä YR-kaapelien kaikki käyttämättömät johtimet suojajohtimeksi.

Käyttöönotto

Painikeadapteri otetaan käyttöön TwinBus-laitteella, jonka on reagoitava painikkeen painamiseen. Asuntopuhelimissa adapteri otetaan käyttöön samalla tavoin kuin soittopainike opetetaan.

