

SV



Wisier app

WDE002910

Wisier

Schneider Electric



SV

Wisier driftläges-väljare

Nödvändiga tillbehör

Ska kompletteras med:

- Ram i motsvarande design

Försättningar och tillbehör

- En Bluetooth-kompatibel **smartphone/surfplatta** (kallas nedan **smartphone**) med Bluetooth 4.1 eller senare krävs. Operativsystem: Android™ 5.1 eller senare, Apple® iOS 10.3 eller senare.
- Ladda ned **Wisier-appen** till din smartphone. Du kan använda appen för att koppla, ställa in och styra Wisier-enheter.
- Hemstyrning via internet: Komplettera Wisier-systemet med **Wisier Home Touch**-styrningsenhet.

Produktinformation tillgänglig

Mer detaljerad produktinformation finns på internet -> Ladda ner dokumentet.



http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=WDE002910_HWad_d_SV

För din säkerhet



FARA
RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION OCH BÄGGLIXT

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resultera i allvariga skador eller dödsfall.



FARA
Risk för livshotande skador p.g.a. elektriska stötar.

Utgången kan ha spänning trots att förbrukaren är avstängd.

- Vid arbete på enheten: Koppla alltid bort enheten från försörjningen via säkringen i ingångskretsen.

Om dessa anvisningar inte följs blir dödsfall eller allvariga skador följden.

Beskrivning av Wisier koordinatväljare

Med Wisier driftläges-väljare (kallas nedan **driftläges-väljare**) kan du styra ohmska, induktiva eller kapacitiva laster.

Styrningsalternativ

Rumsstyrning: Aktivera driftläges-väljaren i ett rum genom att koppla den antingen med din smartphone eller med en annan Wisier-enhet. Den här kopplingstypen är en standardinställning från fabrik.

Hemstyrning: Du kan styra Wisier-enheter via internet med Wisier Home Touch.



Drift på plats: Driftläges-väljaren kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta mekaniska (återfjädrande) tryckknappar.

Funktioner

Egenskaper:

- Manövrering med biapparat (mekanisk återfjädrande tryckknapp)

Inställningar:



- Återställ till fabriksinställningar/återställ drivrutiner
- Ytterligare appfunktioner (fabriksinställning: inga funktioner aktiva):





- Timerläge
- Tidsstyrning (veckodagskoppling, astro och slumpmässig funktion)
- Status-LED-indikering (t.ex. last till, orienteringsbelysning)
- Koppling till andra enheter

Montera koordinatväljaren



- (A) Mekanisk återfjädrande tryckknapp vid biapparatanslutning (tillval)

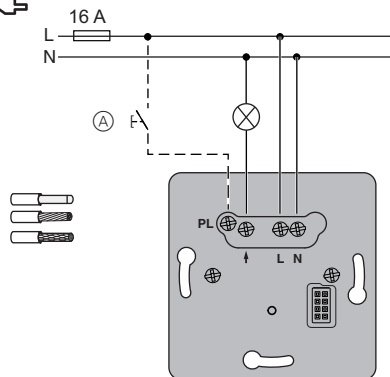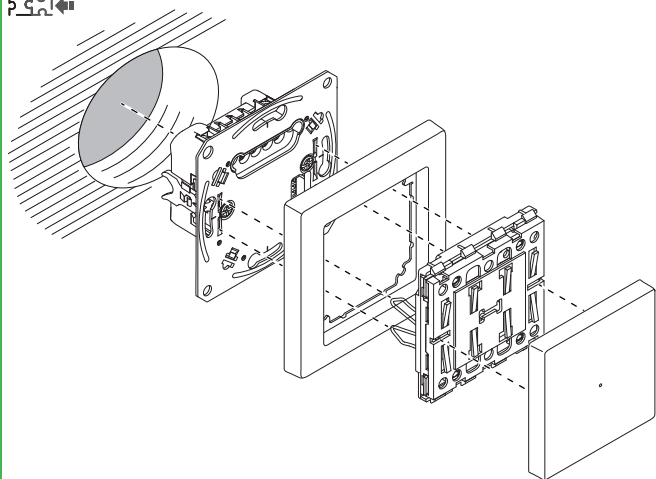

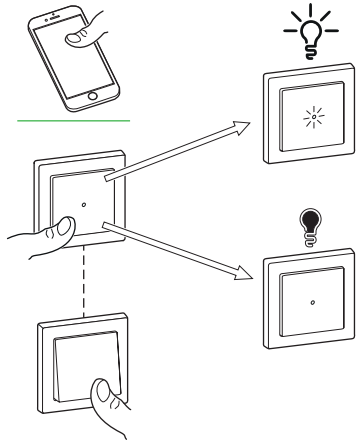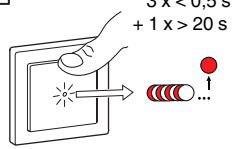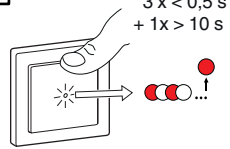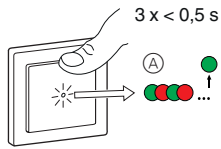

LED 100 W

2200 W

100 W



2000 W



1050 VA

 
C 10 A, 140µF

500 VA

M 1000 W

Ställa in koordinatväljaren

Koppla koordinatväljare




(A) Status-LED (röd/grön)

Rumsstyrning:

Koordinatväljare <-> smartphone

 Välj funktionen för att lägga till nya enheter i Wisier-appen. Följ anvisningarna i Wisier-appen.



Observera:

- Du kan koppla maximalt 15 smartphones till koordinatväljaren.
- Håll båda enheterna inom Bluetooth-räckvidd till varandra under kopplingen.
- Kopplingsläget är aktivt i 30 s.

 
Rumsstyrning:

Styra Wisier-enhet <-> Wisier-enhet

Försätt först den styrande Wisier-enheten och sedan Wisier-enheten som ska styras i kopplingsläge.



Kopplingen sker automatiskt.




Du kan koppla maximalt 10 Wisier-enheter till varandra.

Hemstyrning:

Koordinatväljare <-> smartphone

-> Se produktinformationen

 
Återställning till grundinställningar



Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas.

Alla inställningar ändras sedan till standardinställningarna (se funktionerna).

 Återställning till Bluetooth



Enheten återställs till standardinställningarna och till Bluetooth.

Manövrera koordinatväljaren



Koppla till och från lasten med koordinatväljaren eller biapparaten.

Vad ska jag göra om ett problem uppstår?

Den anslutna lasten kopplar inte till:

- Kontrollera strömförsörjningen.
- Koppla från koordinatväljaren och koppla till den igen.
- Kontrollera lasten.
- Om tryckknappen är extern: kontrollera kabeldragningen.
- Koppla om kopplade Wisier-enheter.

Tekniska data

Märkspänning: AC 220/230 V ~, 50/60 Hz

Märkeffekt:

Nolledare: ska användas

Anslutningsklämmor: Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Biapparat: Enkeltryckknapp, max. 100 m

Säkringsskydd: 16 A krets brytare

Märkström: 10 AX, cosφ = 0,6

Frekvensband: 2,4 GHz

Sändningseffekt: 2,5 mW

Säkringsskydd

Använd endast följande automatsäkringar:

Schneider Electric	16 A	A9F03116
ABB	16 A	S201-B16
ABL	16 A	B16S1
Hager	16 A	MBN116
Legrand	16 A	404084
Siemens	16 A	5SL6116-6

Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.

Varumärken

- Apple® och App Store® är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
 - Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Andra märken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på följande adress: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

schneider-electric.com/contact